

Niloé™ STEP


WITH
Netatmo



Werden Sie **vernetzt**

**SICHER UND SMART
IHR ZUHAUSE STEuern**

Niloé Step with Netatmo ist die sichere und kostengünstige Lösung, um Ihr Haus zu vernetzen und Energie zu sparen. Smarte Funktionen zur Steuerung über Ihr Smartphone, per Sprache oder einfach über die Schalter.

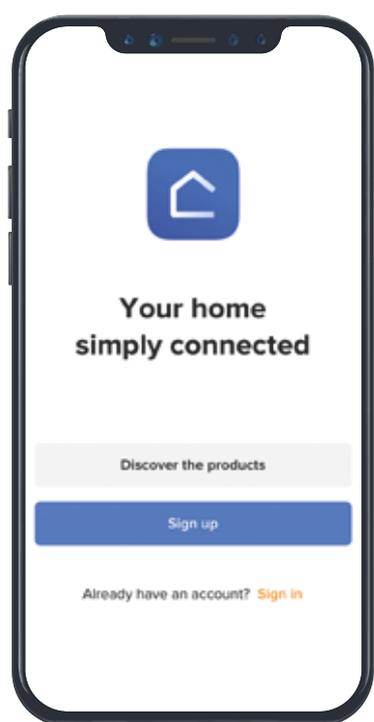

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Die App Home + Control ist die Schaltzentrale für das vernetzte Zuhause. Sie können das Licht ein- und ausschalten, die Beschattung bedienen, Szenarien ausführen und Zeitpläne erstellen, egal ob Sie zu Hause sind oder unterwegs. Die App hilft Ihnen auch, sparsam mit Energie umzugehen. Mit dem Energieverbrauchsmonitor können Sie Ihren Verbrauch analysieren und Einsparpotenziale erkennen. Und mit der Fernsteuerfunktion können Sie einzelne Verbraucher aus der Ferne ein- oder ausschalten, um den Energieverbrauch gezielt zu lenken.

SIMPLE INSTALLATION

Die vernetzten Schalter und Steckdosen von **Niloé Step with Netatmo** sind leicht zu installieren: Ersetzen Sie einfach Ihre vorhandenen Schalter und Steckdosen. Beginnen Sie mit Ihrer Beleuchtung oder Beschattung in einem einzelnen Raum oder vernetzen Sie Ihr ganzes Haus auf einmal: Sie haben die Wahl. Jedes zusätzliche Gerät lässt sich nachträglich problemlos in das System integrieren, um Ihr Zuhause so smart, sicher und komfortabel zu machen, wie Sie es sich wünschen.

ANGEPASST AN IHR LEBEN


Erstellen Sie Zeitpläne und steuern Sie Ihre Beleuchtung, Rollläden und Heizung so, dass sie zu Ihrem Tages- und Wochenendaufbau passen. Wenn Sie abwesend sind, können Sie es mit einer Anwesenheitssimulation so aussehen lassen, als ob Sie zu Hause wären. So können Sie zum Beispiel sorglos Ihren Urlaub genießen.

EINFACHHEIT ALS STANDARD

Mit den Schaltern, dem Smartphone und der Sprachsteuerung können Sie Ihr Zuhause ganz einfach so steuern, wie es Ihnen am besten passt. Wenn es einen Stromausfall gibt oder Ihr Energieverbrauch höher ist als gewöhnlich, erfahren Sie es als Erster, da Sie eine Benachrichtigung direkt auf Ihr Smartphone erhalten.




Das smarte, einfache Zuhause

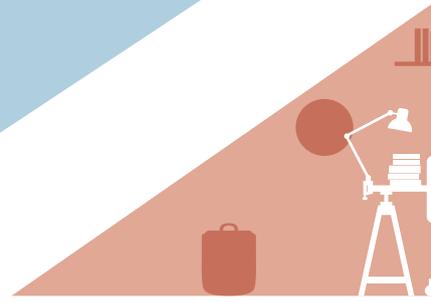

SPRECHEN


Steuern Sie Ihr Zuhause
über Ihren Sprachassistenten



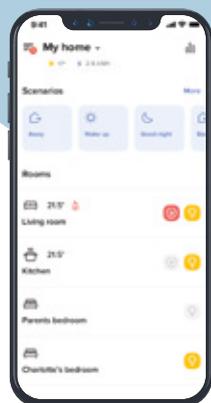


TIPPEN

Behalten Sie alles von überall unter Kontrolle, mit unserer iOS- oder Android-App

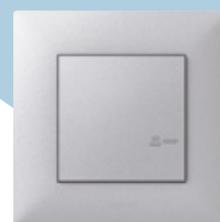

DRÜCKEN

Vernetzte Schalter, verdrahtet oder drahtlos

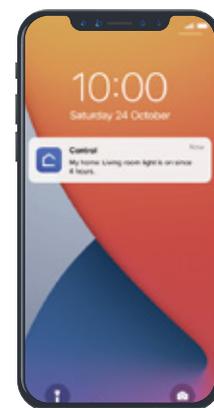


ALARM

Lassen Sie sich über Fehlfunktionen, hohen Energieverbrauch, Stromausfälle und mehr informieren



Der smarte Weg, um Geld zu sparen

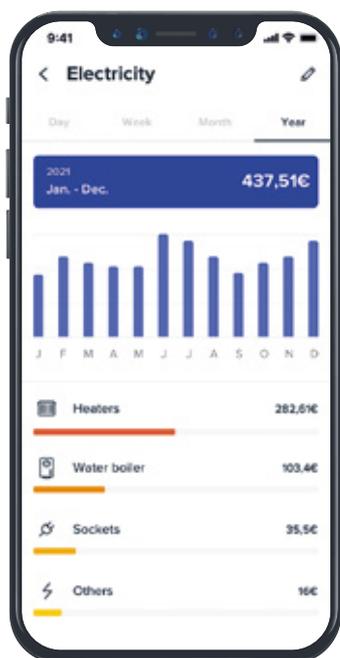

INVESTIEREN SIE WENIG ...


Mit erschwinglichen Starterpaketen und Produkten, die Sie um so viele Optionen erweitern können, wie Sie möchten und wann Sie möchten, war es noch nie so einfach, ein smartes Zuhause zu bekommen. Niloé Step with Netatmo ist kompatibel mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Somfy, Netatmo, Bubendorff und vielen Anderen. So können Sie eine große Auswahl an Produkten von Drittanbietern hinzufügen, um Ihr smartes Zuhause zu bereichern.

... SPAREN SIE VIEL

Sparen Sie Energie, ohne auf Komfort zu verzichten. Unsere App Home + Control macht es Ihnen einfach, den Überblick über Ihren Verbrauch zu behalten und Ihre Energiekosten zu optimieren.

ES WERDE LICHT!

Von gemütlich bis hell
können Sie die Lichtstärke ändern,
je nach Ihrer Stimmungslage.

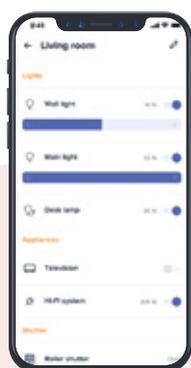


Drahtloser
Lichtschalter 1-fach





Drahtloser
Tag/Nacht-
Szenenschalter

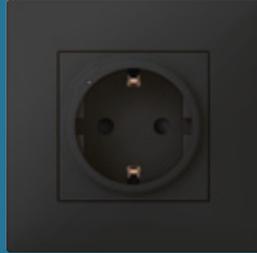

Vernetzte
Steckdose

Wenn es Zeit zum Schlafengehen ist, genügt ein Tastendruck, um die Rollläden zu schließen und ein beruhigendes Nachtlicht einzuschalten. **So schläft das Baby ein ... und das Leben wird ein bisschen einfacher.**

KOMM ZUR RUHE




STARTE DEN TAG!




Drahtloser
Masterswitch
Kommen/Gehen




Drahtloser
Rollladenschalter

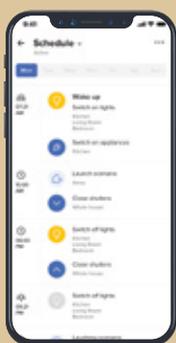

Planen Sie Befehle
von Ihrem
Smartphone zur
gewünschten Zeit

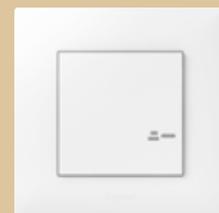

Drahtloser
Lichtschalter
1-fach

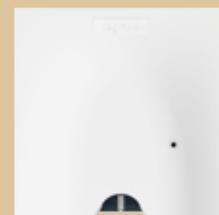

Vernetzter
Kabelaussch 16 A

Wählen Sie die **Szene GEHEN**, um die Rollläden herunterzulassen und die Heizung und Beleuchtung mit einem einzigen Tastendruck auszuschalten. Und wenn Sie auf dem Weg nach Hause sind, wissen Sie, dass es warm und gemütlich ist, sobald Sie eintreten.


SETZE DICH IN SZENE



Drahtloser
Szenenschalter 4-fach



Vernetzter Lichtschalter
ohne N-Leiter mit
Dimmer-Option

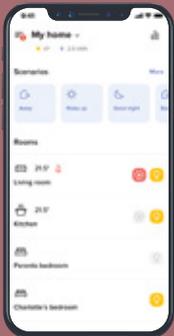


Schalten und dimmen
Sie das Licht direkt von
Ihrem Smartphone



Vernetzter Thermostat
Smarter with Netatmo
zum Sparen von Heiz-
energie




Steuern Sie die Beleuchtung verschiedener Räume zur gleichen Zeit und passen Sie sie an die jeweilige Tätigkeit an.

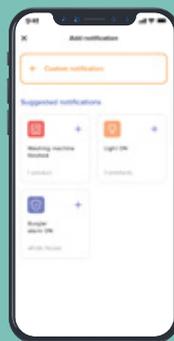

Lassen Sie sich bei Strom- und Kühlschrankausfällen warnen, indem Sie die gewünschten Alarmer festlegen



Vernetzter Lichtschalter mit N-Leiter und Dimmer-Option

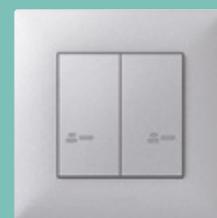

Drahtloser Lichtschalter 2-fach



Steuern Sie Ihr Zuhause mit einer einzigen Berührung Ihres Smartphones mit simplen und übersichtlichen Funktionen.

Steuern Sie Ihr Zuhause

von Ihrem
Smartphone
oder Tablet





**HOME +
SECURITY**



**HOME +
CONTROL**



**Laden Sie beide Apps herunter, um alle vernetzten
Produkte in Ihrem Haus zu steuern**



WOHLFÜHLEN

Passen Sie Ihre Heizung Ihrem Tagesablauf an



ENERGIESPAREN

Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch



SICHERHEIT

Begrüßen Sie Besucher und
überwachen Sie Ihr Eigenheim, auch
wenn Sie nicht zu Hause sind



DIE UMWELT ERLEBEN

Überwachen Sie die Wetterbedingungen mit
Wind- und Regensensoren von Netatmo

Farben & Ausführungen

Schlichter Stil, ansprechend für das Auge. Passen Sie Ihre Schalter Ihrem Geschmack an. Jede Ausführung fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein.

Warum sollten Sie sich mit der üblichen Standardausführung zufrieden geben? Holen Sie sich die neuesten Trends in Ihr Zuhause und machen Sie es zu etwas ganz Besonderem.




SPIEL MIT DEN FARBEN

Wählen Sie aus 4 verschiedenen Farben jene aus, die am besten zu Ihrem Stil passt.



Ultraweiß

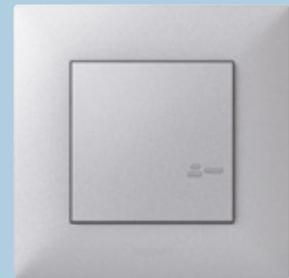

Aluminium



Sand



Schwarz

Niloé™ Step with Netatmo

Unterputz-Gateway

Niloé™ Step with Netatmo

Reiheneinbau-Gateway

Schritt 1: Gateway für eine vernetzte Installation



863700



412181

Zum Steuern Ihrer Installation von Zuhause und unterwegs (Licht, Rollläden und Haushaltsgeräte mittels Funk-Steckdosen) durch Verwendung eines Smartphones mit der App HOME + CONTROL und/oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten. Zur Erweiterung des Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways können jederzeit die Einzelprodukte der Installation hinzugefügt werden. Ein WLAN-Netzwerk 2,4 GHz mit Internetzugang wird benötigt.

Best.Nr. Unterputz-Gateway

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.

Inhalt:

- 1 Funk-Gateway. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen.
- 1 Master-Switch „Kommen/Gehen“ zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App HOME + CONTROL angepasst werden.

LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.

Auslieferung komplett mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

Info: Das Gateway und der Master-Switch bilden werkseitig eine Einheit und dürfen nicht mit anderen Gateways gemischt werden.

- 863600 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863700 ● Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863800 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863900 ○ Sand – Niloé Step with Netatmo


 
Best.Nr. Reiheneinbau-Gateway

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.

Inhalt:

- 1 Funk-Gateway für Reiheneinbau-Montage mit 2 Teilungseinheiten DIN. **Info:** Das Gateway wird nicht benötigt, wenn bereits ein vernetztes Unterputz-Gateway verwendet wird.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass eine gute WLAN-Verbindung zum Router gewährleistet ist.

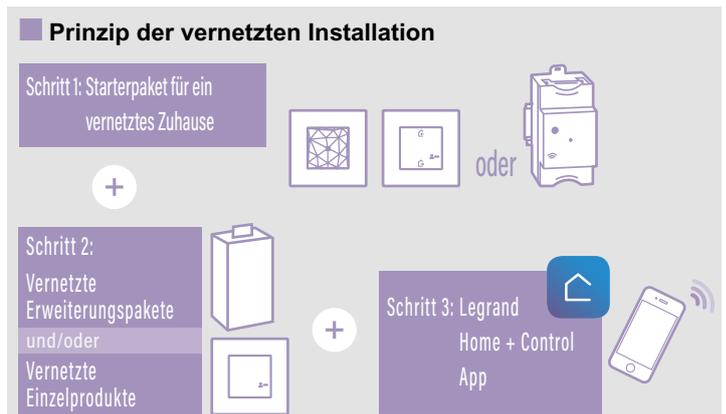

Niloé™ Step with Netatmo

Beleuchtungssteuerung

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



863652



863753

064888
064899

863632



863832

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von Niloé Step with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. Vernetzter Schalter mit Dimmeroption ohne N-Leiter

Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best. Nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten notwendig). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

Schaltleistung:

- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 – 125 W
- LEDs (dimmbare Varianten notwendig): 5 – 125 W oder maximal 10 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 – 125 W
- NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgerät: 5 – 125 VA

863652 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo

863753 Aluminium – Niloé Step with Netatmo

863852 Schwarz – Niloé Step with Netatmo

863952 Sand – Niloé Step with Netatmo

040149 Kompensator

Kompensator als Ersatzteil zur Verwendung mit Funkschalter Best.Nr. 863x53. Ermöglicht den flexiblen Einsatz mit allen Leuchtmitteln.



064888 Funk-Mikromodul für Beleuchtung schalten

Zur Installation direkt beim Lichtauslass. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder – aufgrund des vorhandenen Steuereingangs – auch mittels herkömmlicher Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Anschluss mit Neutralleiter.



Schaltleistung:

- Glüh- und HV-Halogenlampen: 300 W
- LEDs 100 W oder maximal 10 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 250 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Vorschaltgerät: 250 VA

064899 Funk-Mikromodul für Beleuchtung schalten/dimmen

Zur Installation direkt beim Lichtauslass. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder – aufgrund des vorhandenen Steuereingangs – auch mittels herkömmlicher Taster. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Das Mikromodul ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Anschluss mit Neutralleiter.



Schaltleistung:

- Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W
- LEDs 150 W oder maximal 15 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 150 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Vorschaltgerät: 150 VA

Best.Nr. Vernetzter Schalter mit Dimmeroption und N-Leiter

Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Der Schalter ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder „drahtlosen Sendern“. Auslieferung mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.

863652 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo

863752 Aluminium – Niloé Step with Netatmo

863852 Schwarz – Niloé Step with Netatmo

863952 Sand – Niloé Step with Netatmo

Vernetzter Schalter 2-fach mit N-Leiter

Verfügt über 2 Schaltkanäle mit je 250 W für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder „drahtlosen Sendern“. Auslieferung mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.

863632 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo

863732 Aluminium – Niloé Step with Netatmo

863832 Schwarz – Niloé Step with Netatmo

863932 Sand – Niloé Step with Netatmo

Niloé™ Step with Netatmo

Beleuchtungssteuerung

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



863608



067694



064875



067695

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von Niloé Step with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. **Wandsender Licht – 1-fach**

Funk-Wandsender Licht mit 1 Schalter zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

- 863606 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863706 ○ Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863806 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863906 ○ Sand – Niloé Step with Netatmo

Wandsender Licht – 2-fach

Funk-Wandsender Licht mit 2 Schalter zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung mit Wippe und Staubschutzabdeckung.

- 863608 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863708 ○ Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863808 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863908 ○ Sand – Niloé Step with Netatmo

Best.Nr. **Drahtlose Tasterschnittstelle**

067694 Zum Einbinden von herkömmlichen mechanischen Schaltern und Tastern in eine vernetzte Lichtsteuerung. Die geringe Größe erlaubt den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose. Stromversorgung durch Batterie 3V Typ CR 2032 (mitgeliefert) mit einer Standby-Lebensdauer von 8 Jahren.



064875 **Drahtloser AP-Bewegungsmelder**

Drahtloser AP-Bewegungsmelder mit Schutzart IP44 für Aufputzmontage im Innen- und Außenbereich. Zur Ansteuerung von vernetzten Lichtschaltern oder Mikromodulen.

- Erfassungsbereich: 140°
- Reichweite: einstellbar von 2 bis 8 m
- Ausschaltverzögerung: 1 bis 30 Minuten
- Integrierter Testmodus mit 5 Sekunden Ausschaltverzögerung.
- Helligkeitsschwellwert: 1 bis 1000 Lux
- Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
- 2 Stück Batterien 1,5 V AA im Lieferumfang



067695 **Handfernbedienung mit 4 Tasten**

Zum Abrufen von 4 individuellen Szenarien. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden. CR 2032 – 3 V-Knopfzelle im Lieferumfang enthalten (8 Jahre Lebensdauer bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag).
Verwendbar als Schlüsselanhänger.



412171 **Smartes Schütz, 1-polig 20 A**

Für einphasige und/oder dreiphasige Lasten mit maximaler Stromaufnahme von $I_n = 20$ A. Außerdem wird der momentane und der Gesamtverbrauch gemessen und in der App HOME + CONTROL angezeigt.
1 Teilungseinheit DIN



412015 **Smarter Energiezähler**

Er ermöglicht die Messung und Überwachung des elektrischen Energieverbrauchs in der Hausinstallation (momentan, täglich, monatlich). Es ist auch möglich, Benachrichtigungen im Falle eines ungewöhnlichen Verbrauchs zu erhalten. Ein Ringkernwandler ist im Lieferumfang enthalten.
1 Teilungseinheit DIN



412170 **Smarter Fernschalter, 1-polig 16 A**

Zum Schalten von Lasten bis zu 16 A. Außerdem wird der momentane und der Gesamtverbrauch gemessen und in der App HOME + CONTROL angezeigt. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder „drahtlosen Lichtschaltern“. Zusätzlich können, durch die vorhandenen Steuereingänge, bis zu 10 herkömmliche Schließertaster zur Bedienung herangezogen werden. 1 Teilungseinheit DIN



Niloé™ Step with Netatmo

Vernetzte Steckdosen und Rollladensteuerung

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von Niloé Step with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. Vernetzte Steckdose 16 A

Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z. B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung inkl. Staubschutzabdeckung.

863620 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
 863720 ● Aluminium – Niloé Step with Netatmo
 863820 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
 863920 ● Sand – Niloé Step with Netatmo

064840 Vernetzte mobile Steckdose

Schaltbare mobile Schutzkontakt-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von mobilen elektrischen Verbrauchern (z. B. Stehlampen, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Die Fernsteuerung erfolgt z. B. mittels App HOME + CONTROL oder drahtlosen Lichtschaltern.



Vernetzter Kabelauslass

Schaltbarer Kabelauslass, 3 x 2,5 mm² (max. 3000 W) mit integriertem Überlastschutz zum Schalten von fix angeschlossenen Verbrauchern. Er misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Die Fernsteuerung erfolgt z. B. mittels App HOME + CONTROL oder drahtlosen Lichtschaltern. Wird komplett mit Einsatz und Abdeckung geliefert.

064879 □ Ultraweiß
 064898 □ Aluminium
 064847 ■ Schwarz
 064863 □ Mandelweiß/Sand



Best.Nr. Vernetzter Rollladenschalter

Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Ansteuerung erfolgt mittels Rollladen-Wandsender. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Auslieferung inkl. Wippe und Staubschutzabdeckung.

Achtung: Umschaltzeiten des Motorenherstellers beachten!

863644 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
 863744 ● Aluminium – Niloé Step with Netatmo
 863844 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
 863944 ● Sand – Niloé Step with Netatmo

067697 Vernetzter Rollladen-Aktor

Für den Einbau in bestehende Rollladenkästen. In Verbindung mit einem oder mehreren drahtlosen Wandsendern für Rollläden können die Aktoren lokal, gruppenweise oder zentral bedient werden. Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Rollladenmotoren). Spannungsversorgung: 230 V



Wandsender Rollläden

Zur Ansteuerung von vernetzten Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extraflache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden kann. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR 2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

863643 ○ Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
 863743 ● Aluminium – Niloé Step with Netatmo
 863843 ● Schwarz – Niloé Step with Netatmo
 863943 ● Sand – Niloé Step with Netatmo

Niloé™ Step with Netatmo

Szenentaster

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



863702



863802



863901



863601



863604

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von Niloé Step with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. Master-Switch Kommen/Gehen

Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z. B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App HOME + CONTROL programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch.

Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar.

Der Master-Switch kann nur in Kombination mit einem Gateway verwendet werden.

CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 863602 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863702 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863802 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863902 Sand – Niloé Step with Netatmo



Best.Nr. Szenentaster Tag/Nacht

Wird genutzt, um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. **Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden.** Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 863601 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863701 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863801 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863901 Sand – Niloé Step with Netatmo



Szenarientaster 4-fach

Zum Abrufen von 4 individuellen Szenarien. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden. Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 863604 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 863704 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 863804 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 863904 Sand – Niloé Step with Netatmo

Niloé Step with Netatmo

Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen



864181



864171



864371



864571



864671

Best.Nr. Aufputzgehäuse

1-fach

- 864181 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864681 Sand – Niloé Step with Netatmo
- 863497 Schwarz – Niloé Step with Netatmo

2-fach

- 864182 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864682 Sand – Niloé Step with Netatmo
- 863498 Schwarz – Niloé Step with Netatmo

Abdeckrahmen

1-fach

- 864171 Ultraweiß
- 864071 Ultraweiß IP 44 mit Klappdeckel⁽¹⁾
- 864161 Ultraweiß mit Beschriftungsfeld
- 864371 Aluminium
- 864361 Aluminium mit Beschriftungsfeld
- 864571 Schwarz
- 864561 Schwarz mit Beschriftungsfeld
- 864671 Sand
- 864661 Sand mit Beschriftungsfeld

2-fach

- 864172 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864372 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 864572 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 864672 Sand – Niloé Step with Netatmo

3-fach

- 864173 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864373 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 864573 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 864673 Sand – Niloé Step with Netatmo

 
 
4-fach

- 864174 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864374 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 864574 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 864674 Sand – Niloé Step with Netatmo

Best.Nr. Abdeckrahmen (Fortsetzung)

5-fach



- 864175 Ultraweiß – Niloé Step with Netatmo
- 864375 Aluminium – Niloé Step with Netatmo
- 864575 Schwarz – Niloé Step with Netatmo
- 864675 Sand – Niloé Step with Netatmo



(1) Für den Einbau von Standard-Einsätzen zur Erhöhung auf Schutzart IP 44. Einbauhöhe der Einsätze beachten.

Niloé Step with Netatmo

  
Auswahltabelle Rahmen

Farbe	RAHMEN FÜR HORIZONTALE UND VERTIKALE MONTAGE				
	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	5-fach
					
<input type="radio"/> Ultraweiß	864171	864172	864173	864174	864175
<input type="radio"/> Ultraweiß IP 44 mit Klappdeckel ⁽¹⁾	864071 ⁽¹⁾	–	–	–	–
<input type="radio"/> Ultraweiß mit Beschriftungsfeld	864161	–	–	–	–
<input type="radio"/> Aluminium	864371	864372	864373	864374	864375
<input type="radio"/> Aluminium mit Beschriftungsfeld	864361	–	–	–	–
<input checked="" type="radio"/> Schwarz	864571	864572	864573	864574	864575
<input checked="" type="radio"/> Schwarz mit Beschriftungsfeld	864561	–	–	–	–
<input type="radio"/> Sand	864671	864672	864673	864674	864675
<input type="radio"/> Sand mit Beschriftungsfeld	864661	–	–	–	–

1: Für den Einbau von Standard-Einsätzen zur Erhöhung auf Schutzart IP 44. Für IP 44-Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet (Best.Nr. 864171 bis 864175). Einbauhöhe der Einsätze beachten.

Niloé™ Step

Fünf Vorteile, die Sie überzeugen werden!

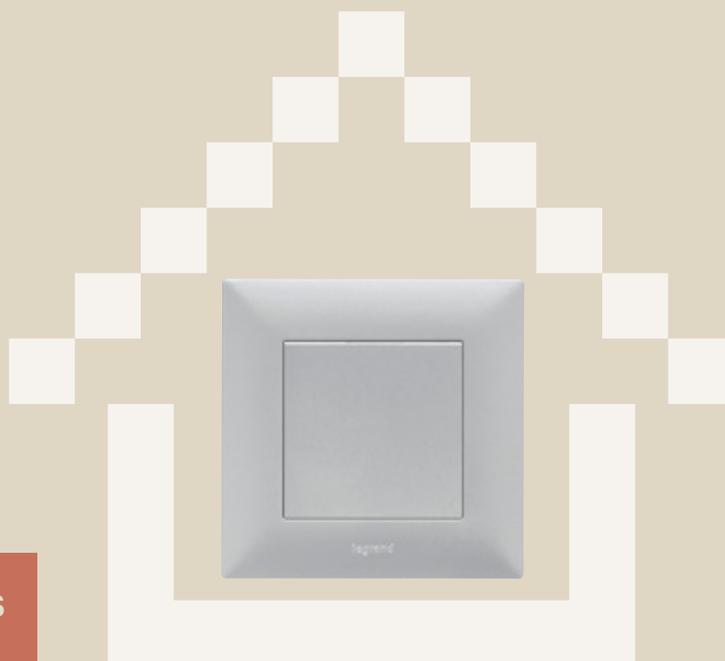

3 Farben⁽²⁾ =
1 Preis

Ein weiteres Plus von Niloé^{Step} sind die 5 Jahre Garantie.⁽¹⁾

+ PROFITABEL

Wirtschaftlich und effizient

- Verringerung der Installationszeit durch das Rast- und Führungssystem bei Mehrfachkombinationen
- Schutzabdeckungen schützen den Einsatz vor Beschädigungen und Verschmutzungen und Sie von Reklamations- und Austauschkosten ...

+ EINFACH

Schnelle und einfache Installation

- Zeitsparende und werkzeuglose Montage durch Rastsystem
- Präzise automatische Klemmen garantieren eine lebenslange Verbindung
- Effiziente Installation von Mehrfachkombinationen durch flexible Führungssysteme an den Tragringen ...

+ SICHER

Immer sicher

- Erhöhter Berührungsschutz, standardmäßig in den Steckdosen integriert
- Isolierter Tragring: Maximaler Berührungsschutz vor Stromschlag und Verletzungen
- Isolierte Kontakte gegen unbeabsichtigtes Berühren von spannungsführenden Teilen ...

+ MODERN

Funktionen und Ästhetik


- 4 moderne Trendfarben
- Innovative Produkte, wie z. B. Wireless Charging, Energiesparschalter, USB-Ladesteckdose
- ...

+ ELEGANT

Formen und Ausführungen

- Quadratisch
- Schlank und elegant
- 4 Rahmenfarben
- 4 Wippenfarben
- Schraublos
- Schutzabdeckung
- ...

1: Über die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren hinaus, gewähren wir weitere 3 Jahre Garantie auf die Funktion der Geräte. In diesen 3 Jahren ist nur der Tausch der Geräte möglich. Andere Leistungen sind nicht inbegriffen.
2: Die Farben Ultraweiß, Sand oder Schwarz werden zu einem Preis angeboten.

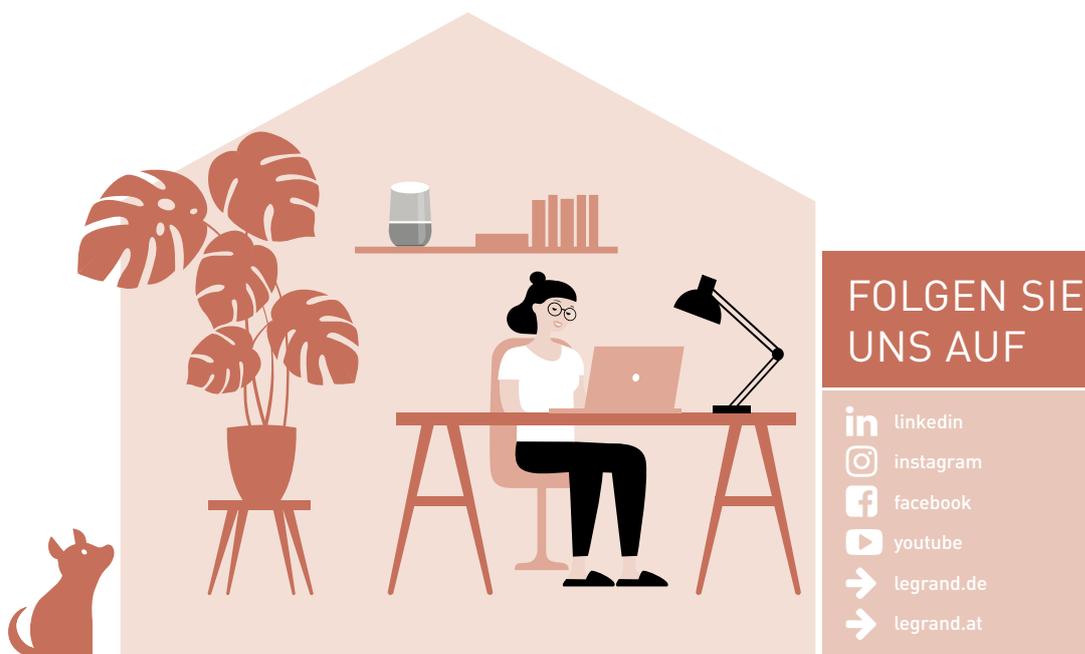

FOLGEN SIE
UNS AUF

 linkedin
 instagram
 facebook
 youtube
 legrand.de
 legrand.at

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/104-0
www.legrand.de

Verkaufsservice
T 0 29 21/104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Technische Beratung und Angebote

- **MyHome/Hausautomation**
T 0 29 21/104-141
- **Installationsmaterial/Schalter**
T 0 29 21/104-144
info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
www.legrand.at

Verkaufsservice
T 01 277 62 100
legrand.verkauf@legrand.at

Technische Hotline

T 01 277 62 210
legrand.technik@legrand.at