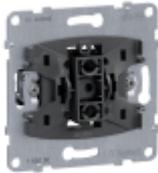


1 Legrand GmbH**1.1 Schalterserie SEANO™™****1.1.1 SEANO Einsatz Wechselschalter 10AX Steckklemmen**

SEANO Einsatz Wechselschalter 10 A mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Wechselschalter
Bedienungsart: Wippe/Taste
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Bemessungsstrom (A): 10
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Einbautiefe (mm): 28
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765006

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765006

Menge: Stk **Preis:** 9,10 € **GP:** €

1.1.2 SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10AX Steckklemmen

SEANO Einsatz Wechselschalter 10 A mit Steckklemmen sowie einer zusätzlichen N-Klemme, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Wechselschalter
 Bedienungsart: Wippe/Taste
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Einbautiefe (mm): 28
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765010

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765010

Menge: Stk **Preis:** 13,50 € **GP:** €

1.1.3 SEANO Einsatz Serienschalter 10AX Steckklemmen



SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart: Wippe/Taste
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Bemessungsstrom (A): 10
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Einbautiefe (mm): 28
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765005

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765005

Menge: Stk **Preis:** 14,50 € **GP:** €

1.1.4 SEANO Einsatz Doppelwechschalter 10AX Steckklemmen



SEANO Einsatz Doppelwechselschalter 10 AX mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Wechselschalter
 Bedienungsart: Wippe/Taste
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Einbautiefe (mm): 28
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765008


gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765008

Menge: Stk **Preis:** 25,20 € **GP:** €

1.1.5 SEANO Einsatz Kreuzschalter 10AX SK

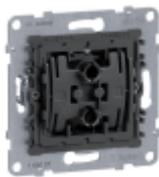

SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX mit Schraubklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Kreuzschalter
Bedienungsart: Wippe/Taste
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Einbautiefe (mm): 27,3

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765007


gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765007

Menge: Stk **Preis:** 19,40 € **GP:** €

1.1.6 SEANO Einsatz 2-poliger Schalter 10AX SK

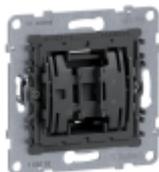

SEANO Einsatz 2-poliger Schalter 10 AX mit Schraubklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden. (beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 665090, Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 665091). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Schalter 2-polig
 Bedienungsart: Wippe/Taste
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Einbautiefe (mm): 28,3
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 30

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765002

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765002

Menge: Stk **Preis:** 19,40 € **GP:** €

1.1.7 SEANO Einsatz Taster mit Wechselkontakt 10A Steckklemmen



SEANO Einsatz Taster (Wechselkontakt) 10 A mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Bedienungsart: Wippe
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765011

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765011

Menge: Stk **Preis:** 10,70 € **GP:** €

1.1.8 SEANO Einsatz Taster mit Wechselkontakt mit N-Klemme 10A Steckklemmen



SEANO Einsatz Taster (Wechselkontakt) 10 A mit Steckklemmen sowie einer zusätzlichen N-Klemme, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Bedienungsart: Wippe
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765017

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765017

Menge: Stk **Preis:** 13,50 € **GP:** €

1.1.9 SEANO Einsatz Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten 10A Steckklemmen



SEANO Einsatz Doppeltaster 10 A mit 2 Wechselkontakten und mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Bedienungsart: Wippe
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765018

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765018

Menge: Stk **Preis:** 27,20 € **GP:** €

1.1.10 SEANO 4-fach Elektronikaster 0 – 24 V in der Farbausführung Ultraweiß



Elektronischer Multifunktions-taster 4-fach für 0 – 24 V und maximal 1 A. Die jeweilige Taste ist separat ansteuerbar (beleuchtbar) und mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern (maximal 1,5 mm²) mittels Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Wippe in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Bemessungsstrom (A): 1
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765146

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765146

Menge: Stk **Preis:** 100,00 € **GP:** €

1.1.11 SEANO 4-fach Elektronik-taster 0 – 24 V in der Farbausführung Aluminium lackiert



Elektronischer Multifunktions-taster 4-fach für 0 – 24 V und maximal 1 A. Die jeweilige Taste ist separat ansteuerbar (beleuchtbar) und mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern (maximal 1,5 mm²) mittels Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Wippe in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765246

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765246

Menge: Stk **Preis:** 117,00 € **GP:** €

1.1.12 SEANO 4-fach Elektronik-taster 0 – 24 V in der Farbausführung Schwarz lackiert



Elektronischer Multifunktions-taster 4-fach für 0 – 24 V und maximal 1 A. Die jeweilige Taste ist separat ansteuerbar (beleuchtbar) und mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern (maximal 1,5 mm²) mittels Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Wippe in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 1
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765346

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765346

Menge: Stk **Preis:** 117,00 € **GP:** €

1.1.13 SEANO 4-fach Elektronik-taster 0 – 24 V in der Farbausführung Anthrazit lackiert



Elektronischer Multifunktions-taster 4-fach für 0 – 24 V und maximal 1 A. Die jeweilige Taste ist separat ansteuerbar (beleuchtbar) und mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern (maximal 1,5 mm²) mittels Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Wippe in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 1
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765446

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765446

Menge: Stk **Preis:** 117,00 € **GP:** €

1.1.14 SEANO IP44-Kit für Wechselschalter und Taster



SEANO IP44-Kit zum Erhöhen der Schutzart auf IP44 für Standardeinsätze (Wechselschalter, Taster) zur Verwendung in Feuchtrauminstallationen

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765044

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765044

Menge: Stk **Preis:** 8,00 € **GP:** €

1.1.15 SEANO IP44-Kit für Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster



SEANO IP44-Kit zum Erhöhen der Schutzart auf IP44 für Standardeinsätze (Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster) zur Verwendung in Feuchtrauminstallationen

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765045

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765045

Menge: Stk **Preis:** 8,50 € **GP:** €

1.1.16 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten von 5 – 125 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, über Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LED-Leuchtmittel: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,3
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765632

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765632

Menge: Stk **Preis:** 51,00 € **GP:** €

1.1.17 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten von 5 – 125 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, über Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LED-Leuchtmittel: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,3
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765732

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765732

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.18 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten von 5 – 125 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, über Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LED-Leuchtmittel: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,3
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765832

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765832

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.19 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten von 5 – 125 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, über Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LED-Leuchtmittel: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,3
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: grau
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765932

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765932

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.20 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer mit Neutralleiter, Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption inkl. Neutralleiteranschluss (3-Leiter) von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten bis 150 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Zusätzlicher Steuereingang für potentialfreie Taster zum Schalten und Dimmen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 0,7
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765631

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765631

Menge: Stk **Preis:** 63,00 € **GP:** €

1.1.21 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer mit Neutralleiter, Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption inkl. Neutralleiteranschluss (3-Leiter) von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten bis 150 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Zusätzlicher Steuereingang für potentialfreie Taster zum Schalten und Dimmen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 0,7
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765731

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765731

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.22 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer mit Neutralleiter, Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption inkl. Neutralleiteranschluss (3-Leiter) von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten bis 150 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Zusätzlicher Steuereingang für potentialfreie Taster zum Schalten und Dimmen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 0,7
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765831

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765831

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.23 Seano with Netatmo Schalter/Dimmer mit Neutralleiter, Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption inkl. Neutralleiteranschluss (3-Leiter) von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten bis 150 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Zusätzlicher Steuereingang für potentialfreie Taster zum Schalten und Dimmen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 0,7
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: grau
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765931

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765931

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.24 Seano with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von "Seano with Netatmo" - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,1
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765642

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765642

Menge: Stk **Preis:** 68,00 € **GP:** €

1.1.25 Seano with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von "Seano with Netatmo" - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 1,1
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765742

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765742

Menge: Stk **Preis:** 72,00 € **GP:** €

1.1.26 Seano with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von "Seano with Netatmo" - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 230
Bemessungsstrom (A): 1,1
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: schwarz
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765842

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765842

Menge: Stk **Preis:** 72,00 € **GP:** €

1.1.27 Seano with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von "Seano with Netatmo" - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 230
Bemessungsstrom (A): 1,1
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: grau
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765942

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765942

Menge: Stk **Preis:** 72,00 € **GP:** €

1.1.28 SEANO Wippe Wechselschalter in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765106

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765106

Menge: Stk Preis: 3,70 € GP: €

1.1.29 SEANO Wippe Wechselschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Wippe für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765206

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765206

Menge: Stk Preis: 4,30 € GP: €

1.1.30 SEANO Wippe Wechselschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765306

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765306

Menge: Stk **Preis:** 4,30 € **GP:** €

1.1.31 SEANO Wippe Wechselschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765406

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765406

Menge: Stk **Preis:** 4,30 € **GP:** €

1.1.32 SEANO Wippe Wechselschalter beleuchtet in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe für beleuchtete Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765107

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765107

Menge: Stk **Preis:** 4,90 € **GP:** €

1.1.33 SEANO Wippe Wechselschalter beleuchtet in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Wippe für beleuchtete Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765207

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765207

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.34 SEANO Wippe Wechselschalter beleuchtet in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe für beleuchtete Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765307

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765307

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.35 SEANO Wippe Wechselschalter beleuchtet in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für beleuchtete Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765407

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765407

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.36 SEANO Wippe mit Beschriftungsfeld inkl. Einlagen, Farbe: Ultraweiß



SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765111

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765111

Menge: Stk **Preis:** 7,60 € **GP:** €

1.1.37 SEANO Wippe mit Beschriftungsfeld inkl. Einlagen, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765211

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765211

Menge: Stk **Preis:** 8,90 € **GP:** €

1.1.38 SEANO Wippe mit Beschriftungsfeld inkl. Einlagen, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765311

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765311

Menge: Stk **Preis:** 8,90 € **GP:** €

1.1.39 SEANO Wippe mit Symbol Klingel in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe mit Klingelsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765112

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765112

Menge: Stk **Preis:** 4,90 € **GP:** €

1.1.40 SEANO Wippe mit Symbol Klingel in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Wippe mit Klingelsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765212

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765212

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.41 SEANO Wippe mit Symbol Klingel in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe mit Klingelsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765312

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765312

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.42 SEANO Wippe mit Symbol Klingel in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe mit Klingelsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765412

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765412

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.43 SEANO Wippe mit Symbol Licht in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe mit Lichtsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765113

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765113

Menge: Stk **Preis:** 4,90 € **GP:** €

1.1.44 SEANO Wippe mit Symbol Licht in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe mit Lichtsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765213

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765213

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.45 SEANO Wippe mit Symbol Licht in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe mit Lichtsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765313

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765313

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.46 SEANO Wippe mit Symbol Licht in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Wippe mit Lichtsymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765413

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765413

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.47 SEANO Wippe mit Symbol Lüfter in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe mit Lüftersymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765114

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765114

Menge: Stk **Preis:** 4,90 € **GP:** €

1.1.48 SEANO Wippe mit Symbol Lüfter in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Wippe mit Lüftersymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765214

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765214

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.49 SEANO Wippe mit Symbol Lüfter in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe mit Lüftersymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765314

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765314

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.50 SEANO Wippe mit Symbol Lüfter in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe mit Lüftersymbol für Wechselschalter, Taster und Kreuzschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765414

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765414

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.51 SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765105

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765105

Menge: Stk **Preis:** 3,70 € **GP:** €

1.1.52 SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert**SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Aluminium lackiert**

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765205

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765205

Menge: Stk **Preis:** 4,30 € **GP:** €

1.1.53 SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765305

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765305

Menge: Stk **Preis:** 4,30 € **GP:** €

1.1.54 SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765405

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765405

Menge: Stk **Preis:** 4,30 € **GP:** €

1.1.55 SEANO Wippe 2-poliger Ausschalter mit Symbol O/I, Farbe: Ultraweiß



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765102

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765102

Menge: Stk **Preis:** 4,90 € **GP:** €

1.1.56 SEANO Wippe 2-poliger Ausschalter mit Symbol O/I, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765202

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765202

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.57 SEANO Wippe 2-poliger Ausschalter mit Symbol O/I, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765302

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765302

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.58 SEANO Wippe 2-poliger Ausschalter mit Symbol O/I, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765402

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765402

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.59 SEANO Wippe Ausschalter 2-polig, Beleuchtungsfenster, Farbe: Ultraweiß



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765110

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765110

Menge: Stk **Preis:** 6,50 € **GP:** €

1.1.60 SEANO Wippe Ausschalter 2-polig, Beleuchtungsfenster, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765210

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765210

Menge: Stk **Preis:** 7,60 € **GP:** €

1.1.61 SEANO Wippe Ausschalter 2-polig, Beleuchtungsfenster, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765310

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765310

Menge: Stk **Preis:** 7,60 € **GP:** €

1.1.62 SEANO Wippe Ausschalter 2-polig, Beleuchtungsfenster, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765410

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765410

Menge: Stk **Preis:** 7,60 € **GP:** €

1.1.63 SEANO Serienwippe in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechselfalter und Doppeltaster in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765108

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765108

Menge: Stk **Preis:** 7,00 € **GP:** €

1.1.64 SEANO Serienwippe in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechschelchalter und Doppeltaster in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765208

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765208

Menge: Stk **Preis:** 8,20 € **GP:** €

1.1.65 SEANO Serienwippe in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechschelchalter und Doppeltaster in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765308

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765308

Menge: Stk **Preis:** 8,20 € **GP:** €

1.1.66 SEANO Serienwippe in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechschelchalter und Doppeltaster in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765408

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765408

Menge: Stk **Preis:** 8,20 € **GP:** €

1.1.67 SEANO Serienwippe beleuchtet in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Serienwippe für beleuchtete Serienschalter, Doppelwechschelchalter und Doppeltaster in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765109

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765109

Menge: Stk **Preis:** 9,80 € **GP:** €

1.1.68 SEANO Serienwippe beleuchtet in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Serienwippe für beleuchtete Serienschalter, Doppelwechschalter und Doppeltaster in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765209

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765209

Menge: Stk **Preis:** 11,40 € **GP:** €

1.1.69 SEANO Serienwippe beleuchtet in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Serienwippe für beleuchtete Serienschalter, Doppelwechschalter und Doppeltaster in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765309

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765309

Menge: Stk **Preis:** 11,40 € **GP:** €

1.1.70 SEANO Serienwippe beleuchtet in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Serienwippe für beleuchtete Serienschalter, Doppelwechschler und Doppeltaster in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765409

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765409

Menge: Stk **Preis:** 11,40 € **GP:** €

1.1.71 SEANO Zugtaster mit Wechselkontakt 6A, UW



SEANO Zugtaster 6A mit Wechselkontakt ist nicht beleuchtbar, die Zugschnur Best.Nr. 089805 ist separat zu bestellen und wird inkl. Abdeckung geliefert. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern . Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Bedienungsart: Zugschnur
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 6
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765118

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765118

Menge: Stk **Preis:** 22,20 € **GP:** €

1.1.72 SEANO Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung,1-polig, N-Klemme,Schraubklemmen



SEANO Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) 1-polig mit N-Klemme und einem Schaltvermögen: Ohmsche Last (AC-21 A): 20 A; Motoren (AC-23 A): 2,5 kW. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Schalter 3-polig
 Bedienungsart: Drehknopf
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 20
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Einbautiefe (mm): 34,6
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 35

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765032

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765032

Menge: Stk **Preis:** 71,00 € **GP:** €

1.1.73 SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter (0,1,2,3), Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765132

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765132

Menge: Stk **Preis:** 7,80 € **GP:** €

1.1.74 SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter (0,1,2,3), Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765232

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765232

Menge: Stk **Preis:** 11,70 € **GP:** €

1.1.75 SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter (0,1,2,3), Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765332

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765332

Menge: Stk **Preis:** 11,70 € **GP:** €

1.1.76 SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter (0,1,2,3), Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765432

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765432

Menge: Stk **Preis:** 11,70 € **GP:** €

1.1.77 SEANO Einsatz Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzylinder



SEANO Einsatz Schlüsselschalter 2-polig, 10 A/ 230 V mit Schraubklemmen für DIN-Halbzylinder mit 2 Positionen 0 und 1. Zur Verwendung mit DIN-Halbprofilzylinder Best.Nr. 069795 (nicht im Lieferumfang enthalten). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Schaltungsart: Schalter 2-polig
 Bedienungsart: Schlüssel
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 10
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Einbautiefe (mm): 8
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 44

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765033

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765033

Menge: Stk **Preis:** 65,40 € **GP:** €

1.1.78 SEANO Abdeckung für DIN-Schlüsselschalter 0 – 1, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765133

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765133

Menge: Stk **Preis:** 9,20 € **GP:** €

1.1.79 SEANO Abdeckung für DIN-Schlüsselschalter 0 – 1, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765233

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765233

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.80 SEANO Abdeckung für DIN-Schlüsselschalter 0 – 1, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765333

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765333

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.81 SEANO Abdeckung für DIN-Schlüsselschalter 0 – 1, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765433

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765433

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.82 SEANO 1-fach Feuchtraumabdeckung IP44 für Schlüsselschalter, Farbe: Ultraweiß



SEANO 1-fach Feuchtraumabdeckung IP44 für Schlüsselschalter mit DIN-Schloss in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765117

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765117

Menge: Stk **Preis:** 13,00 € **GP:** €

1.1.83 SEANO Einsatz Zeitschalter 0-15 Minuten



SEANO Einsatz Zeitschalter 8 A / 250 V mit einer Zeiteinstellung von 25 Sek. bis 120 Minuten sowie einem 2-Leiter Anschluss und ist geeignet für 1000 W Halogenlampen (Glühlampen), 400 VA mit Vorschaltgerät und 250 VA Ventilatormotor. Die Zeiteinstellung erfolgt mittels Drehknopf (Start per Tastendruck sowie vorzeitiges Stoppen durch längeren Tastendruck). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 230
 Bemessungsstrom (A): 8
 Werkstoffgüte: sonstige
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Einbautiefe (mm): 12
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 30

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765035

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765035

Menge: Stk **Preis:** 105,00 € **GP:** €

1.1.84 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765135

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765135

Menge: Stk **Preis:** 8,10 € **GP:** €

1.1.85 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Aluminium lackiert**SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten in der Farbausführung Aluminium lackiert**

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765235

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765235

Menge: Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €

1.1.86 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765335

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765335

Menge: Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €

1.1.87 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765435

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765435**Menge:** Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €**1.1.88 SEANO Einsatz Zeitschalter 2-120 Minuten**

SEANO Einsatz Zeitschalter 8 A / 250 V mit einer Zeiteinstellung von 2 bis 120 Minuten sowie einem 2-Leiter Anschluss und ist geeignet für 1000 W Halogenlampen (Glühlampen), 400 VA mit Vorschaltgerät und 250 VA Ventilatormotor. Die Zeiteinstellung erfolgt mittels Drehknopf (Start per Tastendruck sowie vorzeitiges Stoppen durch längeren Tastendruck). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 230
Bemessungsstrom (A): 8
Werkstoffgüte: sonstige
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: Farbe: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Einbautiefe (mm): 12
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 30

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765036

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765036**Menge:** Stk **Preis:** 105,00 € **GP:** €**1.1.89 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten, Farbe: Ultraweiß**

SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765136

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765136

Menge: Stk **Preis:** 8,10 € **GP:** €

1.1.90 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten, Farbe: Aluminium lackiert**SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Aluminium lackiert**

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765236

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765236

Menge: Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €

1.1.91 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765336

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765336

Menge: Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €

1.1.92 SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765436

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765436**Menge:** Stk **Preis:** 12,10 € **GP:** €**1.1.93 SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousieschalter, 3 Tasten-System**

SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousieschalter, 3 Tasten-System und ist nicht beleuchtbar. Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemme. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Nennspannung (V): 250

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Farbe: sonstige

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765029

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765029**Menge:** Stk **Preis:** 25,70 € **GP:** €**1.1.94 SEANO Wippe Jalousieschalter/-taster, 3-Tasten-System, Farbe: Ultraweiß**

SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Ultraweiß

Bedienungsart: Wippe
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765129

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765129

Menge: Stk **Preis:** 9,80 € **GP:** €

1.1.95 SEANO Wippe Jalousieschalter/-taster, 3-Tasten-System, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Aluminium lackiert

Bedienungsart: Wippe
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765229

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765229

Menge: Stk Preis: 11,40 € GP: €

1.1.96 SEANO Wippe Jalousieschalter/-taster, 3-Tasten-System, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Schwarz lackiert

Bedienungsart: Wippe
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765329

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765329

Menge: Stk Preis: 11,40 € GP: €

1.1.97 SEANO Wippe Jalousieschalter/-taster, 3-Tasten-System, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Bedienungsart: Wippe
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765429

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765429

Menge: Stk **Preis:** 11,40 € **GP:** €

1.1.98 SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System



SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System nicht beleuchtbar, für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Farbe: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765030

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765030

Menge: Stk Preis: 25,70 € GP: €

1.1.99 Seano with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765638

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765638

Menge: Stk Preis: 65,00 € GP: €

1.1.100 Seano with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765738

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765738

Menge: Stk **Preis:** 69,00 € **GP:** €

1.1.101 Seano with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765838

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765838

Menge: Stk **Preis:** 69,00 € **GP:** €

1.1.102 Seano with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765938

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765938

Menge: Stk **Preis:** 69,00 € **GP:** €

1.1.103 SEANO Einsatz Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzylinder



Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzylinder, DIN-Profil Schlüsseltaster Jalousie, 2-polig; 6 A – 250 V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten). Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm (z. B. Best.Nr. 069795). Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Schaltungsart: sonstige
Bedienungsart: Schlüssel
Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Bemessungsstrom (A): 10
Anschlussart: Schraubklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Einbautiefe (mm): 8
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 44

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765034

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765034

Menge: Stk **Preis:** 65,40 € **GP:** €

1.1.104 SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Schlüssel-Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765134

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765134

Menge: Stk **Preis:** 9,20 € **GP:** €

1.1.105 SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüssel-Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765234

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765234

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.106 SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüssel-Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765334

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765334

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.107 SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Schlüssel-Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765434

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765434

Menge: Stk **Preis:** 13,80 € **GP:** €

1.1.108 SEANO 3-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 600 W, 5–20m, UW



3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung. Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Tastern (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit N-Leiter, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Nebenstellen tauglich, – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9010
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765605

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765605

Menge: Stk **Preis:** 143,00 € **GP:** €

1.1.109 SEANO 3-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 600 W, 5–20m, AL



3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung. Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Tastern (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit N-Leiter, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Nebenstellen tauglich, – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765705

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765705

Menge: Stk **Preis:** 167,30 € **GP:** €

1.1.110 SEANO 3-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 600 W, 5–20m, SW



3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung. Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Tastern (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit N-Leiter, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Nebenstellen tauglich, – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765805

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765805

Menge: Stk **Preis:** 167,30 € **GP:** €

1.1.111 SEANO 3-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 600 W, 5–20m, AN



3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung. Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Tastern (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit N-Leiter, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Nebenstellen tauglich, – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: anthrazit
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765905

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765905

Menge: Stk **Preis:** 167,30 € **GP:** €

1.1.112 SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, UW



2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: - SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt.
 Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9010
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765604

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765604

Menge: Stk **Preis:** 171,00 € **GP:** €

1.1.113 SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, AL



2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765704

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765704

Menge: Stk **Preis:** 230,10 € **GP:** €

1.1.114 SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, SW



2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765804

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765804

Menge: Stk **Preis:** 230,10 € **GP:** €

1.1.115 SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, AN



2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: anthrazit
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 66

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765904

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765904

Menge: Stk **Preis:** 230,10 € **GP:** €

1.1.116 SEANO Einsatz 2-Leiter-Bewegungsmelder 170° mit Handbetätigung, 2-150W, max. 8 m



Bewegungsmelder ohne Neutraleiteranschluss (2-Leiter) zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Erfassungsbereich: 170°, – Nebenstellentauglich, – mit oder ohne Handschalter, – Kompatibel mit allen Lampentypen, – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m, – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min., – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux, – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung, – Standby Verbrauch 0,01 W. Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 2 bis 100W, – Kompaktleuchtstofflampen: 2 bis 100 W, – Halogenlampen, Glühbirnen: 2 bis 150 W, – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 2 bis 150 VA. Über den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster (Öffner-Kontakt) max. 10 Melder ansteuern. Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Die Abdeckung ist mit oder ohne Handbetätigung erhältlich und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Einbautiefe (mm): 29

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765037

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765037

Menge: Stk **Preis:** 115,50 € **GP:** €

1.1.117 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter mit Handbetätigung, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung mit Handbetätigung in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765137

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765137

Menge: Stk **Preis:** 29,10 € **GP:** €

1.1.118 SEANO Abdeckung BMW 2-/3-Leiter mit Handbetätigung, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung mit Handbetätigung in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765237

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765237

Menge: Stk **Preis:** 34,00 € **GP:** €

1.1.119 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter mit Handbetätigung, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung mit Handbetätigung in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765337

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765337

Menge: Stk **Preis:** 34,00 € **GP:** €

1.1.120 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter mit Handbetätigung, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung mit Handbetätigung in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765437

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765437

Menge: Stk **Preis:** 34,00 € **GP:** €

1.1.121 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter ohne Handbetätigung, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung ohne Handbetätigung in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765138

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765138

Menge: Stk **Preis:** 12,90 € **GP:** €

1.1.122 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter ohne Handbetätigung, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung ohne Handbetätigung in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765238

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765238

Menge: Stk **Preis:** 15,10 € **GP:** €

1.1.123 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter ohne Handbetätigung, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung ohne Handbetätigung in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765338

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765338

Menge: Stk **Preis:** 15,10 € **GP:** €

1.1.124 SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter ohne Handbetätigung, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung ohne Handbetätigung in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765438

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765438

Menge: Stk **Preis:** 15,10 € **GP:** €

1.1.125 SEANO Einsatz 3-Leiter-Bewegungsmelder 170° mit Handbetätigung, 2000W, max. 8 m



Bewegungsmelder mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Erfassungsbereich: 170°, – Nebenstellentauglich, – mit oder ohne Handschalter, – Kompatibel mit allen Lampentypen, – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m, – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min., – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux, – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung. Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 0 bis 500W, – Kompaktleuchtstofflampen: 0 bis 500 W, – Halogenlampen, Glühbirnen: 2000 W, – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 1000 W. Über den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei der Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern. Die Abdeckung ist mit oder ohne Handbetätigung erhältlich und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Einbautiefe (mm): 29

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765038

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____/_____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765038

Menge: Stk **Preis:** 115,50 € **GP:** €

1.1.126 SEANO Einsatz 3-Leiter-Bewegungsmelder 170° IP44, 2000W, max 8m



Bewegungsmelder IP 44 mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Erfassungsbereich: 170°, – Nebenstellentauglich, – ohne Handschalter, – Kompatibel mit allen Lampentypen, – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m, – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., – Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung, – Standby Verbrauch 0,01 W. Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 0 bis 500W, – Kompaktleuchtstofflampen: 0 bis 500 W, – Halogenlampen, Glühbirnen: 2000 W, – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät 1000 W. Über den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei der Master/Slave-Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Anschlussart: Schraubklemme
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Einbautiefe (mm): 29

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765039

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765039

Menge: Stk **Preis:** 120,50 € **GP:** €

1.1.127 SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder 3-Leiter IP44, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Feuchtraum-Bewegungsmelder 3-Leiter mit Schutzart IP44 in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765139

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765139

Menge: Stk **Preis:** 12,90 € **GP:** €

1.1.128 SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder 3-Leiter IP44, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Feuchtraum-Bewegungsmelder 3-Leiter mit Schutzart IP44 in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765339

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765339

Menge: Stk **Preis:** 19,40 € **GP:** €

1.1.129 SEANO Einsatz Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter



Universal-Drehdimmer 5 - 300 W ohne Neutralleiter, Phasenan-/abschnitt, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m), – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W, – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA, – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen). Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drehknopf
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765040

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____/_____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765040

Menge: Stk **Preis:** 45,50 € **GP:** €

1.1.130 SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer, Farbausführung: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutraleiter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765140

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765140

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.131 SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer, Farbausführung: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutraleiter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765240

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765240

Menge: Stk **Preis:** 9,80 € **GP:** €

1.1.132 SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer, Farbausführung: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765340

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765340

Menge: Stk **Preis:** 9,80 € **GP:** €

1.1.133 SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer, Farbausführung: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765440

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765440

Menge: Stk **Preis:** 9,80 € **GP:** €

1.1.134 SEANO Einsatz Universal-Tastdimmer 3 - 125 W ohne Neutralleiter



Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter, Phasenan-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen von 3 – 125 W. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster, – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop, – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten, Langer Tastendruck = Dimmen, – Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert), – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden, – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen), – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W, – NV-Halogenlampen mit elektronischem, Vorschaltgerät: 3 - 125 VA, – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drucktaster
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765041

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____/_____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765041

Menge: Stk **Preis:** 115,50 € **GP:** €

1.1.135 SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung, Farbe: Ultraweiß



SEANO Wippe für Tasterdimmer in 2-Leiter-Ausführung (ohne Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765141

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765141

Menge: Stk **Preis:** 13,00 € **GP:** €

1.1.136 SEANO Wippe für Tasterdimmer in 2-Leiter-Ausführung, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe für Tasterdimmer in 2-Leiter-Ausführung (ohne Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765241

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765241

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.137 SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung (ohne Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765341

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765341

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.138 SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für Tasterdimmer in 2-Leiter-Ausführung (ohne Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765441

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765441

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.139 SEANO Einsatz Universal-Tasterdimmer 150 W mit Neutralleiter



Universal-Tastdimmer mit Neutralleiter, Phasenan-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen für 150 W. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster, – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop, – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten, Langer Tastendruck = Dimmen, – Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert), – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden, – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen), – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W, – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drucktaster
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765049

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765049

Menge: Stk **Preis:** 115,50 € **GP:** €

1.1.140 SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung, Farbe: Ultraweiß



SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung (mit Neutralleiter) inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765149

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765149

Menge: Stk **Preis:** 13,00 € **GP:** €

1.1.141 SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung (mit Neutralleiter) inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765249

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765249

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.142 SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung (mit Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765349

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765349

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.143 SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung (mit Neutralleiter) inkl. Beleuchtungsfenster für Status-LED, Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765449

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765449

Menge: Stk **Preis:** 15,20 € **GP:** €

1.1.144 SEANO Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V, Farbausführung: Ultraweiß



Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle, Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, -). Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m), – Steuerstrom: max. 40 mA DC, – Schaltleistung: max. 600 VA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß im Lieferumfang. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drucktaster
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765142

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765142

Menge: Stk **Preis:** 85,00 € **GP:** €

1.1.145 SEANO RGB-Dali-Dimmer für einen 1 Bereich in der Farbausführung Ultraweiß



RGB-Dali-Dimmer zur Schaffung von Lichtstimmungen durch manuelles Wechseln der Farben für DALI Vorschaltgeräte und Treiber, zur Steuerung eines Bereichs mit max. 21 RGB (Rot/Grün/Blau)-Leuchten, Konfiguration über "Lerntaste", ideal für Ausstellungsräume, Geschäfte, Restaurants, Hotels, Schönheitssalons, usw. Zur Verwendung mit Netzteil Best.Nr. 003515. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drucktaster
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765145

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765145

Menge: Stk **Preis:** 195,00 € **GP:** €

1.1.146 SEANO RGB-Dali-Dimmer für einen 1 Bereich in der Farbausführung Schwarz lackiert



RGB-Dali-Dimmer zur Schaffung von Lichtstimmungen durch manuelles Wechseln der Farben für DALI Vorschaltgeräte und Treiber, zur Steuerung eines Bereichs mit max. 21 RGB (Rot/Grün/Blau)-Leuchten, Konfiguration über "Lerntaste", ideal für Ausstellungsräume, Geschäfte, Restaurants, Hotels, Schönheitssalons, usw. Zur Verwendung mit Netzteil Best.Nr. 003515. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Drucktaster
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9007
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765345

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765345

Menge: Stk **Preis:** 195,00 € **GP:** €

1.1.147 DALI-Spannungsversorgung für die Zwischendecke, Dimmer 765145, 765146



DALI-Spannungsversorgung für die Zwischendecke, zur Verwendung mit den Farblichtdimmern Best.Nr. 765145 und 765146, 230 V - 200 mA - 16 V

Montageart: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 003515

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 003515

Menge: Stk Preis: 130,00 € GP: €

1.1.148 SEANO Einsatz elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt



Elektronisches Raumthermostat 230 V~, 50/60 Hz zum Heizen und Kühlen mit 1 potentialfreien Wechselkontakt mit Schraubklemmen zum, drei Betriebsarten per Taste wählbar: Komfort, Ausgeschaltet, Frostschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Temperaturbereich: 10 bis 30 °C (+/- 0,5°C), Schaltstrom: 8 A bei $\cos \varphi = 1$ (2 A bei $\cos \varphi = 0,6$). Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765051

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765051

Menge: Stk Preis: 56,00 € GP: €

1.1.149 SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765151

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765151

Menge: Stk **Preis:** 8,00 € **GP:** €

1.1.150 SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765251

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765251

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.151 SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP21
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765351

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765351

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.152 SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP21
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765451

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765451

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.153 SEANO Einsatz elektronisches Fussbodenthermostat mit potentialfreiem Schließer



Elektronisches Fussbodenthermostat 230 V~ 50/60 Hz mit 1 potentialfreiem Schließerausgang (konfigurierbar als Öffner) mit Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Temperaturbereich: 7 °C bis 40 °C (+/- 0,5 °C), Schaltstrom: 16 A bei cos? = 1, Automatischer Frostschutz unter 7 °C. Geliefert mit 4 m langem Fernfühler (max. Fühlerlänge 20 m). Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765052

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765052

Menge: Stk **Preis:** 169,00 € **GP:** €

1.1.154 SEANO Abdeckung elektronisches Fussbodenthermostat, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für elektronisches Fussbodenthermostat in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765152

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765152

Menge: Stk **Preis:** 8,00 € **GP:** €

1.1.155 SEANO Abdeckung elektronisches Fussbodenthermostat, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Fussbodenthermostat in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765252

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765252

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.156 SEANO Abdeckung elektronisches Fussbodenthermostat, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Fussbodenthermostat in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765352

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765352

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.157 SEANO Abdeckung elektronisches Fussbodenthermostat, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für elektronisches Fussbodenthermostat in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765452

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765452

Menge: Stk **Preis:** 12,00 € **GP:** €

1.1.158 SEANO Einsatz Hotel-Card-Schalter mit Schaltleistung 30 VA



Mechanischer Hotel-Card-Schalter zum Einschalten des Stromkreises in Hotelzimmern. Spannungsversorgung: 230 V~, Schaltleistung: 30 VA, Schraubklemmenanschluss: L, N und Schaltausgang. Zur Verwendung mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang) oder Karten mit Standardformat (Breite 54 mm). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Bedienungsart: Hotelcard
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Bemessungsstrom (A): 6
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich):
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765043

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765043

Menge: Stk **Preis:** 36,70 € **GP:** €

1.1.159 SEANO Abdeckung mechanischer Hotel-Card-Schalter, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765143

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765143

Menge: Stk **Preis:** 32,00 € **GP:** €

1.1.160 SEANO Abdeckung mechanischer Hotel-Card-Schalter, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765243

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765243

Menge: Stk **Preis:** 48,00 € **GP:** €

1.1.161 SEANO Abdeckung mechanischer Hotel-Card-Schalter, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765343

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765343

Menge: Stk **Preis:** 48,00 € **GP:** €

1.1.162 SEANO Abdeckung mechanischer Hotel-Card-Schalter, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765443

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765443

Menge: Stk **Preis:** 48,00 € **GP:** €

1.1.163 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, UW



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765120

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765120

Menge: Stk **Preis:** 6,40 € **GP:** €

1.1.164 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, AL



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765220

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765220

Menge: Stk **Preis:** 7,70 € **GP:** €

1.1.165 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, SW



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765320

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765320

Menge: Stk **Preis:** 7,70 € **GP:** €

1.1.166 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, AN



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765420

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765420

Menge: Stk **Preis:** 7,70 € **GP:** €

1.1.167 SEANO 2-fach Schuko-Steckdose, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, UW



SEANO 2-fach Schutzkontakt-Steckdose 16A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz für eine 1-fach Installationsdose. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765125

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765125

Menge: Stk **Preis:** 13,90 € **GP:** €

1.1.168 SEANO 2-fach Schuko-Steckdose, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, AL



SEANO 2-fach Schutzkontakt-Steckdose 16A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz für eine 1-fach Installationsdose. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765225

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765225

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.169 SEANO 2-fach Schuko-Steckdose, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, SW



SEANO 2-fach Schutzkontakt-Steckdose 16A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz für eine 1-fach Installationsdose. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765325

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765325

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.170 SEANO 2-fach Schuko-Steckdose, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, AN



SEANO 2-fach Schutzkontakt-Steckdose 16A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz für eine 1-fach Installationsdose. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765425

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765425

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.171 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP21, UW



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie Klappdeckel IP21. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765123

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765123

Menge: Stk **Preis:** 14,30 € **GP:** €

1.1.172 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP21, AL



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie Klappdeckel IP21. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP21
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765223

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765223

Menge: Stk **Preis:** 17,20 € **GP:** €

1.1.173 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP21, SW



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie Klappdeckel IP21. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765323

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765323

Menge: Stk **Preis:** 17,20 € **GP:** €

1.1.174 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP21, AN



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie Klappdeckel IP21. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP21
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765423

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765423

Menge: Stk **Preis:** 17,20 € **GP:** €

1.1.175 Seano with Netatmo Schuko-Steckdose Farbe: Ultraweiss



Vernetzte Funk-Steckdose 16 A für "Seano with Netatmo" - Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Ausführung: Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765640

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765640

Menge: Stk **Preis:** 47,00 € **GP:** €

1.1.176 Seano with Netatmo Schuko-Steckdose Farbe: Aluminium



Vernetzte Funk-Steckdose 16 A für "Seano with Netatmo" - Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Ausführung: Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765740

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765740

Menge: Stk **Preis:** 50,00 € **GP:** €

1.1.177 Seano with Netatmo Schuko-Steckdose Farbe: Schwarz



Vernetzte Funk-Steckdose 16 A für "Seano with Netatmo" - Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Ausführung: Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765840

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765840

Menge: Stk **Preis:** 50,00 € **GP:** €

1.1.178 Seano with Netatmo Schuko-Steckdose Farbe: Anthrazit



Vernetzte Funk-Steckdose 16 A für "Seano with Netatmo" - Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Ausführung: Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP40
Farbe: grau
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765940

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765940

Menge: Stk **Preis:** 50,00 € **GP:** €

1.1.179 SEANO Green'Up Schuko-Steckdose 16 A EV – Mode 1 und Mode 2, Farbe: Ultraweiß



Green'Up™™ Schutzkontakt-Steckdose 16 A EV als Komplettgerät – Mode 1 und Mode 2, zum sicheren Laden von aufladbaren Elektrofahrzeugen und Plug-in Hybridfahrzeugen mit Ladekabel für Mode 2 (kompatibel zu Mode 1). Steckdose jeweils über ein 3 m 2,5 mm² Kabel absichern mit FI/LS-Schalter 1-polig+N, C-Kennlinie, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Typ A oder Typ F. Verstärkte Steckdosen mit oberflächenbehandelten Metallkontakten, mit Schraubanschlussklemmen, Einphasig - 230 V ~, inklusive Green'Up Montagerahmen Best.Nr. 090478 zum Aufhängen der Fahrzeugladekabel-Kontrollbox (ICCB). Steckdose zum Aufladen von einem Elektrofahrzeug, Konform IEC 60884-1. Empfohlene Montagehöhe 1,00 - 1,20 m ab fertigem Fußboden. Geeignet für die Installation im privaten Bereich. Steckdose mit Klappdeckel, Lieferung komplett mit Einsatz und Gehäuse. Komplettgerät nicht für eine Mehrfachkombination geeignet. Die Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Nennspannung (V): 230

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765217

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765217

Menge: Stk **Preis:** 91,40 € **GP:** €

1.1.180 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Rot



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz.. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Rot

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: rot
RAL-Nummer (ähnlich): 3020
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765122


gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765122

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.181 SEANO Schuko-Steckdose, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, Orange

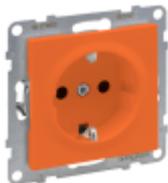

SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Orange

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Orange
RAL-Nummer (ähnlich): 2000
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765422


gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765422

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.182 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Grün

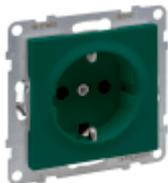

SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Grün

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: grün
RAL-Nummer (ähnlich): 6037
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765222

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765222

Menge: Stk **Preis:** 16,80 € **GP:** €

1.1.183 SEANO Schutzkontakt-Steckdose, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Gelb



SEANO Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Gelb

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: gelb
 RAL-Nummer (ähnlich): 1003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765322

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765322

Menge: Stk **Preis:** 16.80 € **GP:** €

1.1.184 SEANO Schuko-Steckdose + USB-C mit Steckklemmen, Farbe: Ultraweiß



SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C und erhöhtem Berührungsschutz. Beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine 5 V USB-C Ladeinheit mit 1,5 A Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765126

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765126

Menge: Stk **Preis:** 53,40 € **GP:** €

1.1.185 SEANO Schuko-Steckdose + USB-C mit Steckklemmen, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C und erhöhtem Berührungsschutz. Beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine 5 V USB-C Ladeinheit mit 1,5 A Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765226

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765226

Menge: Stk **Preis:** 64,70 € **GP:** €

1.1.186 SEANO Schuko-Steckdose + USB-C mit Steckklemmen, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C und erhöhtem Berührungsschutz. Beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine 5 V USB-C Ladeinheit mit 1,5 A Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP40
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765326

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765326

Menge: Stk **Preis:** 64,70 € **GP:** €

1.1.187 SEANO Schuko-Steckdose + USB-C mit Steckklemmen, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C und erhöhtem Berührungsschutz. Beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine 5 V USB-C Ladeinheit mit 1,5 A Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP40
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765426

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765426

Menge: Stk **Preis:** 64,70 € **GP:** €

1.1.188 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP44, UW



SEANO IP44 Feuchtraum-Unterputz Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie mit Klappdeckel. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP44
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765124

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765124

Menge: Stk **Preis:** 17,00 € **GP:** €

1.1.189 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP44, AL



SEANO IP44 Feuchtraum-Unterputz Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie mit Klappdeckel. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP44
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765224

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765224

Menge: Stk **Preis:** 20,60 € **GP:** €

1.1.190 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP44, SW



SEANO IP44 Feuchtraum-Unterputz Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie mit Klappdeckel. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP44
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765324

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765324

Menge: Stk **Preis:** 20,60 € **GP:** €

1.1.191 SEANO Schuko-Steckdose, SL, erhöhter Berührungsschutz, Klappdeckel IP44, AN



SEANO IP44 Feuchtraum-Unterputz Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 250V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz sowie mit Klappdeckel. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP44
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765424

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765424

Menge: Stk **Preis:** 20,60 € **GP:** €

1.1.192 SEANO Steckdose F/B Standard, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, UW



SEANO internationale Steckdose französischer/ belgischer Standard 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765180

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765180

Menge: Stk **Preis:** 7,00 € **GP:** €

1.1.193 SEANO Steckdose F/B Standard, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, AL



SEANO internationale Steckdose französischer/ belgischer Standard 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765280


gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765280

Menge: Stk **Preis:** 10,50 € **GP:** €

1.1.194 SEANO Steckdose F/B Standard, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, SW

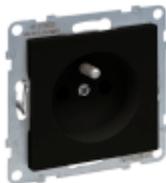

SEANO internationale Steckdose französischer/ belgischer Standard 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung (V): 250
Anschlussart: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765380

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765380

Menge: Stk **Preis:** 10,50 € **GP:** €

1.1.195 SEANO Steckdose F/B Standard, Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz, AN



SEANO internationale Steckdose französischer/ belgischer Standard 16 A, 250 V mit Steckklemmen und mit erhöhtem Berührungsschutz. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Steckklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765480

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765480

Menge: Stk **Preis:** 10,50 € **GP:** €

1.1.196 SEANO Schuko-Steckdose internationaler-Standard verwechssicher, SL, EB, Rot



SEANO internationale Schutzkontakt-Steckdose, 16 A, 250 V, verwechslungssicher, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Zum Schutz von bestimmten Stromkreisen. Am Stecker muss das Codier-Plättchen Best.Nr. 050299 befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Rot

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Nennspannung (V): 250
 Anschlussart: Schraubklemme
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: rot
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765022

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765022

Menge: Stk **Preis:** 32,90 € **GP:** €

1.1.197 SEANO Einsatz Kabelauslass ohne Klemmblock mit Zugentlastung Kabel d=12 mm IP 21



SEANO Einsatz Kabelauslass IP 21 ohne Klemmblock mit Zugentlastung für max. Kabeldurchmesser von 12 mm. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765500

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765500

Menge: Stk **Preis:** 9,70 € **GP:** €

1.1.198 SEANO Abdeckung für Kabelauslass IP21 in der Ausführung Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Kabelauslass mit der Schutzart IP21 in der Ausführung Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765600

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765600

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.199 SEANO Abdeckung für Kabelauslass IP21 in der Ausführung Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Kabelauslass mit der Schutzart IP21 in der Ausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765700

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765700

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.200 SEANO Abdeckung für Kabelauslass IP21 in der Ausführung Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Kabelauslass mit der Schutzart IP21 in der Ausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765800

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765800

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.201 SEANO Abdeckung für Kabelauslass IP21 in der Ausführung Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Kabelauslass mit der Schutzart IP21 in der Ausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765900

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765900

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.202 SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose, Anschlussbolzen nach DIN 42 801, UW



SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose mit Schraubklemmen und mit zwei Anschlussbolzen nach DIN 42 801. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemmen. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart: Schraubklemme
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765130

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765130

Menge: Stk **Preis:** 34,50 € **GP:** €

1.1.203 SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Ultraweiß



Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: <lt/> 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: <lt/> 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765167

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765167

Menge: Stk **Preis:** 36,10 € **GP:** €

1.1.204 SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Aluminium lackiert



Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: <lt/> 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: <lt/> 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765267

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765267

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.205 SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Schwarz lackiert



Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: <lt/> 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: <lt/> 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765367

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765367

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.206 SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Anthrazit lackiert



Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: <lt/> 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: <lt/> 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765467

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765467

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.207 SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Schwarz lackiert



Seano TV-SAT-Anschlussdose für 2 Kabel mit Anschlussdämpfung 1,5 dB. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765170

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765170

Menge: Stk **Preis:** 36,10 € **GP:** €

1.1.208 SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Aluminium lackiert



Seano TV-SAT-Anschlussdose für 2 Kabel mit Anschlussdämpfung 1,5 dB. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765270

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765270

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.209 SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Anthrazit lackiert



Seano TV-SAT-Anschlussdose für 2 Kabel mit Anschlussdämpfung 1,5 dB. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765370

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765370

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.210 SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Ultraweiß



Seano TV-SAT-Anschlussdose für 2 Kabel mit Anschlussdämpfung 1,5 dB. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765470

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765470

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.211 SEANO Einsatz Anschlussdose F-Type



SEANO Einsatz Antennen-Anschlussdose F-Type mit Anschlussdämpfung 1,5 dB, SAT: 0 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 44

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765065

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765065

Menge: Stk **Preis:** 10,70 € **GP:** €

1.1.212 SEANO Abdeckung für Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Abdeckung für TV-Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765165

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765165

Menge: Stk Preis: 5,80 € GP: €

1.1.213 SEANO Abdeckung für Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für TV-Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765265

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765265

Menge: Stk Preis: 8,70 € GP: €

1.1.214 SEANO Abdeckung für Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für TV-Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765365

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765365

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.215 SEANO Abdeckung für Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für TV-Anschlussdose F-Typ in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765465

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765465

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.216 SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Ultraweiß



Seano Antennen-Durchgangsdose zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Anschlussdämpfung: -14 dB, TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765168

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765168

Menge: Stk **Preis:** 36,10 € **GP:** €

1.1.217 SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Aluminium lackiert



Seano Antennen-Durchgangsdose zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Anschlussdämpfung: -14 dB, TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765268

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765268

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.218 SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Schwarz lackiert



Seano Antennen-Durchgangsdose zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Anschlussdämpfung: -14 dB, TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765368

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765368

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.219 SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Anthrazit lackiert



Seano Antennen-Durchgangsdose zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Anschlussdämpfung: -14 dB, TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765468

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765468

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.220 SEANO Enddose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Ultraweiß



Seano Antennen-Enddose Anschlussdämpfung 10 dB zum Abschluss in einer IN/OUTVerkabelung. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765169

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765169

Menge: Stk **Preis:** 36,10 € **GP:** €

1.1.221 SEANO Enddose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Aluminium lackiert



Seano Antennen-Enddose Anschlussdämpfung 10 dB zum Abschluss in einer IN/OUTVerkabelung. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765269

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765269

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.222 SEANO Enddose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Schwarz lackiert



Seano Antennen-Enddose Anschlussdämpfung 10 dB zum Abschluss in einer IN/OUTVerkabelung. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765369

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765369

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.223 SEANO Enddose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Anthrazit lackiert



Seano Antennen-Enddose Anschlussdämpfung 10 dB zum Abschluss in einer IN/OUTVerkabelung. TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40,6

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765469

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765469

Menge: Stk **Preis:** 42,20 € **GP:** €

1.1.224 SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate, Farbausführung: Ultraweiß



SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765156

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765156

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.225 SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate, Farbausführung: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Antennendosen der Fabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765256

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765256

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.226 SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate, Farbausführung: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765356

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765356

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.227 SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate, Farbausführung: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765456

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765456

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.228 SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Antennendosen der Fabrikate von Axing, Triax und Wisi in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765157

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765157

Menge: Stk **Preis:** 4,40 € **GP:** €

1.1.229 SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Antennendosen der Fabrikate von Axing, Triax und Wisi in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765257

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765257

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.230 SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Antennendosen der Fabrikate von Axing, Triax und Wisi in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765357

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765357

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.231 SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Antennendosen der Fabrikate von Axing, Triax und Wisi in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765457

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765457

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.232 SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765154

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765154

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.233 SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765254

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765254
Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.234 SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765354

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765354
Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.235 SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765454

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765454

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.236 SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt



SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765058

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765058

Menge: Stk **Preis:** 30,30 € **GP:** €

1.1.237 SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt



SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765062

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765062

Menge: Stk **Preis:** 39,70 € **GP:** €

1.1.238 SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 5e, UTP, ungeschirmt



SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 5e, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
Anschlussart: Schneidklemme IDC
Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765055

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765055

Menge: Stk **Preis:** 23,00 € **GP:** €

1.1.239 SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 6, UTP, ungeschirmt



SEANO Einsatz Datendose RJ45, Kat. 6, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
Anschlussart: Schneidklemme IDC
Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765056

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765056**Menge:** Stk **Preis:** 29,00 € **GP:** €**1.1.240 SEANO Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt**

SEANO Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
Anschlussart: Schneidklemme IDC
Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765057

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765057**Menge:** Stk **Preis:** 30,30 € **GP:** €**1.1.241 SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 5e, UTP, ungeschirmt**

SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 5e, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765059

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765059
Menge: Stk **Preis:** 25,00 € **GP:** €

1.1.242 SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6, UTP, ungeschirmt



SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765060

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765060
Menge: Stk **Preis:** 38,30 € **GP:** €

1.1.243 SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt



SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschluss technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765061

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765061

Menge: Stk **Preis:** 39,70 € **GP:** €

1.1.244 SEANO Einsatz Datendose RJ11+RJ45 Kat. 6 UTP



SEANO Einsatz Datendose RJ11 + RJ45, KAT. 6 UTP, Kombinationsdose mit RJ11-Anschluss für Telefon und Datenanschluss RJ45 (Kat. 6, UTP, ungeschirmt). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: Schneidklemme IDC
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765089

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765089

Menge: Stk **Preis:** 26,00 € **GP:** €

1.1.245 SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter, UW



SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln mit einem 1 Duplex Adapter. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: einrasten
Farbe: grün

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765189

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765189

Menge: Stk **Preis:** 55,00 € **GP:** €

1.1.246 SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter, AL



SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln mit einem 1 Duplex Adapter. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Farbe: grün

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765289

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765289

Menge: Stk **Preis:** 64,40 € **GP:** €

1.1.247 SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter SW



SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln mit einem 1 Duplex Adapter. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Farbe: grün

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765389

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765389

Menge: Stk **Preis:** 64,40 € **GP:** €

1.1.248 SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter, AN



SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln mit einem 1 Duplex Adapter. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: einrasten

Farbe: grün

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765489

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765489

Menge: Stk **Preis:** 64,40 € **GP:** €

1.1.249 SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: IK04

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765158

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765158**Menge:** Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €**1.1.250 SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Aluminium lackiert**

SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765258

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765258**Menge:** Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €**1.1.251 SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Schwarz lackiert**

SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765358

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765358

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.252 SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung 1x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765458

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765458

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.253 SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765159

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765159

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.254 SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765259

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765259

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.255 SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765359

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765359

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.256 SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosen Fremdfabrikate, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung 2x RJ45 für Datendosenmodule von Metz, Telegärtner und Rutenbeck inkl. Beschriftungsfeld in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765459

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765459

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.257 SEANO 2-fach Adapter für Key-Stone Datendosen, Farbe: Ultraweiß



SEANO 2-fach Key-Stone-Adapter zum Einschnappen von Key-Stone-Datendosen in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765602

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765602

Menge: Stk **Preis:** 8,10 € **GP:** €

1.1.258 SEANO 2-fach Adapter für Key-Stone Datendosen, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO 2-fach Key-Stone-Adapter zum Einschnappen von Key-Stone-Datendosen in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765702

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765702

Menge: Stk **Preis:** 12,20 € **GP:** €

1.1.259 SEANO 2-fach Adapter für Key-Stone Datendosen, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO 2-fach Key-Stone-Adapter zum Einschnappen von Key-Stone-Datendosen in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765802

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765802

Menge: Stk **Preis:** 12,20 € **GP:** €

1.1.260 SEANO 2-fach Adapter für Key-Stone Datendosen, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO 2-fach Key-Stone-Adapter zum Einschnappen von Key-Stone-Datendosen in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765902

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765902
Menge: Stk **Preis:** 12,20 € **GP:** €

1.1.261 SEANO Einsatz Telefonanschlussdose RJ11



SEANO Einsatz Telefonanschlussdose RJ11, universell einsetzbar für den Anschluss von Telefonapparaten. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765054

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765054
Menge: Stk **Preis:** 21,50 € **GP:** €

1.1.262 SEANO Abdeckung für TDO & TAE in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765155

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765155

Menge: Stk **Preis:** 4,40 € **GP:** €

1.1.263 SEANO Abdeckung für TDO & TAE in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765255

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765255

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.264 SEANO Abdeckung für TDO & TAE in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765355

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765355

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.265 SEANO Abdeckung für TDO & TAE in der Farbausführung Anthrazit lackiert

SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765455

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765455

Menge: Stk **Preis:** 6,60 € **GP:** €

1.1.266 SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, Kabel 15 cm, inkl. Abdeckung, UW

SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: sonstige
Anschlussart: sonstige
Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765188

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765188

Menge: Stk **Preis:** 95,00 € **GP:** €

1.1.267 SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, Kabel 15 cm, inkl. Abdeckung, AL



SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: sonstige
Anschlussart: sonstige
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765288

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765288

Menge: Stk **Preis:** 111,20 € **GP:** €

1.1.268 SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, Kabel 15 cm, inkl. Abdeckung, SW



SEANO HDMI 1.3 Anschlussinheit vorverdrahtet inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765388

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765388

Menge: Stk **Preis:** 111,20 € **GP:** €

1.1.269 SEANO HDMI 1.3 Anschlussinheit vorverdrahtet, Kabel 15 cm, inkl. Abdeckung, AN



SEANO HDMI 1.3 Anschlussinheit vorverdrahtet inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: sonstige
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: anthrazit

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765488

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765488

Menge: Stk Preis: 111,20 € GP: €

1.1.270 SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, UW



SEANO HD15-Anschlusseinheit + 3 mm Jack mit Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765160

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765160

Menge: Stk Preis: 61,30 € GP: €

1.1.271 SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, AL



SEANO HD15-Anschlusseinheit + 3 mm Jack mit Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765260

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765260

Menge: Stk **Preis:** 71,70 € **GP:** €

1.1.272 SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, SW



SEANO HD15-Anschlusseinheit + 3 mm Jack mit Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765360

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765360

Menge: Stk **Preis:** 71,70 € **GP:** €

1.1.273 SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, AN



SEANO HD15-Anschlusseinheit + 3 mm Jack mit Schraubklemmen. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: anthrazit

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765460

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765460

Menge: Stk **Preis:** 71,70 € **GP:** €

1.1.274 SEANO Einsatz RCA Cinch-Anschlussdose, 3-fach, Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm²



SEANO Einsatz RCA (Cinch)-Anschlussdose 3-fach mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765086

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765086

Menge: Stk Preis: 57,00 € GP: €

1.1.275 SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765186

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765186

Menge: Stk Preis: 5,80 € GP: €

1.1.276 SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765286

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765286

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.277 SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765386

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765386

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.278 SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765486

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765486

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.279 SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, UW



SEANO USB-Datendose 3.0 inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765187

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765187

Menge: Stk **Preis:** 80,60 € **GP:** €

1.1.280 SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, AL



SEANO USB-Datendose 3.0 inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765287

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765287

Menge: Stk **Preis:** 94,30 € **GP:** €

1.1.281 SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, SW



SEANO USB-Datendose 3.0 inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765387

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765387

Menge: Stk **Preis:** 94,30 € **GP:** €

1.1.282 SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, AN



SEANO USB-Datendose 3.0 inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: anthrazit

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765487

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765487

Menge: Stk Preis: 94,30 € GP: €

1.1.283 SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), UW



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: IK04

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765176

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765176

Menge: Stk Preis: 23,40 € GP: €

1.1.284 SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) 1-fach, AL



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765276

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765276

Menge: Stk **Preis:** 35,10 € **GP:** €

1.1.285 SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) 1-fach, SW



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765376

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765376

Menge: Stk **Preis:** 35,10 € **GP:** €

1.1.286 SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) 1-fach, AN



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765476

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765476

Menge: Stk **Preis:** 35,10 € **GP:** €

1.1.287 SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), UW



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765177

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765177

Menge: Stk **Preis:** 25,40 € **GP:** €

1.1.288 SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), AL



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765277

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765277

Menge: Stk **Preis:** 38,00 € **GP:** €

1.1.289 SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), SW



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765377

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765377

Menge: Stk **Preis:** 38,00 € **GP:** €

1.1.290 SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), AN



SEANO Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 32,22

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765477

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765477

Menge: Stk **Preis:** 38,00 € **GP:** €

1.1.291 SEANO Einsatz 1-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen



SEANO Einsatz 1-fach Lautsprecher-Anschlussdose mit vergoldeten 4 mm Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765078

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765078

Menge: Stk **Preis:** 27,00 € **GP:** €

1.1.292 SEANO Abdeckung Lautsprecher 1-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765178

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765178

Menge: Stk Preis: 5,80 € GP: €

1.1.293 SEANO Abdeckung Lautsprecher 1-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765278

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765278

Menge: Stk Preis: 8,70 € GP: €

1.1.294 SEANO Abdeckung Lautsprecher 1-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765378

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765378

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.295 SEANO Abdeckung Lautsprecher 1-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765478

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765478

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.296 SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen



SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschlussdose mit vergoldeten 4 mm Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765079

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765079

Menge: Stk **Preis:** 37.00 € **GP:** €

1.1.297 SEANO Abdeckung Lautsprecher 2-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765179

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765179

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.298 SEANO Abdeckung Lautsprecher 2-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Aluminium lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765279

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765279

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.299 SEANO Abdeckung Lautsprecher 2-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Schwarz lackiert

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765379

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765379

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.300 SEANO Abdeckung Lautsprecher 2-fach mit 4 mm-Buchse, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765479

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765479

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.301 SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, UW



SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765161

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765161

Menge: Stk **Preis:** 90,00 € **GP:** €

1.1.302 SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, AL



SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: Aluminium

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765261

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765261

Menge: Stk **Preis:** 105,30 € **GP:** €

1.1.303 SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, SW



SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765361

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765361

Menge: Stk Preis: 105,30 € GP: €

1.1.304 SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, AN



SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: anthrazit

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765461

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765461

Menge: Stk Preis: 105,30 € GP: €

1.1.305 SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, UW



SEANO XLR-Dose 3-polig männlich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765162

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765162

Menge: Stk **Preis:** 90,00 € **GP:** €

1.1.306 SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, AL



SEANO XLR-Dose 3-polig männlich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Befestigungsart: einrasten
 Anschlussart: sonstige
 Farbe: Aluminium

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765262

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765262

Menge: Stk **Preis:** 105,30 € **GP:** €

1.1.307 SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, SW



SEANO XLR-Dose 3-polig männlich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765362

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765362

Menge: Stk **Preis:** 105,30 € **GP:** €

1.1.308 SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, AN



SEANO XLR-Dose 3-polig männlich mit Schraubklemmenanschluss 0,5 mm². Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart: sonstige
Farbe: anthrazit

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765462

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765462

Menge: Stk Preis: 105,30 € GP: €

1.1.309 SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose Typ A+C mit Ladestrom 3 A bei 5 V



SEANO USB-Ladesteckdose 2-fach mit 1 x Typ C und 1 x Typ A für Parallelbetrieb, z. B. Zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, Maximaler Verbrauch: 15 W, Verbrauch im Standby-Modus: 75 mW. Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Anschlussart: Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP): IP40

Schlagfestigkeit: IK04

Schlagfestigkeit: Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765027

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765027

Menge: Stk Preis: 36,00 € GP: €

1.1.310 SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C, Farbe: Ultraweiß



SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C in der Farbausführung Ultraweiß

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765127

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765127

Menge: Stk **Preis:** 5,80 € **GP:** €

1.1.311 SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C in der Farbausführung Aluminium lackiert

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765227

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765227

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.312 SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C in der Farbausführung Schwarz lackiert

Befestigungsart: sonstige
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765327

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765327

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.313 SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765427

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765427

Menge: Stk **Preis:** 8,70 € **GP:** €

1.1.314 SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose Typ C+C mit Ladestrom 3 A bei 5 V



SEANO USB-Ladesteckdose 2-fach mit 2 x Typ C für Parallelbetrieb, z. B. Zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, Maximaler Verbrauch: 15 W, Verbrauch im Standby-Modus: 75 mW. Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Anschlussart: Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP): IP40
Schlagfestigkeit: IK04
Schlagfestigkeit: Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765028

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765028

Menge: Stk Preis: 43,00 € GP: €

1.1.315 SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose Typ C+C 30 W mit Power Delivery System



SEANO USB-Ladesteckdose 30 W, 2-fach mit 2 x Typ C für Parallelbetrieb. Power Delivery ermöglicht die Stromversorgung und das Aufladen von Multimedia-Endgeräten z. B. PC, Tablets, Smartphones. USB Power Delivery ist die neue Schnellladetechnologie, die bei Apple und Android verbaut ist. Diese Technologie ermöglicht einen schnelleren Ladevorgang als bei herkömmlichen Technologien. Schraubklemmenanschluss: 230 V~, Verbrauch im Standby-Modus: 75 mW. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Anschlussart: Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: IK04

Schlagfestigkeit: Farbe: sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765031

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765031

Menge: Stk Preis: 52,00 € GP: €

1.1.316 SEANO Aufputzgehäuse 1-fach in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Ultraweiß

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765198

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765198

Menge: Stk **Preis:** 13,30 € **GP:** €

1.1.317 SEANO Aufputzgehäuse 1-fach in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Aluminium lackiert

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765298

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765298

Menge: Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €

1.1.318 SEANO Aufputzgehäuse 1-fach in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Schwarz lackiert

Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765398

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765398

Menge: Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €

1.1.319 SEANO Aufputzgehäuse 1-fach in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765498

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765498

Menge: Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €

1.1.320 SEANO Aufputzgehäuse 2-fach in der Farbausführung Ultraweiß

SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ inkl. herausnehmbaren Trennsteg in der Farbausführung Ultraweiß

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765199

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765199

Menge: Stk **Preis:** 23,60 € **GP:** €

1.1.321 SEANO Aufputzgehäuse 2-fach in der Farbausführung Aluminium lackiert

SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ inkl. herausnehmbaren Trennsteg in der Farbausführung Aluminium lackiert

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765299

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765299

Menge: Stk Preis: 35,30 € GP: €

1.1.322 SEANO Aufputzgehäuse 2-fach in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ inkl. herausnehmbaren Trennsteg in der Farbausführung Schwarz lackiert

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765399

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765399

Menge: Stk Preis: 35,30 € GP: €

1.1.323 SEANO Aufputzgehäuse 2-fach in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ inkl. herausnehmbaren Trennsteg in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765499

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765499**Menge:** **Stk** **Preis:** 35,30 **€** **GP:** **€****1.1.324 SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Ultraweiß**

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Ultraweiß

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765601

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765601**Menge:** **Stk** **Preis:** 10,60 **€** **GP:** **€****1.1.325 SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Aluminium lackiert**

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Aluminium lackiert

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765701

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765701**Menge:** **Stk** **Preis:** 16,00 **€** **GP:** **€**

1.1.326 SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Schwarz lackiert

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Schwarz lackiert

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765801

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765801

Menge: Stk **Preis:** 16,00 € **GP:** €

1.1.327 SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Anthrazit lackiert

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Anthrazit lackiert

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765901

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765901

Menge: Stk **Preis:** 16,00 € **GP:** €

1.1.328 SEANO Zwischenring 50 x 50 für Einbau nach DIN 49075, Farbe: Ultraweiß



SEANO Zwischenring 50 x 50 als Adapter für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075 in der Farbausführung Ultraweiß lackiert

Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765603

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765603

Menge: Stk **Preis:** 1,60 € **GP:** €

1.1.329 SEANO Zwischenring 50 x 50 für Einbau nach DIN 49075, Farbe: Aluminium lackiert



SEANO Zwischenring 50 x 50 als Adapter für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075 in der Farbausführung Aluminium lackiert

Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765703

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765703

Menge: Stk **Preis:** 2,40 € **GP:** €

1.1.330 SEANO Zwischenring 50 x 50 für Einbau nach DIN 49075, Farbe: Schwarz lackiert



SEANO Zwischenring 50 x 50 als Adapter für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075 in der Farbausführung Schwarz lackiert

Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765803

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765803

Menge: Stk **Preis:** 2,40 € **GP:** €

1.1.331 SEANO Zwischenring 50 x 50 für Einbau nach DIN 49075, Farbe: Anthrazit lackiert



SEANO Zwischenring 50 x 50 als Adapter für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075 in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765903

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765903

Menge: Stk **Preis:** 2,40 € **GP:** €

1.1.332 SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel IP44 in Farbausführung Ultraweiß



SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel zum Einbau von Standardeinsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK07
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765144

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765144

Menge: Stk **Preis:** 13.30 € **GP:** €

1.1.333 SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel IP44 in Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel zum Einbau von Standardeinsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK07
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765244

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765244**Menge:** Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €**1.1.334 SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel IP44 in Farbausführung Schwarz lackiert**

SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel zum Einbau von Standardeinsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: sonstige
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK07
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765344

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765344**Menge:** Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €**1.1.335 SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel IP44 in Farbausführung Anthrazit lackiert**

SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel zum Einbau von Standardeinsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: sonstige
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK07
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765444

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765444

Menge: Stk **Preis:** 20,00 € **GP:** €

1.1.336 Seano with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe Ultraweiss



Vernetztes Starterpaket von "Seano with Netatmo" - zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Inhalt: 1 Unterputz-Gateway für die Montage mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. 1 Master-Switch Kommen/Gehen für die Erstinbetriebnahme und zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765630

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765630

Menge: Stk **Preis:** 129,00 € **GP:** €

1.1.337 Seano with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe Aluminium



Vernetztes Starterpaket von "Seano with Netatmo" - zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Inhalt: 1 Unterputz-Gateway für die Montage mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. 1 Master-Switch Kommen/Gehen für die Erstinbetriebnahme und zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765730

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765730

Menge: Stk **Preis:** 136,00 € **GP:** €

1.1.338 Seano with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe Schwarz



Vernetztes Starterpaket von "Seano with Netatmo" - zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Inhalt: 1 Unterputz-Gateway für die Montage mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. 1 Master-Switch Kommen/Gehen für die Erstinbetriebnahme und zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765830

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765830

Menge: Stk **Preis:** 136,00 € **GP:** €

1.1.339 Seano with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch) Farbe Anthrazit



Vernetztes Starterpaket von "Seano with Netatmo" - zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Inhalt: 1 Unterputz-Gateway für die Montage mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. 1 Master-Switch Kommen/Gehen für die Erstinbetriebnahme und zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765930

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765930

Menge: Stk **Preis:** 136,00 € **GP:** €

1.1.340 Seano with Netatmo Wandsender 1-Fach Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Wandsender 1-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 1 Schalter zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765633

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765633

Menge: Stk **Preis:** 44,00 € **GP:** €

1.1.341 Seano with Netatmo Wandsender 1-Fach Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Wandsender 1-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 1 Schalter zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765733

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765733

Menge: Stk **Preis:** 46,00 € **GP:** €

1.1.342 Seano with Netatmo Wandsender 1-Fach Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Wandsender 1-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 1 Schaltwippe zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765833

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765833

Menge: Stk **Preis:** 46,00 € **GP:** €

1.1.343 Seano with Netatmo Wandsender 1-Fach Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Wandsender 1-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 1 Schaltwippe zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765933

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765933

Menge: Stk **Preis:** 46,00 € **GP:** €

1.1.344 Seano with Netatmo Wandsender 2-Fach Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 2 Schaltwippen zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765634

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765634

Menge: Stk **Preis:** 68,00 € **GP:** €

1.1.345 Seano with Netatmo Wandsender 2-Fach Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 2 Schaltwippen zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765734

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765734

Menge: Stk **Preis:** 72,00 € **GP:** €

1.1.346 Seano with Netatmo Wandsender 2-Fach Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 2 Schaltwippen zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765834

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765834

Menge: Stk Preis: 72,00 € GP: €

1.1.347 Seano with Netatmo Wandsender 2-Fach Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung von "Seano with Netatmo" - mit 2 Schaltwippen zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765934

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765934

Menge: Stk Preis: 72,00 € GP: €

1.1.348 Seano with Netatmo Wandsender Rollladen Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Wandsender Rollladen von "Seano with Netatmo" - Zur Ansteuerung von Funk-Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765639

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765639

Menge: Stk **Preis:** 53,00 € **GP:** €

1.1.349 Seano with Netatmo Wandsender Rollladen Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Wandsender Rollladen von "Seano with Netatmo" - Zur Ansteuerung von Funk-Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765739

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765739

Menge: Stk **Preis:** 55,00 € **GP:** €

1.1.350 Seano with Netatmo Wandsender Rollladen Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Wandsender Rollladen von "Seano with Netatmo" - Zur Ansteuerung von Funk-Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765839

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765839

Menge: Stk **Preis:** 55,00 € **GP:** €

1.1.351 Seano with Netatmo Wandsender Rollladen Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Wandsender Rollladen von "Seano with Netatmo" - Zur Ansteuerung von Funk-Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765939

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765939

Menge: Stk **Preis:** 55,00 € **GP:** €

1.1.352 Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Ultraweiss



Master-Switch Kommen/Gehen für "Seano with Netatmo" - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App „Home + Control“ programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765636

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765636

Menge: Stk **Preis:** 51,00 € **GP:** €

1.1.353 Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Aluminium



Master-Switch Kommen/Gehen für "Seano with Netatmo" - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App „Home + Control“ programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765736

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765736

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.354 Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Schwarz



Master-Switch Kommen/Gehen für "Seano with Netatmo" - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App „Home + Control“ programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765836

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765836

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.355 Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Anthrazit



Master-Switch Kommen/Gehen für "Seano with Netatmo" - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App „Home + Control“ programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765936

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765936

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.356 Seano with Netatmo Szenentaster 2-Fach Farbe: Ultraweiss



Vernetzter Funk-Szenentaster Tag/Nacht für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765637

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765637

Menge: Stk **Preis:** 51,00 € **GP:** €

1.1.357 Seano with Netatmo Szenentaster 2-Fach Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Szenentaster Tag/Nacht für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765737

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765737

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.358 Seano with Netatmo Szenentaster 2-Fach Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Szenentaster Tag/Nacht für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765837

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765837

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.359 Seano with Netatmo Szenentaster 2-Fach Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Szenentaster Tag/Nacht für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765937

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765937

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.360 Seano with Netatmo Szenentaster 4-fach, Farbe: Ultraweiß



Vernetzter Funk-Szenentaster mit 4 Tasten für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um 4 frei definierbare Alltagsszenarien zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765635

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765635

Menge: Stk **Preis:** 63,00 € **GP:** €

1.1.361 Seano with Netatmo Szenentaster 4-fach, Farbe: Aluminium



Vernetzter Funk-Szenentaster mit 4 Tasten für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um 4 frei definierbare Alltagsszenarien zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Aluminium

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765735

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765735

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.362 Seano with Netatmo Szenentaster 4-fach, Farbe: Schwarz



Vernetzter Funk-Szenentaster mit 4 Tasten für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um 4 frei definierbare Alltagsszenarien zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Schwarz

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765835

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765835

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.363 Seano with Netatmo Szenentaster 4-fach, Farbe: Anthrazit



Vernetzter Funk-Szenentaster mit 4 Tasten für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um 4 frei definierbare Alltagsszenarien zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

0

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765935

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765935

Menge: Stk **Preis:** 66,00 € **GP:** €

1.1.364 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien in der Farbe Ultraweiss



Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragrings. Inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765612

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765612**Menge:** Stk **Preis:** 89,00 € **GP:** €**1.1.365 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien in der Farbe Aluminium**

Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragrings. Inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoffgüte: Thermoplast

Farbe: Aluminium

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765712

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765712**Menge:** Stk **Preis:** 93,50 € **GP:** €**1.1.366 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien in der Farbe Schwarz**

Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragring. Inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: schwarz
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765812

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765812

Menge: Stk **Preis:** 93,50 € **GP:** €

1.1.367 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien in der Farbe Anthrazit



Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragring. Inkl. Abdeckung in der Farbe Anthrazit

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: anthrazit
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765912

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765912

Menge: Stk **Preis:** 93,50 € **GP:** €

1.1.368 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien in der Farbe Ultraweiss



Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragrings. Inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend
 Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765609

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765609

Menge: Stk **Preis:** 99,20 € **GP:** €

1.1.369 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien in der Farbe Aluminium



Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragring. Inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765709

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765709

Menge: Stk **Preis:** 104,20 € **GP:** €

1.1.370 Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien in der Farbe Schwarz



Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 8 Szenarien, welche z.B. Beleuchtung, Rollläden und Heizung umfassen. Zum Komplettieren mit Seano-Tragring. Inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte: Thermoplast
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Min. Tiefe der Gerätedose (mm): 40

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765809

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765809

Menge: Stk **Preis:** 104,20 € **GP:** €

1.1.371 Anreihbarer Metalltraging für Spreizkrallen und Schraubmontage für Seano MyHome

Anreihbarer Metalltraging mit Kunststoffüberzug für Spreizkrallen und Schraubmontage zum Einrasten von Seano MyHome-Einsätzen. Kombinierbar mit allen anderen Einsätzen von Seano.

Montageart: Krallen-/Schraubbefestigung

Befestigungsart:

Werkstoffgüte: Thermoplast

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765512

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765512

Menge: Stk **Preis:** 3,70 € **GP:** €

1.1.372 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Ultraweiss

Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: IK02

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765615

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765615**Menge:** **Stk** **Preis:** 1,50 **€** **GP:** **€****1.1.373 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Aluminium**

Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765715

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765715**Menge:** **Stk** **Preis:** 1,80 **€** **GP:** **€****1.1.374 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Schwarz**

Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765815

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765815

Menge: Stk **Preis:** 1,80 € **GP:** €

1.1.375 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765915

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765915

Menge: Stk **Preis:** 1,80 € **GP:** €

1.1.376 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Ultraweiss



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765614

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765614

Menge: Stk **Preis:** 2,10 € **GP:** €

1.1.377 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Aluminium



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765714

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765714

Menge: Stk **Preis:** 2,50 € **GP:** €

1.1.378 **Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Schwarz**



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765814

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765814

Menge: Stk **Preis:** 2,50 € **GP:** €

1.1.379 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome ohne Symbol, Farbe Anthrazit



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765914

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765914

Menge: Stk **Preis:** 2,50 € **GP:** €

1.1.380 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Ultraweiss



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765620

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765620

Menge: Stk **Preis:** 2,00 € **GP:** €

1.1.381 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Aluminium



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765720

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765720

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.382 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Schwarz



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765820

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765820

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.383 Seano 1-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765920

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765920

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.384 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Ultraweiss



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765619

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765619

Menge: Stk **Preis:** 2,80 € **GP:** €

1.1.385 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Aluminium



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765719

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765719

Menge: Stk **Preis:** 3,30 € **GP:** €

1.1.386 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Schwarz



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765819

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765819

Menge: Stk **Preis:** 3,30 € **GP:** €

1.1.387 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Auf/Ab", Farbe Anthrazit



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Auf/Ab" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765919

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765919

Menge: Stk **Preis:** 3,30 € **GP:** €

1.1.388 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Ultraweiss



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765622

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765622

Menge: Stk **Preis:** 2,00 € **GP:** €

1.1.389 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Aluminium



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765722

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765722

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.390 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Schwarz



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765822

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765822

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.391 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765922

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765922

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.392 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Ultraweiss



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765621

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765621

Menge: Stk **Preis:** 2,00 € **GP:** €

1.1.393 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Aluminium



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765721

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765721

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.394 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Schwarz



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765821

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765821

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.395 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Dimmer", Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765921

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765921

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.396 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Ultraweiss



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765618

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765618

Menge: Stk **Preis:** 2,00 € **GP:** €

1.1.397 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Aluminium



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765718

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765718

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.398 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Schwarz



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765818

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765818

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.399 Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die linke Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765918

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765918

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.400 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Ultraweiss



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Ultraweiss

- Befestigungsart: einrasten
- Halogenfrei: Ja
- Werkstoffgüte: Thermoplast
- Geeignet für Schutzart (IP): IP20
- Schlagfestigkeit: IK02
- Farbe: weiß
- RAL-Nummer (ähnlich): 9003
- Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765617

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765617

Menge: Stk **Preis:** 2,00 € **GP:** €

1.1.401 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Aluminium



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765717

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765717

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.402 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Schwarz



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765817

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765817

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.403 Seano 1-modulige rechts Tastenabdeckung MyHome Symbol "Licht", Farbe Anthrazit



Seano 1-modulige Tastenabdeckung für die rechte Seite eines MyHome-Tastsensors oder Unterputz-Aktors mit Symbol "Licht" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765917

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765917

Menge: Stk **Preis:** 2,30 € **GP:** €

1.1.404 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Licht", Farbe Ultraweiss



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Licht" in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765616

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765616

Menge: Stk **Preis:** 2,80 € **GP:** €

1.1.405 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Licht", Farbe Aluminium



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Licht" in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765716

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765716

Menge: Stk **Preis:** 3,30 € **GP:** €

1.1.406 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Licht", Farbe Schwarz



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Licht" in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK02
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765816

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765816

Menge: Stk **Preis:** 3.30 € **GP:** €

1.1.407 Seano 2-modulige Tastenabdeckung MyHome mit Symbol "Licht", Farbe Anthrazit



Seano 2-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Licht" in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765916

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765916

Menge: Stk **Preis:** 3,30 € **GP:** €

1.1.408 Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder in der Farbe Ultraweiss



Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765611

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765611

Menge: Stk **Preis:** 6,20 € **GP:** €

1.1.409 Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder in der Farbe Aluminium



Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765711

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765711

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.410 Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder in der Farbe Schwarz



Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765811

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765811

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.411 Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder in der Farbe Anthrazit



Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765911

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765911

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.412 Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder in der Farbe Ultraweiss



Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Ultraweiss

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Geeignet für Schutzart (IP): IP20
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765610

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765610

Menge: Stk **Preis:** 6,20 € **GP:** €

1.1.413 Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder in der Farbe Aluminium



Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Aluminium

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765710

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765710

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.414 Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder in der Farbe Schwarz



Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Schwarz

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765810

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765810

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.415 Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder in der Farbe Anthrazit

Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Anthrazit

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765910

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765910

Menge: Stk **Preis:** 7,30 € **GP:** €

1.1.416 Seano MyHome Thermostat mit Display inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiß

Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z.B. für Fensterkontakt) in 2-moduliger Ausführung, Geliefert inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiß

Montageart: Unterputz
Farbe: weiß

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765608

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765608

Menge: Stk **Preis:** 121,20 € **GP:** €

1.1.417 Seano MyHome Thermostat mit Display inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium



Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z.B. für Fensterkontakt) in 2-moduliger Ausführung, Geliefert inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium

Montageart: Unterputz
 Farbe: grau

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765708

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765708

Menge: Stk **Preis:** 127,30 € **GP:** €

1.1.418 Seano MyHome Thermostat mit Display inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz



Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z.B. für Fensterkontakt) in 2-moduliger Ausführung, Geliefert inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz

Montageart: Unterputz
 Farbe: schwarz

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765808

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765808

Menge: Stk Preis: 127,30 € GP: €

1.1.419 SEANO 1-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Ultraweiß

- Befestigungsart: einrasten
- Halogenfrei: Ja
- Werkstoffgüte: Thermoplast
- Schlagfestigkeit: IK04
- Farbe: weiß
- RAL-Nummer (ähnlich): 9003
- Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765171

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765171

Menge: Stk Preis: 2,80 € GP: €

1.1.420 SEANO 1-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765271

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765271
Menge: Stk **Preis:** 5,60 € **GP:** €

1.1.421 SEANO 1-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765371

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765371
Menge: Stk **Preis:** 5,60 € **GP:** €

1.1.422 SEANO 1-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765471

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765471

Menge: Stk **Preis:** 5,60 € **GP:** €

1.1.423 SEANO 1-fach Rahmen in der Farbausführung Perlmutter lackiert



SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Perlmutter lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765571

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765571

Menge: Stk Preis: 5,60 € GP: €

1.1.424 SEANO 2-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 158 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765172

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765172

Menge: Stk Preis: 4,80 € GP: €

1.1.425 SEANO 2-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 158 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765272

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765272

Menge: Stk **Preis:** 9,50 € **GP:** €

1.1.426 SEANO 2-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 158 mm,
Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765372

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765372

Menge: Stk **Preis:** 9,50 € **GP:** €

1.1.427 SEANO 2-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 158 mm,
Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765472

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765472

Menge: Stk **Preis:** 9,50 € **GP:** €

1.1.428 SEANO 2-fach Rahmen in der Farbausführung Perlmutter lackiert



SEANO 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 158 mm,
Farbausführung: Perlmutter lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765572

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765572

Menge: Stk **Preis:** 9,50 € **GP:** €

1.1.429 SEANO 3-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 229 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765173

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765173

Menge: Stk **Preis:** 8,40 € **GP:** €

1.1.430 SEANO 3-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 229 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765273

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765273

Menge: Stk **Preis:** 16,70 € **GP:** €

1.1.431 SEANO 3-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 229 mm,
Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765373

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765373

Menge: Stk **Preis:** 16,70 € **GP:** €

1.1.432 SEANO 3-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 229 mm,
Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765473

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765473

Menge: Stk **Preis:** 16,70 € **GP:** €

1.1.433 SEANO 3-fach Rahmen in der Farbausführung Perlmutter lackiert



SEANO 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 229 mm,
Farbausführung: Perlmutter lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765573

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765573

Menge: Stk **Preis:** 16,70 € **GP:** €

1.1.434 SEANO 4-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 301 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765174

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765174

Menge: Stk **Preis:** 14,40 € **GP:** €

1.1.435 SEANO 4-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 301 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765274

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765274

Menge: Stk **Preis:** 28,90 € **GP:** €

1.1.436 SEANO 4-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 301 mm,
Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765374

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765374

Menge: Stk **Preis:** 28,90 € **GP:** €

1.1.437 SEANO 4-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 301 mm,
Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765474

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765474

Menge: Stk **Preis:** 28,90 € **GP:** €

1.1.438 SEANO 4-fach Rahmen in der Farbausführung Perlmutter lackiert



SEANO 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 301 mm,
Farbausführung: Perlmutter lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765574

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765574

Menge: Stk **Preis:** 28,90 € **GP:** €

1.1.439 SEANO 5-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 372 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765175

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765175

Menge: Stk **Preis:** 23,60 € **GP:** €

1.1.440 SEANO 5-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 372 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765275

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765275

Menge: Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €

1.1.441 SEANO 5-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 372 mm,
Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765375

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765375

Menge: Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €

1.1.442 SEANO 5-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 372 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765475

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765475

Menge: Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €

1.1.443 SEANO 5-fach Rahmen in der Farbausführung Perlmutter lackiert



SEANO 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 87 x 372 mm, Farbausführung: Perlmutter lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9010
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765575

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765575

Menge: Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €

1.1.444 SEANO+ 1-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 1-fach Rahmen mit Beschriftungsfeld 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK03
 Farbe: weiß
 RAL-Nummer (ähnlich): 9003
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765891

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765891

Menge: Stk **Preis:** 10,30 € **GP:** €

1.1.445 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765181

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765181

Menge: Stk **Preis:** 6,70 € **GP:** €

1.1.446 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765281

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765281

Menge: Stk **Preis:** 6,90 € **GP:** €

1.1.447 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765381

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765381

Menge: Stk **Preis:** 6,90 € **GP:** €

1.1.448 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765481

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765481

Menge: Stk Preis: 6,90 € GP: €

1.1.449 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Petrol lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich): 5025
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765581

gewähltes Fabrikat/Typ: '...../.....'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765581

Menge: Stk Preis: 6,90 € GP: €

1.1.450 SEANO+ 1-fach Rahmen in der Farbausführung Titanium lackiert



SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Titanium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Titan
RAL-Nummer (ähnlich): 9022
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765681

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765681

Menge: Stk **Preis:** 6,90 € **GP:** €

1.1.451 SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche in der Farbausführung Karbon



SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 86 mm,
Farbausführung: Karbon

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765191

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765191

Menge: Stk **Preis:** 47,20 € **GP:** €

1.1.452 SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Eiche-Natur



SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 86 mm,
Farbausführung: Eiche-Natur

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765291

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765291

Menge: Stk **Preis:** 47,20 € **GP:** €

1.1.453 SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Brushed Steel



SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 86 mm,
Farbausführung: Brushed Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765391

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765391**Menge:** Stk **Preis:** 19,60 € **GP:** €**1.1.454 SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Dark Steel**

SEANO+ 1-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 86 mm,
Farbausführung: Dark Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765491

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765491**Menge:** Stk **Preis:** 19,60 € **GP:** €**1.1.455 SEANO+ 2-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß**

SEANO+ 2-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765892

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765892

Menge: Stk **Preis:** 16,20 € **GP:** €

1.1.456 SEANO+ 2-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 2-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765992

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765992

Menge: Stk **Preis:** 16,20 € **GP:** €

1.1.457 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm,
Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765182

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765182

Menge: Stk **Preis:** 9,10 € **GP:** €

1.1.458 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765282

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765282**Menge:** Stk **Preis:** 10,20 € **GP:** €**1.1.459 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert**

SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765382

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765382**Menge:** Stk **Preis:** 10,20 € **GP:** €**1.1.460 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert**

SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765482

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765482

Menge: Stk **Preis:** 10,20 € **GP:** €

1.1.461 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert



SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Petrol lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich): 5025
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765582

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765582

Menge: Stk **Preis:** 10,20 € **GP:** €

1.1.462 SEANO+ 2-fach Rahmen in der Farbausführung Titanium lackiert



SEANO+ 2-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Titanium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Titan
RAL-Nummer (ähnlich): 9022
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765682

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765682

Menge: Stk **Preis:** 10,20 € **GP:** €

1.1.463 SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche in der Farbausführung Karbon



SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Karbon

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765192

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765192**Menge:** **Stk** **Preis:** 63,80 **€** **GP:** **€****1.1.464 SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Eiche-Natur**

SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Eiche-Natur

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765292

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765292**Menge:** **Stk** **Preis:** 63,80 **€** **GP:** **€****1.1.465 SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Brushed Steel**

SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Brushed Steel

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Edelstahl
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Edelstahl
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765392

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765392
Menge: Stk **Preis:** 26,40 € **GP:** €

1.1.466 SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Dark Steel



SEANO+ 2-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 157 mm, Farbausführung: Dark Steel

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Edelstahl
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Edelstahl
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765492

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765492
Menge: Stk **Preis:** 26,40 € **GP:** €

1.1.467 SEANO+ 3-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 3-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765893

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765893

Menge: Stk **Preis:** 27,50 € **GP:** €

1.1.468 SEANO+ 3-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 3-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765993

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765993

Menge: Stk **Preis:** 27,50 € **GP:** €

1.1.469 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Ultraweiß

- Befestigungsart: einrasten
- Halogenfrei: Ja
- Werkstoffgüte: Thermoplast
- Schlagfestigkeit: IK04
- Farbe: weiß
- RAL-Nummer (ähnlich): 9003
- Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765183

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765183

Menge: Stk **Preis:** 16,20 € **GP:** €

1.1.470 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765283

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765283

Menge: Stk **Preis:** 17,70 € **GP:** €

1.1.471 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765383

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765383

Menge: Stk **Preis:** 17,70 € **GP:** €

1.1.472 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm,
Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich): 7016
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765483

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765483

Menge: Stk **Preis:** 17,70 € **GP:** €

1.1.473 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm,
Farbausführung: Petrol lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: sonstige
RAL-Nummer (ähnlich): 5025
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765583

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765583

Menge: Stk **Preis:** 17,70 € **GP:** €

1.1.474 SEANO+ 3-fach Rahmen in der Farbausführung Titanium lackiert



SEANO+ 3-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Titanium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Titan
 RAL-Nummer (ähnlich): 9022
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765683

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765683

Menge: Stk **Preis:** 17,70 € **GP:** €

1.1.475 SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche in der Farbausführung Karbon



SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Karbon

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765193

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765193

Menge: Stk **Preis:** 113,70 € **GP:** €

1.1.476 SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Eiche-Natur



SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Eiche-Natur

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Holz
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765293

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765293

Menge: Stk **Preis:** 113,70 € **GP:** €

1.1.477 SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Brushed Steel



SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Brushed Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765393

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765393

Menge: Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €

1.1.478 SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Dark Steel



SEANO+ 3-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Dark Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765493

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765493**Menge:** Stk **Preis:** 47,10 € **GP:** €**1.1.479 SEANO+ 4-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß**

SEANO+ 4-fach Rahmen horizontal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765894

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765894**Menge:** Stk **Preis:** 41,30 € **GP:** €**1.1.480 SEANO+ 4-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeld, Farbausführung Ultraweiß**

SEANO+ 4-fach Rahmen vertikal mit Beschriftungsfeldern 10 x 55 mm, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK03
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765994

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765994

Menge: Stk **Preis:** 41,30 € **GP:** €

1.1.481 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765184

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765184

Menge: Stk **Preis:** 26,50 € **GP:** €

1.1.482 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 RAL-Nummer (ähnlich): 9023
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765284

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765284

Menge: Stk **Preis:** 28,30 € **GP:** €

1.1.483 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: schwarz
 RAL-Nummer (ähnlich): 9017
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765384

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765384

Menge: Stk **Preis:** 28,30 € **GP:** €

1.1.484 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765484

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765484

Menge: Stk **Preis:** 28,30 € **GP:** €

1.1.485 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Petrol lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich): 5025
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765584

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765584

Menge: Stk **Preis:** 28,30 € **GP:** €

1.1.486 SEANO+ 4-fach Rahmen in der Farbausführung Titanium lackiert



SEANO+ 4-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Titanium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Titan
 RAL-Nummer (ähnlich): 9022
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765684

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765684

Menge: Stk **Preis:** 28,30 € **GP:** €

1.1.487 SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche in der Farbausführung Karbon



SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Karbon

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765194

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765194

Menge: Stk **Preis:** 132,50 € **GP:** €

1.1.488 SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Eiche-Natur



SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Eiche-Natur

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765294

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765294**Menge:** Stk **Preis:** 132,50 € **GP:** €**1.1.489 SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Brushed Steel**

SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Brushed Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765394

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765394**Menge:** Stk **Preis:** 76,90 € **GP:** €**1.1.490 SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Farbausführung Dark Steel**

SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Dark Steel

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Edelstahl
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765494

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765494

Menge: Stk **Preis:** 76,90 € **GP:** €

1.1.491 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Ultraweiß



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Ultraweiß

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765185

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765185

Menge: Stk **Preis:** 40,10 € **GP:** €

1.1.492 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Aluminium lackiert



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm,
Farbausführung: Aluminium lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich): 9023
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765285

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765285

Menge: Stk **Preis:** 43,10 € **GP:** €

1.1.493 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Schwarz lackiert



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm,
Farbausführung: Schwarz lackiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765385

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765385

Menge: Stk **Preis:** 43,10 € **GP:** €

1.1.494 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Anthrazit lackiert



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: anthrazit
 RAL-Nummer (ähnlich): 7016
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765485

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765485

Menge: Stk **Preis:** 43,10 € **GP:** €

1.1.495 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Petrol lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: sonstige
 RAL-Nummer (ähnlich): 5025
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765585

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765585
Menge: Stk **Preis:** 43,10 € **GP:** €

1.1.496 SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Titanium lackiert



SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Titanium lackiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Thermoplast
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Titan
 RAL-Nummer (ähnlich): 9022
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 765685

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 765685
Menge: Stk **Preis:** 43,10 € **GP:** €

1.1.497 SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung White Glass



SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 90 mm, Farbausführung: White Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766101

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766101

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.498 SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Black Smoked Glass



SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 90 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766111

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766111

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.499 SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Aluminium eloxiert



SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 90 mm, Farbausführung: Aluminium eloxiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Aluminium
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766121

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766121

Menge: Stk **Preis:** 54,00 € **GP:** €

1.1.500 SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche dunkelbraun



SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 90 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Holz
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766131

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766131

Menge: Stk **Preis:** 47,20 € **GP:** €

1.1.501 SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche hellbraun



SEANO Natura 1-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 90 mm, Farbausführung: Eiche hellbraun

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: sonstige
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Holz
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766141

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766141

Menge: Stk **Preis:** 47,20 € **GP:** €

1.1.502 SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung White Glass



SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: White Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766102

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766102

Menge: Stk **Preis:** 73,00 € **GP:** €

1.1.503 SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Black Smoked Glass



SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766112

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766112**Menge:** **Stk** **Preis:** 73,00 **€** **GP:** **€****1.1.504 SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Aluminium eloxiert**

SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Aluminium eloxiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Aluminium
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766122

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766122**Menge:** **Stk** **Preis:** 73.00 **€** **GP:** **€****1.1.505 SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche dunkelbraun**

SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766132

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766132

Menge: Stk **Preis:** 63,80 € **GP:** €

1.1.506 SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche hellbraun



SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Eiche hellbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766142

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766142

Menge: Stk **Preis:** 63,80 € **GP:** €

1.1.507 SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung White Glass



SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: White Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766103

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766103

Menge: Stk **Preis:** 130,00 € **GP:** €

1.1.508 SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Black Smoked Glass



SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766113

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766113**Menge:** **Stk** **Preis:** 130,00 **€** **GP:** **€****1.1.509 SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Aluminium eloxiert**

SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Aluminium eloxiert

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Aluminium
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Aluminium
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766123

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766123**Menge:** **Stk** **Preis:** 130,00 **€** **GP:** **€****1.1.510 SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche dunkelbraun**

SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766133

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766133

Menge: Stk **Preis:** 113,70 € **GP:** €

1.1.511 SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche hellbraun



SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Eiche hellbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766143

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766143

Menge: Stk **Preis:** 113,70 € **GP:** €

1.1.512 SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung White Glass



SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: White Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9003
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766104

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766104

Menge: Stk **Preis:** 185,50 € **GP:** €

1.1.513 SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Black Smoked Glass



SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: Glas
Schlagfestigkeit: IK01
Farbe: schwarz
RAL-Nummer (ähnlich): 9017
Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766114

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766114

Menge: Stk **Preis:** 185,50 € **GP:** €

1.1.514 SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Aluminium eloxiert



SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Aluminium eloxiert

Befestigungsart: einrasten
 Halogenfrei: Ja
 Werkstoffgüte: Aluminium
 Schlagfestigkeit: IK04
 Farbe: Aluminium
 Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766124

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766124

Menge: Stk **Preis:** 185,50 € **GP:** €

1.1.515 SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche dunkelbraun



SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766134

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766134

Menge: Stk **Preis:** 159,00 € **GP:** €

1.1.516 SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Farbausführung Eiche hellbraun



SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial für horizontale und vertikale Montage,
Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Eiche hellbraun

Befestigungsart: einrasten
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgüte: sonstige
Schlagfestigkeit: IK04
Farbe: Holz
Ausführung der Oberfläche: Matt

Fabrikat : Legrand oder gleichwertig

Best.-Nr.: 766144

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Artikelnr.: 766144

Menge: Stk **Preis:** 159,00 € **GP:** €