

MULTIFUNKTIONAL, VERNETZT UND MODERN,
GRENZENLOSE LADEMÖGLICHKEITEN
FÜR DEN MÖBELEINBAU



NACHHALTIGE WORK-LIFE
LÖSUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE
HERAUSFORDERUNGEN

INCARA™

INCARA™

Incara umfasst ein Portfolio aus modernen, funktionellen und nachhaltigen Möbeleinbaugeräten für eine Work-Life Integration von elektrischen Verbrauchern in ein modernes, flexibles und smartes Umfeld, vom Büro bis zur Küche, vom Café bis zum Flughafen oder gemeinsam genutzte öffentliche Bereiche.

Das Portfolio wurde mit dem Fokus auf einfache und größtmögliche Kompatibilität sowie auf die zukünftigen Erwartungen der Endkunden in Hinblick auf Features, Designs und Nachhaltigkeit entwickelt.

Legrand ist der global führende Hersteller für Produkte und Systeme im Elektroinstallationsbereich und vereint sein nationales und internationales Know-how, um Incara mit weltweiten Steckdosenstandards anbieten zu können. Durch die Integrationsmöglichkeit von Mosaic kann eine breite Palette von Funktionen und deren Anordnung individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Durch die Möglichkeit, viele Elemente von Incara individuell anzupassen,

können die Produkte von einer Chill-out Area bis hin zu einem klassischen Vorstandsbüro eingesetzt und optimiert werden.



MIT INCARA KÖNNEN VERBRAUCHER WIE SMARTPHONES, TABLETS UND LAPTOPS SOFORT IN DIE ARBEITSWELT ODER IN DAS PRIVATE UMFELD INTEGRIERT WERDEN. DIESE INTEGRATION IST NICHT AUF EINE STECKDOSE BESCHRÄNKT SONDERN UMFASST AUCH DIE NEUESTEN TECHNOLOGIEN WIE WIRELESS CHARGING, USB A+C, HDMI SOWIE DAS HAUSAUTOMATIONSSYSTEM „WITH NETATMO“.



PLUS an Sicherheit:

Bei Legrand steht Sicherheit an erster Stelle, daher werden die Steckdosen standardmäßig mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet.

Legrand On-Demand-Service

MÖGLICHKEITEN DER INDIVIDUELLEN ANPASSUNG DES PRODUKTES:

- Kundenspezifisches Branding
- Kabellänge
- Funktionen
- Länge des Produktes
- Farben

INCARA



- 2/3** **INCARA™ DISQ 60**
Diskret und Robust mit minimalen Einbauquerschnitt
- 4/5** **INCARA™ DISQ 80**
Diskret und Robust für maximalen Komfort
- 6/7** **INCARA™ DISQ 80 QI**
Induktives Aufladen überall und grenzenlos
- 8/9** **INCARA™ DISQ'IN**
Eleganz trifft auf Funktionalität
- 10/11** **INCARA™ POP-UP**
Elegantes und diskretes Design mit hoher Funktionsvielfalt
- 12/13** **INCARA™ MULTILINK**
Flächenbündige moderne Lösung für Möbel und Zwischenwände
- 14/15** **INCARA™ FLIP-UP**
Die Premium-Lösung für Konferenzräume
- 16/17** **INCARA™ TOP ACCESS**
Strukturierter Arbeitsplatz ist strukturiertes Arbeiten
- 18/19** **INCARA™ TOWER 60**
Lift-System - platzsparend und versenkbar auf Knopfdruck verwendbar
- 20/21** **INCARA™ TOWER 120**
360° zugänglich mit Wireless Charger, Lift-System - versenkbar durch Knopfdruck verwendbar
- 22/23** **INCARA™ ELECTR'ON**
Einzigartiges Design für einzigartige Umgebungen
- 24/25** **INCARA™ ON DESK**
Individuell, modular und funktionell
- 26/27** **INCARA™ LINK'ON**
Mobil und flexibel



INCARA™

Disq 60

Diskret und Robust
mit minimalen
Einbauquerschnitt



Disq 60

Incara Disq 60 besticht durch den geringen Einbaudurchmesser von 60 mm und fügt sich diskret in die zur Verfügung stehende Fläche ein. Das minimalistische Design kombiniert Modernität mit Funktionalität.

MEHRERE ANWENDUNGEN


Mit einem Standardausschnitt von Ø 60 mm kann der Disq 60 sowohl horizontal als auch vertikal auf einer beliebigen Oberfläche montiert werden (min. Wandstärke 1 mm). Der Disq 60 wird mit Kabel und Stecker ausgeliefert, wobei der verbaute Stecker vom Steckdosenstandard abhängig ist.



GROSSE AUSWAHL AN MÖGLICHKEITEN

Dezente, diskrete Produkte und Oberflächen, die sich nahtlos in jedes Umfeld einfügen. Die versenkbare Steckdose ist leicht zu reinigen, da sich kein Staub oder Schmutz ansammeln kann. Dabei wird die Steckdose nur versenkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.


ZEITLOSE OBERFLÄCHEN

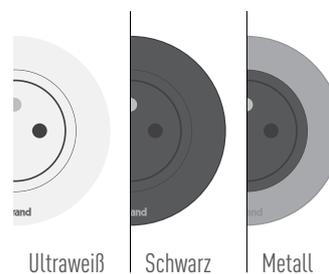

KUNDENSPEZIFISCHE FARBEN

Auf Anfrage erhältlich (Auswahl in der pCon Software möglich).

pCon

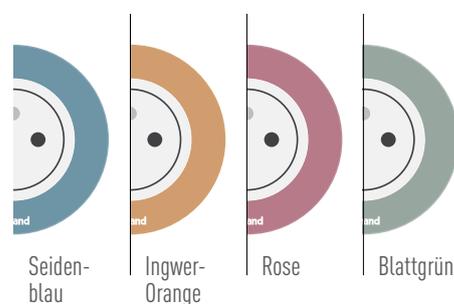

WEITERE INFORMATIONEN

Auch mit schwenkbarem Deckel erhältlich, um den Disq 60 vor Verschmutzung zu schützen.



ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W

ERHÄLTICHE STANDARDS:

- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard



INCARA™

Disq 80

Diskret und Robust
für maximalen
Komfort



Disq 80

Um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, kombiniert das Incara Disq 80 Modul die wichtigsten Funktionen in einem Produkt.

SCHNELLE INSTALLATION


Das Incara Disq 80 Modul ersetzt den vorhandenen Kabeldurchlass im Möbelstück (Ø 80 mm Ausschnitt). Der Disq 80 wird mit Kabel und Stecker ausgeliefert, wobei der verbaute Stecker vom Steckdosenstandard abhängig ist.



MODERNES DESIGN UND OBERFLÄCHENGESTALTUNG


Das Produkt ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in jede Bürorichtung einfügt. Die versenkbare Steckdose ist leicht zu reinigen, da sich kein Staub oder Schmutz ansammeln kann. Dabei wird die Steckdose nur versenkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.

ZEITLOSE OBERFLÄCHEN

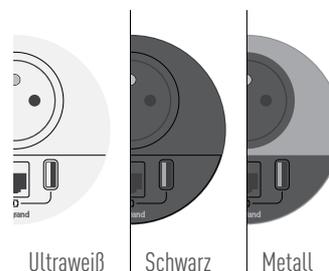

KUNDENSPEZIFISCHE FARBEN

Diese Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich (Auswahl möglich durch die pCon Software).

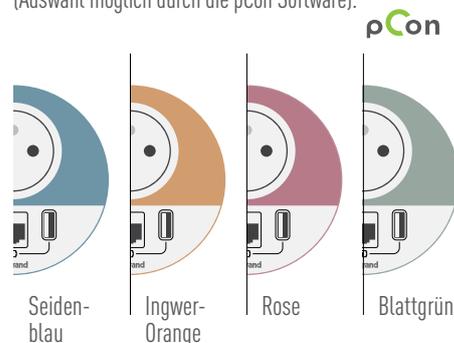

WEITERE INFORMATIONEN

Die Incara Disq 80 Module sind auch in einer Version mit Deckel erhältlich, um die Steckdose vor Verschmutzung zu schützen.



ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- RJ45 Kat. 6 FTP

ERHÄLTICHE STANDARDS:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard



INCARA™

Disq 80 Qi

Induktives Aufladen
überall und grenzenlos



Disq 80 Qi


Zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs... ein Smartphone muss regelmäßig aufgeladen werden und keine Lademöglichkeit ist so einfach und komfortabel wie „Wireless Charging“. Das Induktionsladegerät passt sich dezent der Einbausituation an – am Arbeitsplatz oder Zuhause – für den Bürotisch oder der Küchenarbeitsplatte – in jeder Situation ist das Legrand Wireless Charging System eine praktische und perfekte Alternative zum sperrigen Stecker.

PLUG & PLAY MONTAGE

Extra geringe Bauhöhe für den horizontalen Möbeleinbau, diese Produktvariante ist auch für geringe Wandstärken verwendbar. Der Incara Disq 80 Qi kann sofort in einen vorhandenen Kabeldurchlass (Ø 80 mm Ausschnitt) verbaut werden.

ELEGANTES DESIGN UND VERARBEITUNG

Sein attraktives Aussehen passt sich nahtlos und dezent an die Einbausituation an. Disq 80 Qi ist in drei modernen Farben (Aluminium, Ultraweiß und Schwarz) erhältlich.

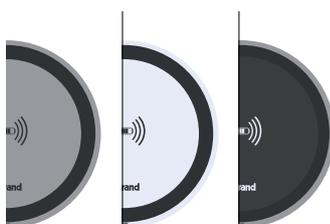

Aluminium | Ultraweiß | Schwarz

WEITERE INFORMATIONEN

- Disq 80 Qi ist als Komplett-Set oder als Modulargerät erhältlich.
- Customerization/ Branding, kundenspezifischer Aufdruck eines Logos möglich
- Einbau in einen Ø 80 mm Kabeldurchlass
- 15 W - IP 44 - IK 08 entsprechend der WPC Qi-Norm, SELV Klasse II



CUSTOMIZATION/BRANDING

Auf Wunsch kann ein spezifisches Logo auf den Disq 80 Qi aufgedruckt werden.

WIRELESS CHARGING ZUM SCHNELLEN LADEN EINES SMARTPHONES MIT EINEM QI-EMPFÄNGER.

Legrand Systeme sind konform mit dem Qi WPC Standard für größtmögliche Smartphone Kompatibilität.



INCARA™

Disq'In

Eleganz trifft auf
Funktionalität



Disq'In

Das Incara Disq'In kombiniert Eleganz und Funktionalität mit einer schnellen Montage.

Ob Arbeitsplatz, Besprechungszimmer oder Küchenbereich der Disq'In vermittelt einen zusätzlichen Touch von hochwertiger moderner Eleganz, gepaart mit einer State-of-the-Art Funktionalität.

SCHNELLER EINBAU


Das innovative Schnellbefestigungssystem (Plug and Play) reduziert maßgeblich die Montagezeit/ Montagekosten durch die werkzeuglose Komplettierung (von Legrand patentiertes System).



SCHLANKES, MODERNES DESIGN

Die hochwertigen metallischen Oberflächen fügen sich harmonisch in das bestehende Ambiente ein. Der Incara Disq'In wird bündig montiert und verleiht jedem Raum eine zusätzliche luxuriöse und moderne Note.


ZEITLOSE OBERFLÄCHEN

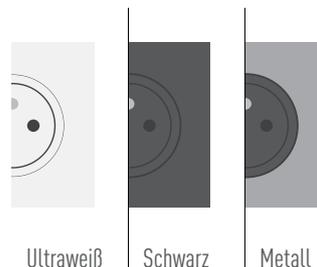


FARBEN

Diese Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich (Auswahl möglich durch die pCon Software).


pCon

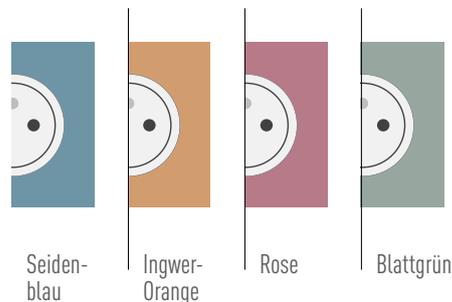


4-fach

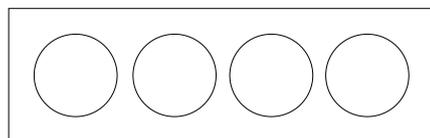

3-fach

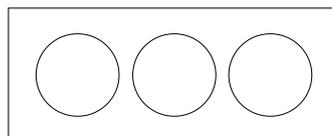

2-fach

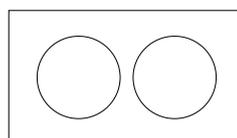

ERHÄLTICHE BAUGRÖSSEN:

- 2-fach, 3-fach, 4-fach

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- HDMI Buchse

ERHÄLTICHE STANDARDS:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard



INCARA™

Pop-up

Elegantes und diskretes
Design mit hoher
Funktionsvielfalt



Pop-up

Incara Pop-up bietet hohe Flexibilität bei der Funktionalität durch die Wahlmöglichkeit zwischen Kompletgerät oder Modulargerät (über 200 Mosaic Funktionen integrierbar). Für beide Varianten stehen hochwertige Oberflächen zur Verfügung, welche sich in klassisch oder modern sowie auffällig oder diskret unterteilen lassen.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Incara Pop-Up modulare Leergehäuse, dadurch lassen sich über 200 Mosaic Funktionen individuell integrieren.
- High Speed Charging, das 30 W Power Delivery USB-C Modul ist die neue Schnellladetechnologie, die in Apple und Android Geräten verbaut ist.
- IP44 Version erhältlich.
- „with Netatmo“ Hausautomationssystem



SCHLANKES DESIGN

Extra geringe Aufbauhöhe des Verschlussdeckels, welcher sich unauffällig in die Montageoberfläche integriert lässt. Der Verkabelungsraum ist dementsprechend ausgelegt, dass es auch problemlos oberhalb einer Schublade montiert werden kann.



ELEGANTE OBERFLÄCHE

Durch eine Auswahl an hochwertigen Oberflächen kann je nach Vorstellung ein gewünschtes Ambiente mit den vorhanden Möbeln und der Dekoration bewerkstelligt werden.

ZEITLOSE OBERFLÄCHEN



ERHÄLTliche BAUGRÖSSEN:

- 4, 8, 2 x 4-modulig
- 4-modulig mit Wireless Charger

ERHÄLTliche FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- USB C, Power Delivery, Leistung: 30 W
- 200 Funktionen über Mosaic
- „with Netatmo“ Hausautomationssystem

ERHÄLTliche STANDARDS:

- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard
- weltweite Standards über Mosaic



SICHERHEIT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Der breite Betätigungsknopf sowie ein Dämpfungssystem für ein sanftes und sicheres Öffnen runden das durchdachte System ab. Incara Pop-up ist auch in einer IP44 (bei geschlossenem Deckel) Ausführung erhältlich.



INCARA™

Multilink

Flächenbündige moderne
Lösung für Möbel und
Zwischenwände

 
 


Multilink

Incara Multilink ist eine ganzheitliche, flächenbündige Lösung für die Verteilung von Strom und Daten, die einerseits in Möbeln oder andererseits in Zwischenwände montiert werden kann. Ein weiteres Highlight des Systems ist eine mögliche Anbindung an das Hausautomatisierungssystem „with Netatmo“.


AUSFÜHRUNG FÜR MÖBELEINBAU

4, 6 und 8 Module




AUSFÜHRUNG FÜR ZWISCHENWÄNDE

 8 und 12 Module



2 x 8 Module

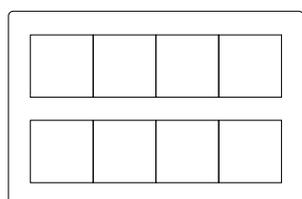

EINFACHE PLUG & PLAY MONTAGE MIT GERINGER EINBAUTIERE

Horizontaler Einbau in Möbel (min. Einbautiefe 80 mm) oder vertikaler Einbau in Zwischenwände (min. Einbautiefe 50 mm). Das Multilink System wird durch Einschnappen in den dafür vorgesehenen Ausschnitt montiert.

ERHÄLTICHE BAUGRÖSSEN:

- 4, 6, 8, 12, 2 x 8-modulig

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- USB C, Leistung: 30 W
- Wireless Charger
- 200 Funktionen über Mosaic
- „with Netatmo“ Hausautomationssystem

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard




(1) Diese Oberfläche ist nur in der Möbeleinbau Version verfügbar

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Für den Möbeleinbau stehen die Farben Schwarz, Ultraweiß und Metall zur Verfügung.

Die Version für die Zwischenwand ist in der Farbe Ultraweiß erhältlich.

ZEITLOSE UND MODERNE OBERFLÄCHEN

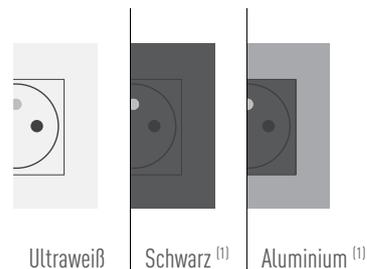

WEITERE HIGHLIGHTS

Incara Multilink ist auch mit dem Hausautomationssystem „with Netatmo“ erhältlich. Die vertikale Ausführung für die Zwischenwand besitzt eine geringere Einbautiefe und bietet daher eine hohe Flexibilität bei der Montage.



INCARA™

Flip-up

Die Premium-Lösung für
Konferenzräume



FLIP-UP

Incara Flip-up ist die Premium-Lösung für Konferenzräume mit einem eleganten und hochwertigen Erscheinungsbild.

Die Oberflächen werden ausschließlich aus Edelstahl hergestellt, um eine jahrelange Benutzung zu gewährleisten. Ein weiteres Feature ist das Lift-System von Incara Flip-up, dadurch können die verbundenen Geräte auch beim geschlossenen Deckel angeschlossen bleiben.

ERHÄLTICHE BAUGRÖSSEN:

- 8, 12-modulig

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- RJ 45 Kat. 6 FTP Datendose
- HDMI Buchse

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard


EINZIGARTIGE ROBUSTHEIT UND BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Mit dem Push-to-Open Mechanismus gleitet der Deckel in das Innere des Produktes, und das Lift-System fährt automatisch die Steckdosen heraus. Dabei ist der Zugang zu den Steckdosen auf beiden Seiten möglich, eine ideale Lösung für stilvolle Besprechungsräume.

DAS SYSTEM WURDE MIT 18.000 ZYKLEN GETESTET




Incara Flip-up ist in 8 oder 12 Modulen erhältlich.

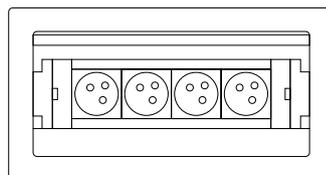

8 und 12 Module

METALL FÜR ROBUSTHEIT

Verschlussdeckel, Rahmen und Kabelführungen sind aus Metall, welches nicht nur ein elegantes Design, sondern auch Langlebigkeit und Robustheit widerspiegelt.

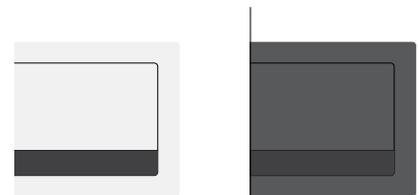

Edelstahl Ultraweiß⁽¹⁾

Edelstahl Schwarz⁽¹⁾

MATERIAL & FARBEN

⁽¹⁾ Auf Anfrage erhältlich (Auswahl in der pCon Software möglich).



WEITERE INFORMATIONEN

Das Schnellbefestigungssystem spart viel Zeit bei der Installation (von Legrand patentiertes System). Kein Werkzeug erforderlich.



INCARA™

Top Access

Strukturierter Arbeitsplatz
ist strukturiertes Arbeiten




Top Access

Incara Top Access strukturiert und organisiert den Besprechungsraum durch den einfachen Einbau sowie der Unterbringung von Mehrfachsteckdosenleisten, Kabeln und Ladegeräte.


EINFACHHEIT IN DER ANWENDUNG

Mit dem integrierten Korb ist es möglich, Kabel, Ladegeräte, Steckdosenleisten zu verstauen, um dadurch ein gut strukturiertes und organisiertes Arbeitsumfeld zu gestalten.

Verfügbar in zwei unterschiedlichen Varianten:

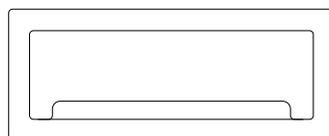

Länge: 295 mm

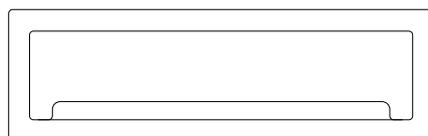


Länge: 385 mm



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Eine Auswahl von drei Oberflächen für die nahtlose Integration in die Arbeitsplatte.

ZEITLOSE OBERFLÄCHEN

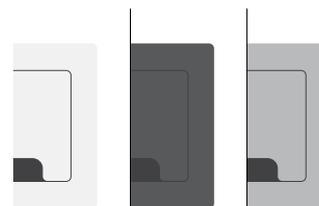

Ultraweiß

Schwarz

Aluminium

WEITERE INFORMATIONEN

Um ein sanftes Schließen zu gewährleisten, ist die Abdeckung mit einer Dämpfung ausgestattet. Top Access ist mit Führungen für die Mosaic Steckdosenleisten ausgestattet.





INCARA™

Tower 60

Lift-System -
platzsparend
und versenkbar
auf Knopfdruck
verwendbar



Tower 60

Durch einen Druck ist der Tower 60 bei Bedarf ausfahrbar und ist somit die ideale Lösung für einen Einsatz auf kleiner Fläche sowie bei gelegentlichem Einsatz wie zum Beispiel in der Küche, Office und Wohnbereich. Je nach Montageort und Verwendungszweck ist der Tower wahlweise mit Datendosen und/ oder USB A+C ausgestattet.

EINFACHER EINBAU UND VIELFÄLTIGER EINSATZ

Der Incara Tower 60 ist ein Garant für modernes, minimalistisches Design, gepaart mit Komfort und Funktionalität. Das integrierte Lift-System fährt den Tower durch einen kleinen Druck auf die Zentralplatte aus (Push-to-Open). Im geöffneten Zustand, ermöglicht der Tower 60 den Zugang zu mehreren Steckdosen, einer USB A+C Ladesteckdose und/ oder RJ45 Datendose. Das System benötigt einen Ausschnitt von Ø 60 mm und kann auch in einem vorhandenen Kabeldurchlass verbaut werden.



Das Lift-System wurde auf 30.000 Betätigungen getestet.



ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- RJ 45 Kat. 6 FTP Datendose

ERHÄLTICHE STANDARDS:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard





INCARA™

Tower 120

360° zugänglich mit Wireless
Charger, Lift-System - versenkbar
durch Knopfdruck verwendbar

Tower 120

Elegant, praktisch und vielseitig, der Incara Tower 120 besitzt neben der 360° Zugänglichkeit auch das neuartige Lift-System, welches den Tower durch leichtes Drücken auf die Zentralplatte ausfährt. Ein Plus an Innovation ist die Tower 120 Variante mit integriertem Wireless Charger.

EINFACHHEIT DER INSTALLATION UND BENÜTZUNG

Der kompakte Incara Tower 120 ist perfekt für den Einsatz in Besprechungsräumen und Küchen, insbesondere für Begebenheiten, wo eine 360° Zugänglichkeit erwünscht ist, zum Beispiel bei runden Tischen, geeignet. Er verfügt über ein automatisches Lift-System (Push-to-Open), wobei der Incara Tower 120 durch einen Druck auf die Zentralplatte ausfährt. Der Tower benötigt für die Montage einen Ausschnitt \varnothing 121 mm und lässt sich durch die Gegenmutter in kürzester Zeit montieren. Die intelligente Aufteilung der Steckdosen, Datendosen, Wireless Charger sowie USB Ladesteckdosen garantiert eine 360° Zugänglichkeit zu den gewünschten Funktionen.



HIGHLIGHT

Der Tower 120 ist auch in einer Wireless Charging Version erhältlich.

WIRELESS CHARGING ZUM SCHNELLEN LADEN EINES SMARTPHONES MIT EINEM QI-EMPFÄNGER. Legrand Systeme sind konform mit dem Qi WPC Standard für größtmögliche Smartphone Kompatibilität.

ERHÄLTliche FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A, Leistung: 15 W
- USB C, Leistung: 15 W
- Wireless Charger

ERHÄLTliche STANDARDS:

- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard



INCARA™

Electr'On

Einzigartiges Design
für einzigartige
Umgebungen



Electr'On

Mit zahlreichen auswählbaren Oberflächen von zeitlos bis modern oder von exklusive bis extravagant, ist Incara Electr'On hervorragend geeignet für den Einsatz in einem Büro, Empfangsbereich oder im Homeoffice. Dabei lässt sich das Produkt einfach auf die Arbeitsplatte stellen oder mit einem Montagesystem befestigen.

WEITERE INFORMATIONEN

Incara Electr'On kann einfach waagrecht auf die Arbeitsfläche gestellt und verwendet werden oder mittels dem Montagezubehör auf der Arbeitsplatte befestigt. Der Vorteil dieser Befestigung ist die ergonomische Positionierung des Produktes in einem optimalen Winkel.

MONTIERT UND EINSATZBEREIT

Incara Electr'On ist in zwei Bauformen mit unterschiedlichen Funktionalitäten erhältlich.

Die 1-fach Version ist mit einer Steckdose oder mit einer USB Ladesteckdose ausgestattet. Die 2-fach Version ist mit einer Doppelsteckdose oder Steckdose mit einem USB Ladegerät ausgeführt.



ELEGANZ UND ORIGINALITÄT

Incara Electr'On überrascht mit seinem originellen Design und seinen hochwertigen Echtmaterialien wie Holz und Beton sowie den zeitlosen und modernen Oberflächen in Ultraweiß und Schwarz.

ECHTMATERIALIEN



Holz



Beton

ZEITLOS UND MODERN



Ultraweiß



 
Schwarz

FARBEN

Diese Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich (Auswahl möglich durch die pCon Software).



Seidenblau



Ingwerorange



Rose



Blattgrün

ERHÄLTICHE BAUGRÖSSEN:

- 1-fach, 2-fach

ERHÄLTICHE FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W

ERHÄLTICHE STANDARDS:

- französischer/Belgischer Standard
- britischer Standard



ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN ZUM PROFESSIONELLEN KABELMANAGEMENT.

> Siehe Seite 44



INCARA™

On Desk

Individuell, modular
und funktionell



On Desk

Mit seinem neutralen Design und der Möglichkeit einer kundenspezifischen Bestückung passt sich Incara On Desk jeder Einbau- und Konfigurationssituation an. Es werden zwei Arten von Systemen angeboten, On Desk vorkonfiguriert oder On Desk kundenspezifisch. Bei der kundenspezifischen Version können über 200 Mosaic Funktionen sowie das Hausautomationssystem „with Netatmo“ integriert werden.

HIGHLIGHT

Kundenspezifisch mit Mosaic: On Desk kann mit weltweiten Steckdosen Standards oder innovativen Funktionen wie zum Beispiel einem Leselicht, Hausautomationssystem „with Netatmo“, Videoanschlussdosen und Audioanschlussdosen ausgestattet werden.



KOMPAKT UND STILVOLL

Incara On Desk kombiniert Funktionalität und Modularität mit einem neutralen Design. Die abgewinkelte Form ermöglicht die ergonomische Positionierung der Produkte in einen optimalen Winkel, um den Zugang zu den Steckdosen zu erleichtern.



ERHÄLTliche BAUGRÖSSEN:

- 8, 12, 16-modulig

ERHÄLTliche FUNKTIONEN:


- 2P+E Steckdose
- verwechslungssichere Steckdosen
- USB A+C, Leistung: 15 W
- RJ45 Kat. 6 FTP Datendosen
- FI/LS-Schalter
- 200 Funktionen über Mosaic
- „with Netatmo“ Hausautomationssystem

ERHÄLTliche STANDARDS:


- deutscher Standard (Schutzkontakt Steckdose)
- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard
- weltweite Standards über Mosaic

OBERFLÄCHEN


Incara On Desk besteht aus einem hochwertigen Aluminium Gehäuse, welches sich mit seinem neutralen Design problemlos in jedes Büro integrieren lässt.

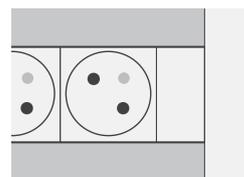


Aluminium mit Ultraweiß

 

8 Module

 

12 Module

 

16 Module



ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN ZUM PROFESSIONELLEN KABEL-MANAGEMENT.

> Siehe Seite 44



INCARA™


Link'On

Mobil und flexibel



Link'On

Incara Link'On, die kompakte, gebrauchsfertige und mobile Lösung, die bis zu sechs Nutzern direkt am Besprechungstisch einen Strom- und Datenzugang bietet.

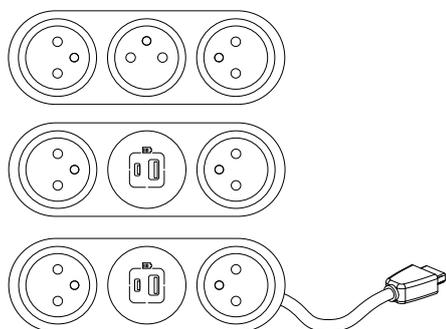

FLEXIBEL BEI DER VERLEGUNG, EINFACH BEI DER BENUTZUNG

Incara Link'On ist eine einzigartige, innovative Lösung, die sich flexibel auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer bzw. der Besprechungsräume anpasst.

ERHÄLTliche VERSIONEN:

- Stand Alone Modul
- Basis Modul
- Erweiterungsmodul (max. 1x Basis Modul+ 1x Erweiterungsmodul)

ERHÄLTliche FUNKTIONEN:

- 2P+E Steckdose
- USB A+C, Leistung: 15 W
- HDMI Anschlusskabel

ERHÄLTliche STANDARDS:

- französischer/ belgischer Standard
- britischer Standard



OBERFLÄCHE

Schwarz ist intensiv und raffiniert und gilt als zeitlos und passt zu jeder Farbe.



Schwarz

WEITERE INFORMATIONEN

Incara Link'On Einheiten sind je nach Modell mit 2P+E Steckdosen, 2 Meter HDMI Kabel und USB A+C Ladegeräten ausgestattet und können mit anderen Link'On-Erweiterungseinheiten verbunden werden (1 Basis Modul + 1 Erweiterungsmodul). Die Erweiterungseinheiten sind mit einem 1,5 Meter langen Kabel mit Wieland-Stecker ausgestattet.



Produktübersicht



Incara™ Disq 60

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x Steckdose 2P+E	654720	654721	654722	654723
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654730	654731	654732	654733
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x Steckdose 2P+E	654720F	654721F	654722F	654723F
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654730F	654731F	654732F	654733F

Deutscher Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654730	654731	654732	654733
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654730F	654731F	654732F	654733F

Britischer Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x Steckdose 2P+E	655000	655001	655002	-
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	655012	655013	655014	-
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x Steckdose 2P+E	655006	655007	655008	-
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654730F	654731F	654732F	-
mit 2 Meter Kabel mit Intersoc R Stecker				
1 x Steckdose 2P+E	655003	655004	655005	-
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	655009	655010	655011	-



Incara™ Disq 80

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654701	654702	654703	654704
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654705	654707	654708	-
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654701F	654702F	654703F	654704F
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654705F	654707F	654708F	-

Deutscher Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654710	654711	654712	654713
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654714	654715	654716	-
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654710F	654711F	654712F	654713F
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654714F	654715F	654716F	-

Britischer Standard

FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
	Ultraweiß	Schwarz	Metall	Schwarz mit Verschluss aus Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654941	654942	654943	-
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654950	654951	654952	-
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654953	654954	654955	-
mit 2 Meter Kabel mit Intersoc R Stecker				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654944	654945	654946	-
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x Kabelausgang für Netzkabel	654947	654948	654949	-

Produktübersicht



Incara™ Disq 80 Qi Induktives Laden

Deutscher Standard
 Französischer/ Belgischer Standard
 Britischer Standard

FUNKTIONEN	LEISTUNG	SPANNUNGSVERSORUNG	OBERFLÄCHE		
			Ultraweiß	Schwarz	Aluminium
Komplett-Set 1 x Wireless Charger	5 W	Spannungsversorgung: 110 - 240 V 25 W mit 2P Eurostecker	-	-	077580
Komplett-Set 1 x Wireless Charger	15 W	Spannungsversorgung: 110 - 240 V 25 W mit 2P Eurostecker	-	-	077640L
Komplett-Set 4 x Wireless Charger	15 W	Spannungsversorgung: 110 - 240 V 100 W für Festanschluss	-	-	077645L
		Spannungsversorgung: 110 - 240 V 100 W mit 2,5 m Kabel 2P Eurostecker	-	-	077646L
Wireless Charger für individuelle Zusammensetzung	15 W	Muss zusätzlich bestellt werden: Für 1 x Wireless Charger: 25 W: 0 776 38L Für 4 x Wireless Charger: 100 W: 0 776 39L	077642L	077643L	077641L



Incara™ Charging Station

Deutscher Standard
 Französischer/ Belgischer Standard
 Britischer Standard

FUNKTIONEN	LEISTUNG	SPANNUNGSVERSORUNG	OBERFLÄCHE		
			Ultraweiß	Schwarz	Aluminium
Stoßfeste IK 08 mit IP 66 Wireless Charging Ladestation	10 W	Direktanschluss 110 - 240 V	-	-	077699L



Incara™ Disq'In

Französischer/ Belgischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	STECKDOSEN OBERFLÄCHE	BEST. NR.	OBERFLÄCHE		
				Ultraweiß	Schwarz	Metall
2-fach	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654740	654756	654757	654755
		Schwarz	654743			
3-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654741	654760	654761	654759
		Schwarz	654744			
4-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x HDMI Anschlussdose	Ultraweiß	654742	654764	654765	654763
		Schwarz	654745			

Deutscher Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	STECKDOSEN OBERFLÄCHE	BEST. NR.	OBERFLÄCHE		
				Ultraweiß	Schwarz	Metall
2-fach	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654746	654756	654757	654755
		Schwarz	654749			
3-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654747	654760	654761	654759
		Schwarz	654750			
4-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x HDMI Anschlussdose	Ultraweiß	654748	654764	654765	654763
		Schwarz	654749			

Britischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	STECKDOSEN OBERFLÄCHE	BEST. NR.	OBERFLÄCHE		
				Ultraweiß	Schwarz	Metall
2-fach	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	Auf Anfrage	654756	654757	654755
		Schwarz	Auf Anfrage			
3-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	Auf Anfrage	654760	654761	654759
		Schwarz	Auf Anfrage			
4-fach	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x HDMI Anschlussdose	Ultraweiß	Auf Anfrage	654764	654765	654763
		Schwarz	Auf Anfrage			

Produktübersicht



Incara™ Pop Up

Französischer/ Belgischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
		Ultraweiß	Schwarz	Aluminium	Gebürstetes Aluminium
Fertig bestückte Ausführung - Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert					
4-modulig	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654817	-	-	654816
	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB C Ladesteckdose 30 W (Power Delivery System)	-	-	-	654827
8-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	-	-	-	654820
2 x 4-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654819	-	-	654818
Modulare-Ausführung muss mit Mosaic bestückt werden					
4-modulig		654801	654802	654803	654800
4-modulig IP44		-	-	-	654812
8-modulig		654809	654810	654811	654808
8-modulig IP44		-	-	-	654813
2 x 4-modulig		654805	654806	654807	654804



654830

Britischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE			
		Ultraweiß	Schwarz	Aluminium	Gebürstetes Aluminium
Fertig bestückte Ausführung - Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert					
4-modulig	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	-	-	-	654830
	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB C Ladesteckdose 30 W (Power Delivery System)	-	-	-	654839
	2 x Steckdose 2P+E	-	-	-	654833
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker					
4-modulig	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	-	-	-	654831
4-modulig	2 x Steckdose 2P+E	-	-	-	654834
mit 2 Meter Kabel mit Intersoc R Stecker					
4-modulig	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	-	-	-	654832
4-modulig	2 x Steckdose 2P+E	-	-	-	654835
Modulare-Ausführung muss mit Mosaic bestückt werden					
4-modulig		654801	654802	654803	654800
4-modulig IP44		-	-	-	654812
8-modulig		654809	654810	654811	654808
8-modulig IP44		-	-	-	654813
2 x 4-modulig		654805	654806	654807	654804

Produktübersicht



Incara™ Multilink

Französischer/ Belgischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE		
		Ultraweiß	Schwarz	Metall
Horizontale Ausführung				
4-modulig	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654770	654773	654776
6-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654771	654774	654777
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB C Ladesteckdose 30 W	-	-	654792
8-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654772	654775	654778
Vertikale Ausführung				
8-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654860	-	-
12-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654861	-	-
16-modulig (2 x 8)	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 4 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654864	-	-

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Deutscher Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE		
		Ultraweiß	Schwarz	Metall
Horizontale Ausführung				
6-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654780	654786	654790
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB C Ladesteckdose 30 W	-	-	654793
8-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654781	654787	654791
Vertikale Ausführung				
8-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654862	-	-
12-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654863	-	-
16-modulig (2 x 8)	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 4 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654865	-	-

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert



Incara™ Flip'Up

Französischer/ Belgischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE
		Metall
8-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654850
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654851
12-modulig	5 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654852
	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654853

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Deutscher Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE
		Metall
8-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654854
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 1 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654855
12-modulig	5 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654856
	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654857

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Britischer Standard

AUSFÜHRUNG	FUNKTIONEN	OBERFLÄCHE
		Metall
mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker		
8-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654858
	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 2 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654859
12-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654964
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654965
mit 0,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker		
8-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654960
	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 2 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654961
12-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654966
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654967
mit 2 Meter Kabel mit Intersoc R Stecker		
8-modulig	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654962
	1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 2 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654963
12-modulig	3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654968
	2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 3 x UTP Kat. 6 RJ 45 Datendose, 1 x HDMI Anschlussdose	654969

Produktübersicht



Incara™ Top Access (auszustatten mit einem Tischverteiler oder einer Steckdosenleiste)

Deutscher Standard
 Französischer/ Belgischer Standard
 Britischer Standard

BREITE	OBERFLÄCHE		
	Ultraweiß	Schwarz	Aluminium
295 mm	654871	654872	654870
385 mm	654874	654875	654873

Incara™ Tower 60

Französischer/ Belgischer Standard



FUNKTIONEN	BEST. NR.
4 x Steckdose 2P+E	654972
4 x Steckdose 2P+E, 2 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654973
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654970
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 2 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	654971

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Deutscher Standard

FUNKTIONEN	BEST. NR.
4 x Steckdose 2P+E	654976
4 x Steckdose 2P+E, 2 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	654977
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	654974
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, 2 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	654975

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert



Incara™ Tower 120

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN

BEST. NR.

4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB C Ladesteckdose, 2 x USB A Ladesteckdose

654980

4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB C Ladesteckdose, 2 x USB A Ladesteckdose, 1 x Wireless Charger

654981

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Deutscher Standard

FUNKTIONEN

BEST. NR.

4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB C Ladesteckdose, 2 x USB A Ladesteckdose

654982

4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB C Ladesteckdose, 2 x USB A Ladesteckdose, 1 x Wireless Charger

654983

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Produktübersicht



Incara™ Electr'On

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN	BASELEMENT FARBE	BEST. NR.	DESIGN-OBERFLÄCHE			
			Ultraweiß	Schwarz	Holz	Beton
Basiselement Farbe/ Design-Oberfläche						
1 x Steckdose 2P+E	Ultraweiß	654900	654932	654933	654931	654930
	Schwarz	654901				
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654918	654932	654933	654931	654930
	Schwarz	654920				
2 x Steckdose 2P+E	Ultraweiß	654904	654936	654937	654935	654934
	Schwarz	654905				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654902	654936	654937	654935	654934
	Schwarz	654903				
Set Version (Basiselement mit montierter Design-Oberfläche)						
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654922	Dekoroberfläche in der Ausführung Ultraweiß			
	Schwarz	654923	Dekoroberfläche in der Ausführung Schwarz			
Tischhalterung	Schwarz	654938	Kompatibel mit Electr'On			

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Deutscher Standard

FUNKTIONEN	BASELEMENT FARBE	BEST. NR.	DESIGN-OBERFLÄCHE			
			Ultraweiß	Schwarz	Holz	Beton
Basiselement Farbe/ Design-Oberfläche						
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654918	654932	654933	654931	654930
	Schwarz	654920				
Zubehör						
Tischhalterung	Schwarz	654938	Kompatibel mit Electr'On			

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert



654914

Britischer Standard

FUNKTIONEN	BASISELEMENT FARBE	BEST. NR.	DESIGN-OBERFLÄCHE			
			Ultraweiß	Schwarz	Holz	Beton
Basiselement Farbe/ Design-Oberfläche						
1 x Steckdose 2P+E	Ultraweiß	654912	654932	654933	654931	654930
	Schwarz	654913				
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654919	654932	654933	654931	654930
	Schwarz	654921				
2 x Steckdose 2P+E	Ultraweiß	654916	654936	654937	654935	654934
	Schwarz	654917				
1 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654914	654936	654937	654935	654934
	Schwarz	654915				
Set Version (Basiselement mit montierter Design-Oberfläche)						
1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ultraweiß	654924	Dekoroberfläche in der Ausführung Ultraweiß			
	Schwarz	654925	Dekoroberfläche in der Ausführung Schwarz			
Tischhalterung	Schwarz	654938	Kompatibel mit Electr'On			

Produkte werden mit 2 Meter Kabel mit 2P+E Stecker ausgeliefert

Produktübersicht



Incara™ Link'On

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN	KOMBINIERBAR/ERWEITERBAR	OBERFLÄCHE Schwarz
mit 2,5 Meter Kabel mit 2P+E Stecker – Stand-Alone Version		
6 x Steckdose 2P+E	Nein	654880
mit 2,5 Meter Kabel mit 2P+E Stecker – Basis Version		
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ja, integrierter Wieland-Stecker geeignet für die Verlängerung Best. Nr. 654883	654882
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, mit integriertem 2 m HDMI Kabel	Ja, integrierter Wieland-Stecker geeignet für die Verlängerung Best. Nr. 654883	654881
mit 1,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker – Erweiterungsversion		
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ja mit Best. Nr. 654882/81	654883

Britischer Standard

FUNKTIONEN	KOMBINIERBAR/ERWEITERBAR	OBERFLÄCHE Schwarz
mit 2,5 Meter Kabel mit 2P+E Stecker – Basis Version		
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ja, integrierter Wieland-Stecker geeignet für die Verlängerung Best. Nr. 654893	654891
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W, mit integriertem 2 m HDMI Kabel	Ja, integrierter Wieland-Stecker geeignet für die Verlängerung Best. Nr. 654893	654892
mit 1,5 Meter Kabel mit Wieland Stecker – Erweiterungsversion		
4 x Steckdose 2P+E, 2 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Ja mit Best. Nr. 654891/92	654893



Incara™ On Desk

Französischer/ Belgischer Standard

FUNKTIONEN	BEST. NR.
On Desk Steckdosenleisten - ohne Kabel	
4 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054602
6 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054603
3 x Steckdose 2P+E, 2 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	054604
4 x Steckdose 2P+E, 3 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	054605
2 x Steckdose 2P+E, 2 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, 2 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	054606
3 x Steckdose 2P+E, 3 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, 3 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	054607
On Desk Steckdosenleisten - mit 3 Meter Kabel	
4 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054608
6 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054609
4 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054610
6 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	054611
5 x Steckdose 2P+E, 1 x 16 A 30 mA FI/LS-Schalter	054612
2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	054613
4 x Steckdose 2P+E, 3 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	054614
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	054617
Modulare-Ausführung muss mit Mosaic bestückt werden	
Leergehäuse: 8-modulig	054690
Leergehäuse: 12-modulig	054691
Leergehäuse: 16-modulig	054692
Befestigungselement	054699

Produktübersicht



Deutscher Standard

FUNKTIONEN	BEST. NR.
On Desk Steckdosenleisten - ohne Kabel	
4 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	Auf Anfrage
6 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	Auf Anfrage
3 x Steckdose 2P+E, 2 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	Auf Anfrage
4 x Steckdose 2P+E, 3 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	Auf Anfrage
2 x Steckdose 2P+E, 2 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, 2 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	Auf Anfrage
3 x Steckdose 2P+E, 3 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, 3 x RJ 45 FTP Kat. 6 Datendose	Auf Anfrage
On Desk Steckdosenleisten	
4 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	653560
6 x Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	653561
2 x Steckdose 2P+E, 2 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, 2 x RJ 45 UTP Kat. 6 Datendose	653563
6 x verwechslungssichere Steckdose 2P+E, beleuchteter Schalter (Ein/Aus)	Auf Anfrage
5 x Steckdose 2P+E, 1 x 16 A 30 mA FI/LS-Schalter	Auf Anfrage
2 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	Auf Anfrage
4 x Steckdose 2P+E, 3 x FTP Kat. 6 RJ 45 Datendose	Auf Anfrage
3 x Steckdose 2P+E, 1 x USB A+C Ladesteckdose 15 W	653562
Modulare-Ausführung muss mit Mosaic bestückt werden	
Leergehäuse: 8-modulig	054690
Leergehäuse: 12-modulig	054691
Leergehäuse: 16-modulig	054692
Befestigungselement	054699



Incara™ Vertebra flexibler Kabelkanal

ANZAHL DER FÜHRUNGEN	LÄNGE	INSTALLATION	OBERFLÄCHE	
			Grau	Schwarz
2	120 cm	Horizontal oder Vertikal	654992	654993
4	80 cm	Vertikal	654990	654991



Wieland Zubehör

FUNKTIONEN	LÄNGE	2P+E STECKER BEST. NR.
Wieland GST18 Kabel/2P+E Steckdose	2 Meter	654988
Wieland GST18 Kabel/2P+E Steckdose	3 Meter	654989
Schutzgehäuse für Wieland GST18 Steckverbinder		654799

Incara™ Disq 60

Zum Einbau in Einzelbüros, Gemeinschaftsbüros, Möbeln und Küchenarbeitsplatten

Französischer / Belgischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654722



654720



654723



654723 geöffneter Deckel



654732



654730



654731

Zum Einbauen in Möbel, für Ausschnitt von Ø60 mm

Drei Installationsarten:

- zum Einbauen in Möbel (Schreibtisch), Wandstärke 6-40 mm
- zum Einbau in eine weiche Oberfläche (Sessel, Sofa) mit Zubehör Best. Nr. 654739
- zum Einbauen in eine Metallplatte, min. Wandstärke von 1 mm (Spind)

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare französische Steckdose
		16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen), die speziell für hochfrequentierte Orte geeignet ist.
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654722F	● Metall
1	654720F	○ Ultraweiß
1	654721F	● Schwarz
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654722	● Metall
1	654720	○ Ultraweiß
1	654721	● Schwarz

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare französische Steckdose mit schwenkbarem Deckel
		16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). Der schwenkbare Deckel schützt den Disq 60 vor Verschmutzungen. Diese Ausführung gibt einen zusätzlichen Schutz bei hochfrequentierten Orten.
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654723F	● Schwarz mit Deckel aus Metall
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654723	● Schwarz mit Deckel aus Metall

Verp.-Einh.	Best.Nr.	USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
		Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654732F	● Metall
1	654730F	○ Ultraweiß
1	654731F	● Schwarz
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654732	● Metall
1	654730	○ Ultraweiß
1	654731	● Schwarz

Verp.-Einh.	Best.Nr.	USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W mit schwenkbarem Deckel
		Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Der schwenkbare Deckel schützt den Disq 60 vor Verschmutzungen. Diese Ausführung gibt einen zusätzlichen Schutz bei hochfrequentierten Orten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654733F	● Schwarz mit Deckel aus Metall
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654733	● Schwarz mit Deckel aus Metall
		Zubehör für die Installation auf weichen Oberflächen
1	654739	Montagering für die Installation in weichen Oberflächen, um die Stabilität des Disq 60 zu gewähren.
		Wieland-Zubehör
		Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T-Stecker
1	654986	Länge 2 m
1	654987	Länge 3 m
		Schutzgehäuse
1	654799	Für Wieland-Steckverbinder GST18i3

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ Disq 60

Zum Einbau in Einzelbüros, Gemeinschaftsbüros, Möbeln und Küchenarbeitsplatten

Deutscher Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654730



654731



654733



654732

Zum Einbauen in Möbel für Ausschnitt von Ø60 mm

Drei Installationsarten:

- zum Einbauen in Möbel (Schreibtisch), Wandstärke 6-40 mm
- zum Einbau in eine weiche Oberfläche (Sessel, Sofa) mit Zubehör Best. Nr. 654739
- zum Einbauen in eine Metallplatte, min. Wandstärke von 1 mm (Spind)

USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654732F	● Metall
1	654730F	○ Ultraweiß
1	654731F	● Schwarz
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654732	● Metall
1	654730	○ Ultraweiß
1	654731	● Schwarz

USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W mit schwenkbarem Deckel

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Der schwenkbare Deckel, der den Disq 60 vor Verschmutzungen schützt, gibt einen zusätzlichen Schutz an hochfrequentierten Orten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654733F	● Schwarz mit Deckel aus Metall
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654733	● Schwarz mit Deckel aus Metall

Zubehör für die Installation auf weichen Oberflächen

1	654739	Montagering für die Installation in weichen Oberflächen, um die Stabilität des Disq 60 zu gewähren.
---	--------	---

Wieland-Zubehör

		Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T-Stecker
1	654986	Länge 2 m
1	654987	Länge 3 m
		Schutzgehäuse
1	654799	Für Wieland-Steckverbinder GST18i3

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654730F



655013

Zum Einbauen in Möbel für Ausschnitt von Ø60 mm

Drei Installationsarten:

- zum Einbauen in Möbel (Schreibtisch), Wandstärke 6-40 mm
- zum Einbau in eine weiche Oberfläche (Sessel, Sofa) mit Zubehör Best. Nr. 654739
- zum Einbauen in eine Metallplatte, min. Wandstärke von 1 mm (Spind)

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh. Best.Nr. Versenkbare britische Steckdose

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		13 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen), die speziell für hochfrequentierte Orte geeignet ist.
1	655008	Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	655006	● Metall
1	655007	○ Ultraweiß
		● Schwarz
1	655002	Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	655000	● Metall
1	655001	○ Ultraweiß
		● Schwarz
1	655005	Mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker
1	655003	● Metall
1	655004	○ Ultraweiß
		● Schwarz

Verp.-Einh. Best.Nr. Zubehör für die Installation auf weichen Oberflächen

1	654739	Montagering für die Installation in weichen Oberflächen, um die Stabilität des Disq 60 zu gewähren.
---	--------	---

Wieland-Zubehör

		Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T- Stecker
1	654988	Länge 2 m
1	654989	Länge 3 m
		Schutzgehäuse
1	654799	Für Wieland-Steckverbinder GST18i3

USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W

Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz
Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten.
Entspricht der Norm IEC 62368-1

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
1	654732F	Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654730F	● Metall
1	654731F	○ Ultraweiß
		● Schwarz
1	655014	Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	655012	● Metall
1	655013	○ Ultraweiß
		● Schwarz
1	655011	Mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker
1	655009	● Metall
1	655010	○ Ultraweiß
		● Schwarz

Incara™ Disq 80

Für Einzelbüros und Gemeinschaftsräume

Französischer / Belgischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Zum Einbauen in Möbel, Wandstärke 1-40 mm, Bohrdurchmesser Ø79 mm, USB-Ladesteckdose gemäß der Norm IEC 62368-1.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare französische Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + RJ 45 Datendose Kat. 6 FTP	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare französische Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + Kabelausgang für Netzwerkkabel
		Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet.			Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet.
1	654703F	Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland	1	654708F	Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland
1	654701F	● Metall	1	654705F	● Metall
1	654702F	○ Ultraweiß	1	654707F	○ Ultraweiß
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker			Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker
1	654703	● Metall	1	654708	● Metall
1	654701	○ Ultraweiß	1	654705	○ Ultraweiß
1	654702	● Schwarz	1	654707	● Schwarz
		Versenkbare französische Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + RJ 45 Datendose Kat. 6 FTP + schwenkbarem Deckel			Wieland-Zubehör
		Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, entspricht der Norm IEC 62368-1. Der schwenkbare Deckel, der den Disq 80 vor Verschmutzungen schützt, gibt einen zusätzlichen Schutz an hochfrequentierten Orten.	1	654986	Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T- Stecker
1	654704F	Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland	1	654987	Länge 2 m
		● Schwarz mit Deckel aus Metall			Länge 3 m
1	654704	Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker	1	654799	Schutzgehäuse
		● Schwarz mit Deckel aus Metall			Für Wieland-Steckverbinder GST18i3

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654710



654712



654713



654716



654715

Zum Einbauen in Möbel, Wandstärke 1-40 mm, Bohrdurchmesser Ø79 mm, USB-Ladesteckdose gemäß der Norm IEC 62368-1

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare Schutzkontakt Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + RJ 45 Datendose Kat. 6 FTP
1	654712F	Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet. Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654710F	
1	654711F	
1	654712	Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654710	
1	654711	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare Schutzkontakt Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + RJ 45 Datendose Kat. 6 FTP + schwenkbarem Deckel
1	654713F	Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, entspricht der Norm IEC 62368-1. Der schwenkbare Deckel, der den Disq 80 vor Verschmutzungen schützt, gibt einen zusätzlichen Schutz an hochfrequentierten Orten. Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland ● Schwarz mit Deckel aus Metall Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker ● Schwarz mit Deckel aus Metall
1	654713	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Versenkbare Schutzkontakt Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + Kabelausgang für Netzkabel
1	654716F	Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet. Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654714F	
1	654715F	
1	654716	Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654714	
1	654715	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wieland-Zubehör
1	654986	Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T-Stecker Länge 2 m Länge 3 m
1	654987	
1	654799	Schutzgehäuse Für Wieland-Steckverbinder

 **Legrand On-Demand-Service**
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ Disq 80

Für Einzelbüros und Gemeinschaftsräume

Britischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654950



654943



654949

Zum Einbauen in Möbel, Wandstärke 1-40 mm, Bohrdurchmesser Ø79 mm, USB-Ladesteckdose gemäß der Norm IEC 62368-1.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.		Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		Versenkbare britische Steckdose 2P+T-Steckdose + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + RJ 45 Datendose Kat. 6 FTP Steckdose, 13 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet.			2P+T-Steckdose Oberfläche + USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W + Kabelausgang für Netzkabel Steckdose, 13 A – 250 V ~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz und versenkbarer Steckdose (geprüft auf 30.000 Betätigungen). USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1 und ist besonders für hochfrequentierte Orte geeignet.
		Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz			Mit 0,5 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654952	● Metall	1	654955	● Metall
1	654950	○ Ultraweiß	1	654953	○ Ultraweiß
1	654951	● Schwarz	1	654954	● Schwarz
		Mit 2 m Kabel und 2P+T-Stecker ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz			Mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654943	● Metall	1	654949	● Metall
1	654941	○ Ultraweiß	1	654947	○ Ultraweiß
1	654942	● Schwarz	1	654948	● Schwarz
		Mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz			Wieland-Zubehör Wieland GST18i3 Stecker mit 2P+T- Stecker Länge 2 m Länge 3 m
1	654946	● Metall	1	654988	
1	654944	○ Ultraweiß	1	654989	
1	654945	● Schwarz			Schutzgehäuse Für Wieland-Steckverbinder GST18i3
			1	654799	

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz





Incara™ Disq 60

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Incara™ Disq 60 ohne Deckel



Best Nr. 654720/20F/21/21F/22/
22F/30/30F/31/31F/32/32F/
655000/06/01/07/02/08/09/12/
10/13/11

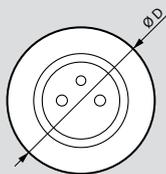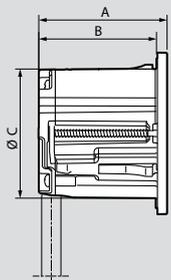

A	B	C	D
54,5	50	59	74

Incara™ Disq 60 mit Deckel


Best. Nr. 654 23/23F/33/33F

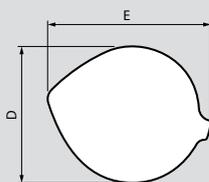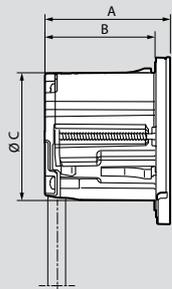


A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

Anwendungsbeispiel

Installation auf einem Schreibtisch

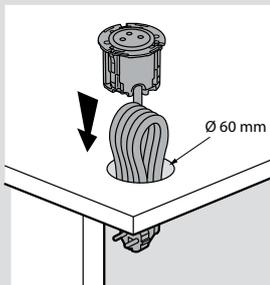


Position und Abmessung des Ausschnitts

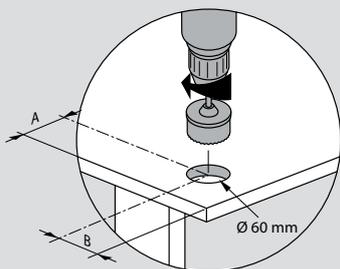


	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

Installation auf einer metallischen Oberfläche

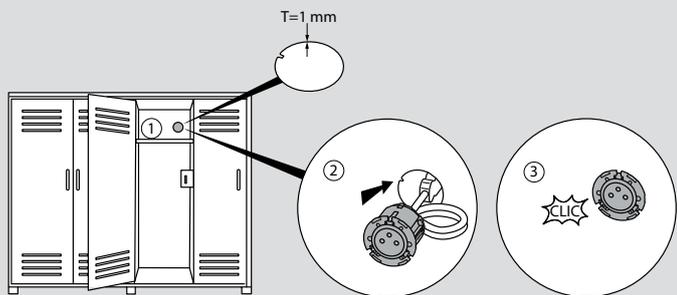

Installation auf einer Couch


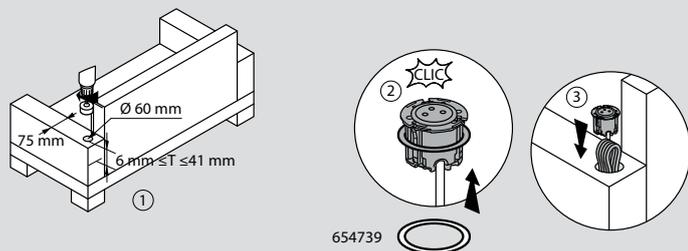


654739



Incara™ Disq 80

Technische Daten

Abmessungen (mm)

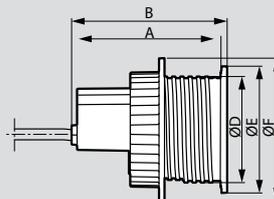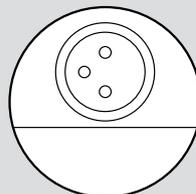


Best.Nr.	A	B	C	D	E	F
654701/02/03/01F/02F/03F	109	113	-	78	93	105
654705/07/08/05F/07F/08F			115			

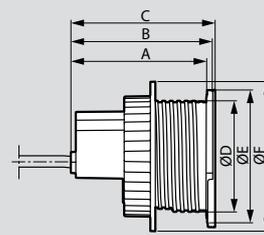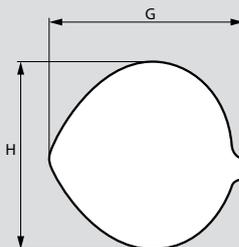

Best.Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	
654704/04F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

Anwendungsbeispiel

Installation auf einem Schreibtisch

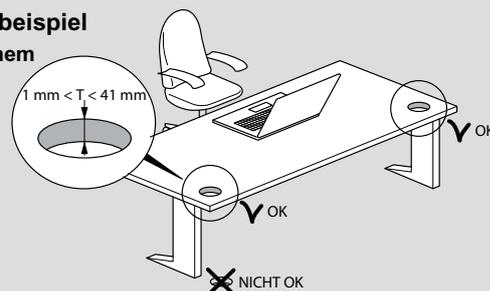



Position und Abmessung des Ausschnitts

Incara™ Disq 80 ohne Deckel


Best. Nr. 654701/01F/02/02F/03/03F/
05/05F/07/07F/08/08F/10/10F/11/11F/
12/12F/14/14F/15/15F/16/16F/
654941/50/42/51/43/52/47/53/48/
54/49/55

Incara™ Disq 80 mit Deckel

Best. Nr. 654704/04F/
654713/13F

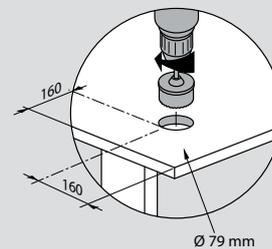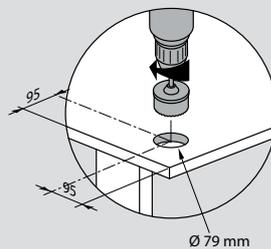

Installation

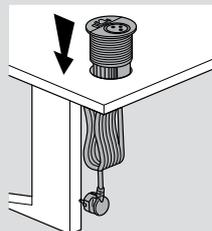

Incara™ Wireless Charging Einbaugerät

Zum Einbau in Einzelbüros, Gemeinschaftsbüros, Möbel und Küchenarbeitsplatten

Alle Standards

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Wireless Charging zum schnellen Laden eines Smartphones mit einem Qi-Empfänger. Eckdaten zu den Wireless Charging Geräten von Legrand: Stromverbrauch im Standby-Modus < 0,07 W, konform mit dem Qi WPCStandard (Wireless Power, Consortium), zertifiziert für professionelle Qi 1.2.3 Projekte, konform mit der Norm EN 62479 (EMF-Emissionen), erfüllen die ICNIRP-Spezifikationen (Gesundheitsschutz) und stören nicht andere Funksignale (Zigbee, TNT, GSM, 4G, etc.)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wireless Charging Einbaugerät
		<p>Speziell geeignet für die Montage an Möbeln in horizontaler Ebene in Durchgangs- oder Transitbereichen, Büros oder Küchenzeilen. IP 44 - IK 08 - Klasse II TBTS. Ausgestattet mit einer 8 cm² großen Induktionsantenne, die ein schnelles Aufladen des Smartphones garantiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireless Charging Aufladestation wird direkt in eine Montageplatte eingebaut - Anwendung: Arbeitsplatte, Möbelstücke, Regale, etc. integriert - Wireless Charging Ladeleistung 15 W - Spannungsversorgung 230 V~ 50–60 Hz über mitgeliefertes Netzgerät mit Euro-Stecker (andere Standards z.B.: US, BS, AU, CH auf Anfrage erhältlich). - Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 44/43 - Befestigung über Gegenmutter an der Montageplatte - Wireless Charger Aufkleber Ø85-110 zur besseren Kennzeichnung in öffentlichen Bereichen - Montage-Hinweis: für Bohrungsdurchmesser ø 80 mm sowie Plattendicke 22–50 mm
1	077640L	<p>Komplett-Set 1x Wireless Charging Einbaugerät 15 W (Steckeranschluss) 1x 15 W Wireless Charging Einbaugerät, 1x Netzteil mit 25 W mit 2,5 m langem Kabel mit 2P Euro-Stecker.</p>
1	077645L	<p>Komplett-Set 4x Wireless Charging Einbaugerät 15 W (Direktanschluss) 4x 15 W Wireless Charging Einbaugerät, 1x Netzteil mit 100 W und einem Anschlusskabel 2 x 2,5 mm² für den Direktanschluss. Plug & Play Installation der vier Wireless Charging Einbaugeräte mittels 4x1 m RJ 45-Kabeln in Stern- oder Reihenschaltung.</p>
1	077646L	<p>Komplett-Set 4x Wireless Charging Einbaugerät 15 W (Steckeranschluss) 4x 15 W Wireless Charging Einbaugerät, 1x Netzteil mit 100 W mit 2,5 m langem Kabel mit 2P Euro-Stecker. Plug & Play Installation der vier Wireless Charging Einbaugeräte mittels 4x1 m RJ 45-Kabeln in Stern- oder Reihenschaltung.</p>

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Einzelgerät Wireless Charging 15 W
		<p>1x 15 W Wireless Charging Einbaugerät, Netzgerät muss separat bestellt werden. Netzgerät 25 W für 1x Einbaugerät Best. Nr. 077638L Netzgerät 100 W für 4x Einbaugerät Best. Nr. 077639L Logoaufdruck auf Anfrage möglich</p>
1	077642L	○ Weiß
1	077643L	● Schwarz
1	077641L	● Aluminium
		Netzgeräte für Wireless Charging
1	077638L	25 W Netzteil mit 2P-Stecker und RJ45-Kabel
1	077639L	100 W Netzteil 2 x 2,5 mm ² Anschlusskabel und 4x RJ45-Kabeln

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz




Incara™ Wireless Charging Einbaugerät

Technische Daten


Abmessungen (mm)

Incara™ Disq 60 Wireless Charging Einbaugerät
Best. Nr. 077640L,41L,42L,43L,45L,46L

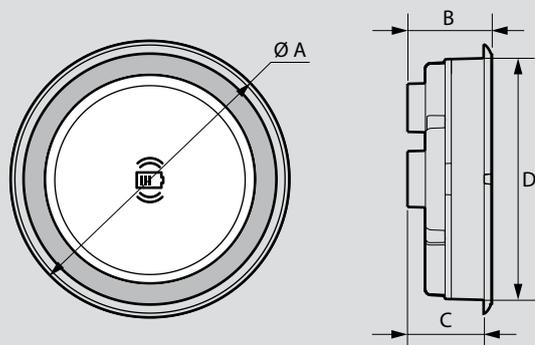


$\varnothing AB$		CD	
87	27	24.5	77.5

Position und Abmessung des Ausschnitts

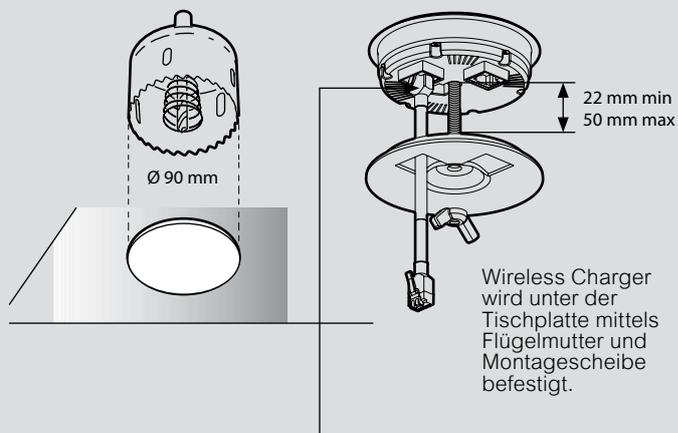

Anwendungsbeispiel

Installation auf einem Schreibtisch

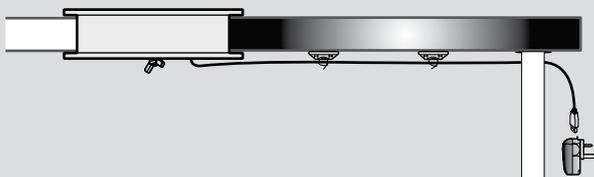

Incara™ Disq'In

Für Einzelbüros und Besprechungsräume



Zum Einbau in Möbel, kompatible Schreibtischstärke 15-40 mm, versenkbare Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose gemäß der Norm IEC 62368-1 und HDMI Anschlussdose.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Disq'In
		versenkbare französische Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker
		2-fach Zusammensetzung: - 1 Steckdose 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654740	○ Ultraweiß
1	654743	● Schwarz
		3-fach Zusammensetzung: - 2 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654741	○ Ultraweiß
1	654744	● Schwarz
		4-fach Zusammensetzung: - 2 Steckdosen 2P+T - 1 HDMI-Anschlussdose - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654742	○ Ultraweiß
1	654745	● Schwarz
		Incara™ Disq'In Oberflächen - Material: Metall
		2-fach
1	654755	● Metall
1	654756	○ Ultraweiß
1	654757	● Schwarz
		3-fach
1	654759	● Metall
1	654760	○ Ultraweiß
1	654761	● Schwarz
		4-fach
	654763	● Metall
	654764	○ Ultraweiß
	654765	● Schwarz

Incara™ Pop up

Für Einzelbüros und Besprechungsräume

Französischer / Belgischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Zum Einbauen in Möbel, versenkbare Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, kompatible Schreibtischstärke 15 bis 40 mm. Material der Oberfläche: Metall.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Pop up modulare Version
		Mit Mosaic-Funktionen auszustatten
		4-modulig
1	654800	○ Gebürstetes Aluminium
1	654801	○ Ultraweiß
1	654802	● Schwarz
1	654803	● Aluminium
1	654812	○ Gebürstetes Aluminium IP 44
		2 x 4-modulig
1	654804	○ Gebürstetes Aluminium
1	654805	○ Ultraweiß
1	654806	● Schwarz
1	654807	● Aluminium
		8-modulig
1	654808	○ Gebürstetes Aluminium
1	654809	○ Ultraweiß
1	654810	● Schwarz
1	654811	● Aluminium
1	654813	○ Gebürstetes Aluminium IP 44
		Incara™ Pop up fertig bestückte Version
		USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T Stecker.
		4-modulig Zusammensetzung: 1 versenkbare französische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ-C 30 W Power Delivery System
1	654827	○ Gebürstetes Aluminium
		2-fach Zusammensetzung: 1 versenkbare französische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W
1	654816	○ Gebürstetes Aluminium
		3-fach Zusammensetzung: 1 versenkbare französische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W
1	654817	○ Ultraweiß
		2 x 4-modulig Zusammensetzung: 2 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 2 USB Ladesteckdosen Typ-A+C 15 W
1	654818	○ Gebürstetes Aluminium
1	654819	○ Ultraweiß
		8-modulig Zusammensetzung: 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654820	○ Gebürstetes Aluminium

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

Incara™ Disq'In

Für Einzelbüros und Besprechungsräume

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654746



654747



654751



654750

Zum Einbau in Möbel, kompatible Schreibtischstärke 15-40 mm, versenkbare Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose gemäß der Norm IEC 62368-1 und HDMI Anschlussdose.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Disq'In versenkbare Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz
		USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker 2-fach Zusammensetzung: - 1 Schutzkontakt Steckdose 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654746	
1	654749	
		3-fach Zusammensetzung: - 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654747	
1	654750	
		4-fach Zusammensetzung: - 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 1 HDMI-Anschlussdose - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654748	
1	654751	
		Incara™ Disq'In Oberflächen Material Metall
		2-fach ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654755	
1	654756	
1	654757	
		3-fach ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654759	
1	654760	
1	654761	
		4-fach ● Metall ○ Ultraweiß ● Schwarz
	654763	
	654764	
	654765	

 **Legrand On-Demand-Service**
Möglichkeiten der individuellen
Anpassung des Produktes

Incara™ Pop up

Für Einzelbüros und Besprechungsräume

Britischer Standards



654835

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

Zum Einbauen in Möbel, versenkbare Steckdose, 13 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, kompatible Schreibtischstärke 15 bis 40 mm. Material der Oberfläche: Metall.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Pop up modulare Version
		Mit Mosaic-Funktionen auszustatten
		4-modulig
1	654800	<input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654801	<input type="radio"/> Ultraweiß
1	654802	<input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654803	<input type="radio"/> Aluminium
1	654812	<input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium IP 44
		2 x 4-modulig
1	654804	<input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654805	<input type="radio"/> Ultraweiß
1	654806	<input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654807	<input type="radio"/> Aluminium
		8-modulig
1	654808	<input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654809	<input type="radio"/> Ultraweiß
1	654810	<input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654811	<input type="radio"/> Aluminium
1	654813	<input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium IP 44
		Incara™ Pop up fertig bestückte Version
		USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und Stecker
1	654839	4-modulig mit 2 m Kabel und 2P + T-Stecker Zusammensetzung: 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ-C 30 W Power Delivery System <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654830	Zusammensetzung: 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15W <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654833	Zusammensetzung: 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654831	4-modulig mit 2 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland Zusammensetzung: 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654834	Zusammensetzung: 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654832	4-modulig mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker Zusammensetzung: 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium
1	654835	Zusammensetzung: 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T <input type="radio"/> Gebürstetes Aluminium


Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Abmessungen (mm)


Draufsicht

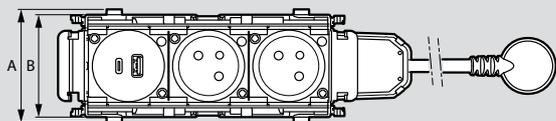

Best.Nr.	A	B
654740/41/42/43/44/45	74	67
654746/47/48/49/50/49 SCH (Britisch auf Anfrage)		


Seitenansicht

2-fach

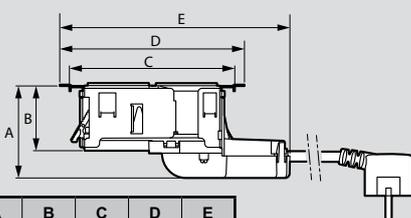


Best.Nr.	A	B	C	D	E
654740/43	71	50	126,8	141,6	176,4
654746/49 SCH					

3-fach

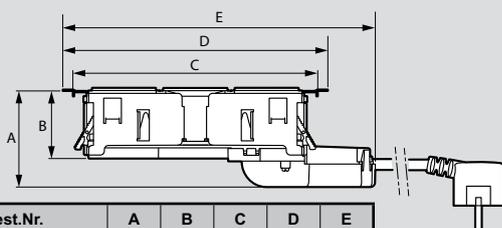


Best.Nr.	A	B	C	D	E
654741/44	71	50	179,7	194,5	229,4
654747/50 SCH					

4-fach

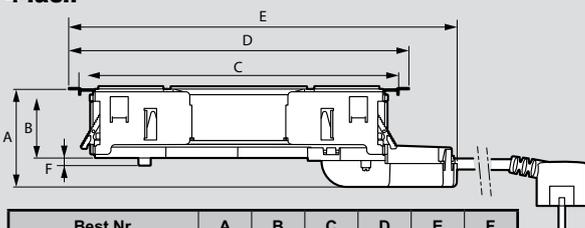


Best.Nr.	A	B	C	D	E	F
654742/45	71	50	231	245,8	280,6	5,5
654748/49 SCH						

Draufsicht - Oberflächen

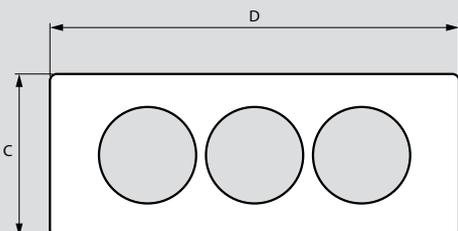


Best.Nr.	C	D
654755/56/57	80	148
654759/60/61		200
654763/64/65		252

 Abmessungen (mm)




Best.Nr.	A	B
654755/56/57	10,4	2,2
654755/56/57		
654755/56/57		


Installation

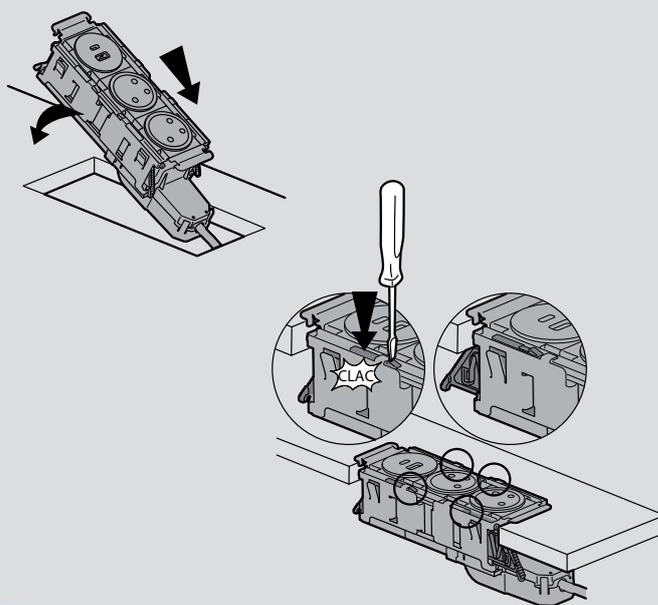

Position des Ausschnitts

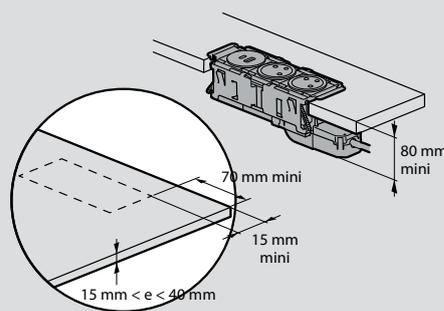

Abmessungen des Ausschnitts

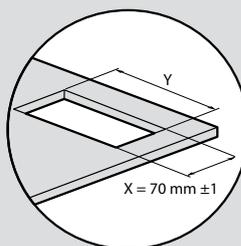

Best.Nr.	Y ± 1 mm
654740/43/46/49	129,5
654741/44/47/50	181,5
654742/45/48/51	233,5


Hinweis: Andere Ausschnitte: siehe Datenblatt. online verfügbar

Incara™ Pop up

Technische Daten


Abmessungen

4 Module

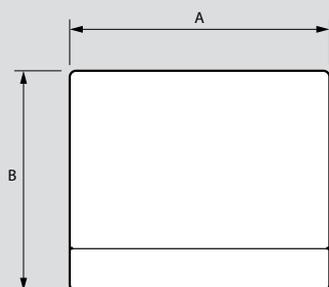


Best.Nr.	A	B
654800/01/02/03/16/17/27	146	125

8 Module

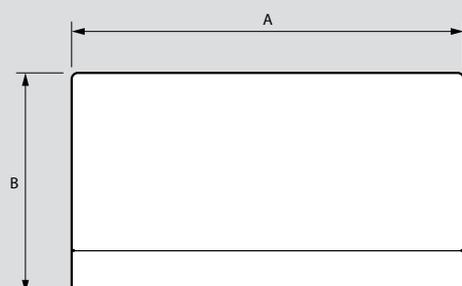


Best.Nr.	A	B
654808/09/10/11/20	236	125

Darstellung im geöffneten Zustand

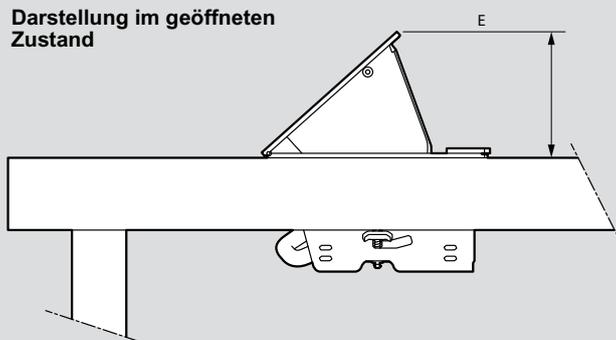


Best.Nr.	E
654800/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	70

Darstellung im geschlossenen Zustand

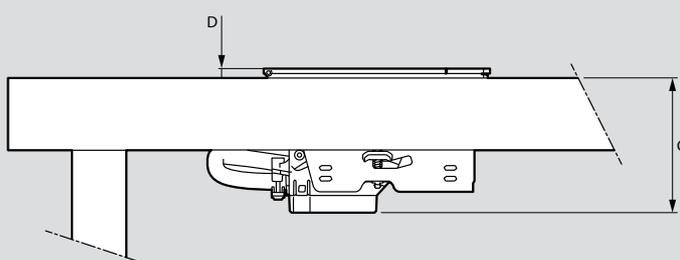

Best.Nr.	C	D
654800/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	75	5.2


Position und Abmessung des Ausschnitts

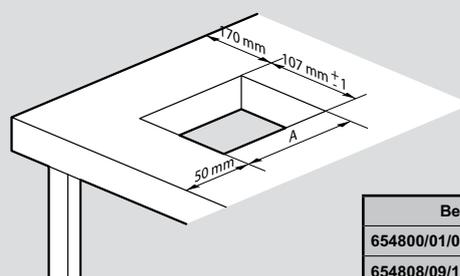


Best.Nr.	A
654800/01/02/03/16/17/27	129 mm ± 1
654808/09/10/11/20	219 mm ± 1

Hinweis: Andere Ausschnitte: siehe Datenblatt. online verfügbar

Platzbedarf unter der Arbeitsplatte

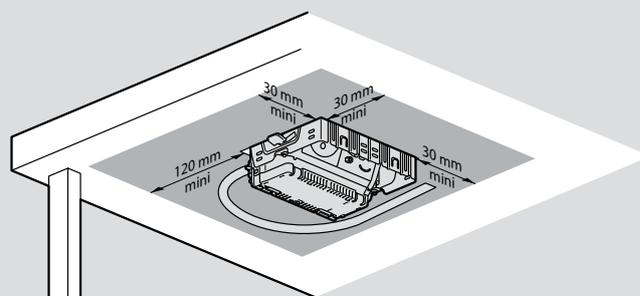

Installation

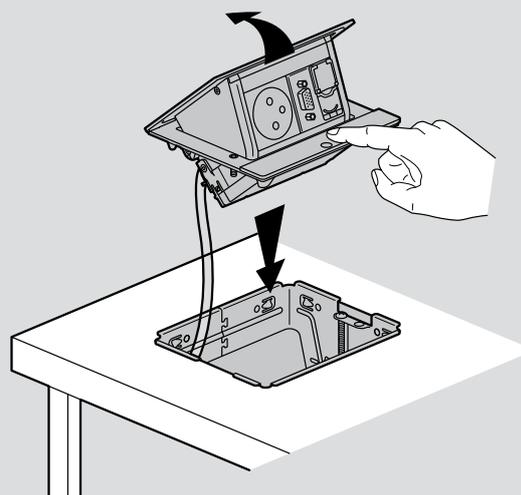

Incara™ Multilink

Für Einzelbüros und Besprechungsräume



Zum Einbau in Möbel (horizontaler Einbau) oder in eine Zwischenwand (vertikaler Einbau), versenkbare französische Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.


Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Multilink zur Integration im Möbelstück
		Aus extrudiertem Aluminium. Ausgestattet mit Mosaic-Funktionen, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker, kompatible Schreibtischdicke 10-40 mm
		4-modulig Zusammensetzung: 1 versenkbare französische Steckdose 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W
1	654776	● Schwarz Metall
1	654770	○ Ultraweiß
1	654773	● Schwarz
		6-modulig mit Ladesteckdose Power Delivery 30 W Zusammensetzung: 2 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ-C 30 W Power Delivery System
1	654793	● Schwarz Metall
		6-modulig Zusammensetzung: 2 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W
1	654777	● Schwarz Metall
1	654771	○ Ultraweiß
1	654774	● Schwarz
		8-modulig Zusammensetzung: 2 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 1 RJ45 Datendose Kat. 6 FTP, 1 HDMI-Buchse
1	654778	● Schwarz Metall
1	654772	○ Ultraweiß
1	654775	● Schwarz
		Incara™ Multilink zur Integration in eine Trennwand Kompatible Wandstärke: 10-25 mm
		8 Module Zusammensetzung: 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W
1	654860	○ Ultraweiß
		12 Module Zusammensetzung: 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 3 Datendosen RJ45 Kat. 6 FTP, HDMI Buchse
1	654861	○ Ultraweiß
		16 Module 2 vertikale Reihen mit 8 Modulen Zusammensetzung: 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 4 Datendosen RJ45 Kat. 6 FTP
1	654864	○ Ultraweiß

Incara™ Flip up

Für Versammlungsräume

Französischer / Belgischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

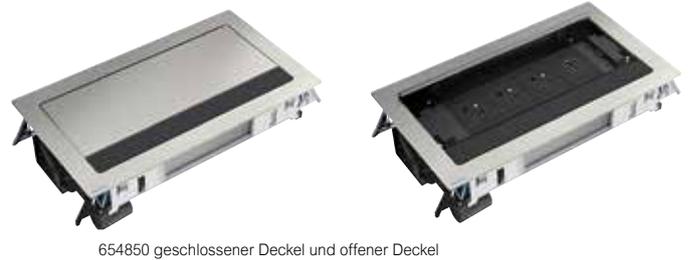

Zum Einbau in Möbel, Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Flip up zum Einbau von Steckdosenleisten
		Push-to-Open Mechanismus mit automatischen Lift-System sowie einer möglichen Kabeldurchführung bei geschlossenem Deckel, kompatible Schreibtischstärke 15-40 mm.
		8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654850	● Metall
		8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare französische Steckdosen 2P+T - 1 RJ45-Datendose Kat. 6 UTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654851	● Metall
		12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 5 versenkbare französische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654852	● Metall
		12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 versenkbare französische Steckdosen 2P+T - 3 Datendosen Kat. UTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654853	● Metall



Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ Multilink

Für Einzelbüros und Besprechungsräume

Incara™ Flip up

Für Versammlungsräume

Deutscher Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Zum Einbau in Möbel (horizontaler Einbau) oder in eine Zwischenwand (vertikaler Einbau), Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker

Zum Einbau in Möbel, Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Multilink zur Integration im Möbelstück
1	654792	<p>Aus extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Mosaic-Funktionen, mit 2 m langem Kabel und 2P+T Stecker, kompatible Schreibtischstärke 10-40 mm.</p> <p>6-modulig mit Power Delivery 30 W Zusammensetzung: 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ-C 30 W Power Delivery System</p> <p>● Schwarz Metall</p>
1	654790	<p>6-modulig Zusammensetzung: 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W</p> <p>● Schwarz Metall</p>
1	654780	<p>○ Ultraweiß</p>
1	654786	<p>● Schwarz</p>
1	654791	<p>8-modulig Zusammensetzung: 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 1 RJ45 Datendose Kat. 6 FTP, 1 HDMI-Buchse</p> <p>● Schwarz Metall</p>
1	654781	<p>○ Ultraweiß</p>
1	654787	<p>● Schwarz</p>
1	654862	<p>Incara™ Multilink zur Integration in eine Zwischenwand Kompatible Wandstärke: 10-25 mm</p> <p>8-modulig Zusammensetzung: 3 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W</p> <p>○ Ultraweiß</p>
1	654863	<p>12-modulig Zusammensetzung: 3 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 3 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP, HDMI Buchse</p> <p>○ Ultraweiß</p>
1	654865	<p>16-modulig 2 vertikale Reihen mit 8 Modulen Zusammensetzung: 3 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T, 1 USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W, 4 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP</p> <p>○ Ultraweiß</p>

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Flip up zum Einbau von Steckdosenleisten
1	654854	<p>Push-to-Open Mechanismus mit automatischen Lift-System sowie einer möglichen Kabeldurchführung bei geschlossenen Deckel, kompatible Schreibtischstärke 15-40 mm.</p> <p>4-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W</p> <p>● Metall</p>
1	654855	<p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 1 RJ45 Datendose Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W</p> <p>● Metall</p>
1	654856	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 5 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W</p> <p>● Metall</p>
1	654857	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 Schutzkontakt Steckdosen 2P+T - 3 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W</p> <p>● Metall</p>

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz





654958



654959



654964



654965

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

Zum Einbau in Möbel, versenkbare britische Steckdose, 13 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Flip up zum Einbau von Steckdosenleisten
1	654958	<p>Push-to-Open Mechanismus mit automatischen Lift-System sowie einer möglichen Kabeldurchführung bei geschlossenem Deckel, kompatible Schreibtischstärke 15-40 mm.</p> <p>Mit 2 m Kabel und 2P+T Stecker</p> <p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654959	<p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T - 2 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654964	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654965	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 3 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654960	<p>Mit 2 m Kabel und Stecker GST18i3 Wieland</p> <p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654961	<p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T - 2 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654966	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654967	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 3 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Flip up zum Einbau von Steckdosenleisten
1	654962	<p>Mit 2 m Kabel und Intersoc-R-Stecker</p> <p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654963	<p>8-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 1 versenkbare britische Steckdose 2P+T - 2 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654968	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 3 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>
1	654969	<p>12-modulig Lift-System Zusammensetzung: - 2 versenkbare britische Steckdosen 2P+T - 3 RJ45 Datendosen Kat. 6 FTP 1 Modul - 1 durchgesteckte HDMI-Buchse - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W ● Metall</p>



Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz




Incara™ Multilink

Technische Daten


Abmessungen (mm)

Incara Multilink zum Einbauen in Möbel Best. Nr. 654770/
71/72/73/74/75/76/77/78/92

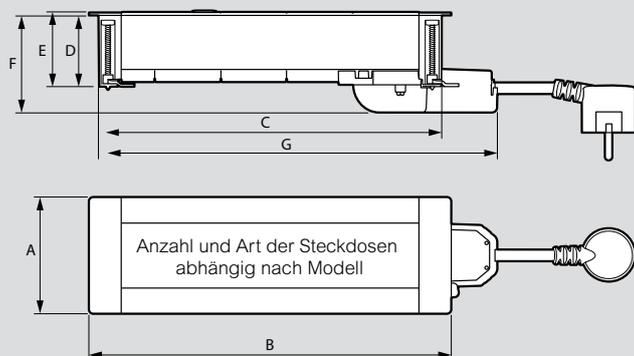


Best.Nr.	A	B	C	D	E	F	G
654770/73	80	134,3	121,3	48,8	51,2	66,6	159,1
654771/74/77/92	80	201,5	188,5	48,8	51,2	66,6	188,5
654772/75/78	80	246,5	233,5	48,8	51,2	66,6	271,3

Incara Multilink zum Einbauen in eine Trennwand Best. Nr. 654860/61

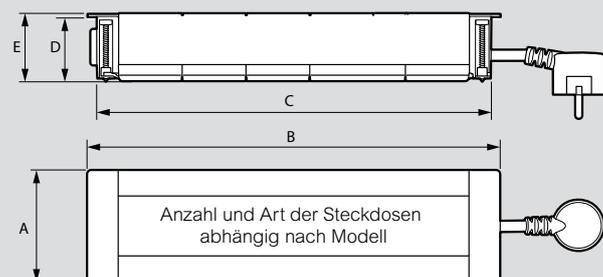


Best.Nr.	A	B	C	D	E
654860	80	291,5	278,5	50,7	53,2
654861	80	404	391	50,7	53,2

Incara Multilink zum Einbau in eine Trennwand Best. Nr. 654864

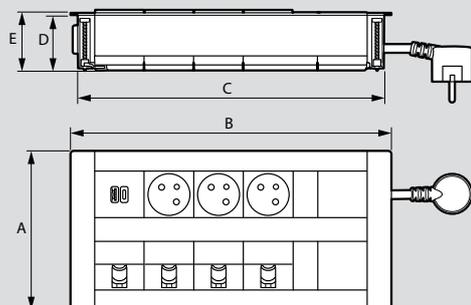


Best.Nr.	A	B	C	D	E
654864	145	291,5	278,5	50,7	53,2

Installation und Befestigung in Möbeln

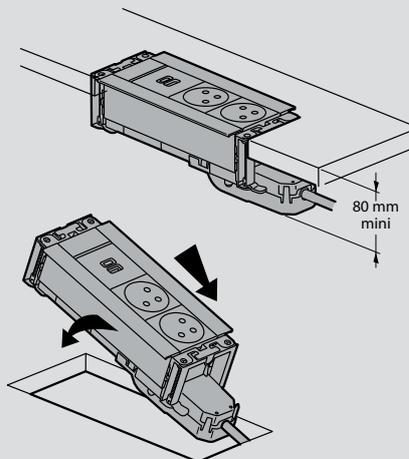


Position und Abmessung des Ausschnitts

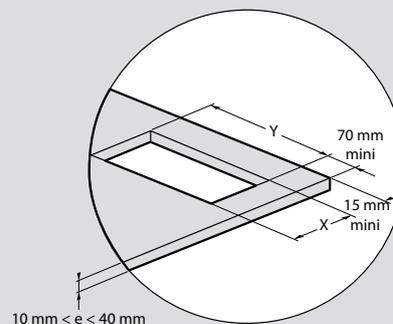

Best.Nr.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654770/73/76	67	125
654771/74/77	67	193
654772/75/78	67	238
654792	67	215

Hinweis: Andere Ausschnitte: siehe online verfügbares Datenblatt

Position und Abmessung des Ausschnitts in der Wand

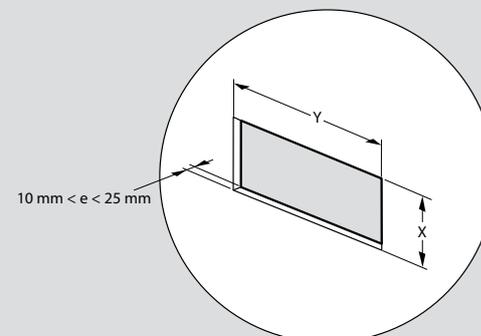



Best.Nr.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654860	67	283
654861	67	396
654864	132	283

Hinweis: Andere Ausschnitte: siehe online verfügbares Datenblatt

Incara™ Flip up

Technische Daten


Abmessungen (mm)

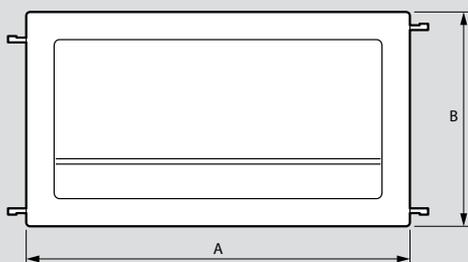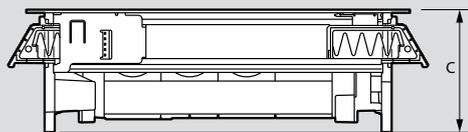

Best.Nr.	A	B	C
654850/51/54/55/58/59	303	170,5	97,5
654852/53/56/57			
654964/65			

Installation auf einer Arbeitsplatte


Bohrmaße und max. Schneidradius in den Ecken

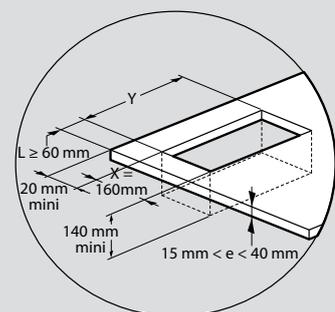


Best.Nr.	Y ± 1 mm
654850/51/54/55 654958/59/60/61/62/63	286
654752/53/56/57 654964/65/66/67/68/69	376

Hinweis : Andere Ausschnitte: siehe online verfügbares Datenblatt

Installation

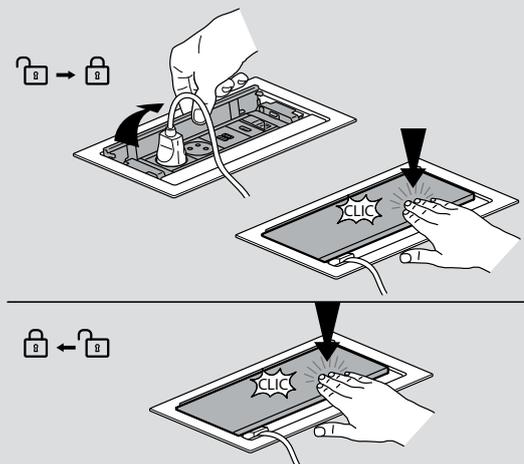

Einführung und Fixierung

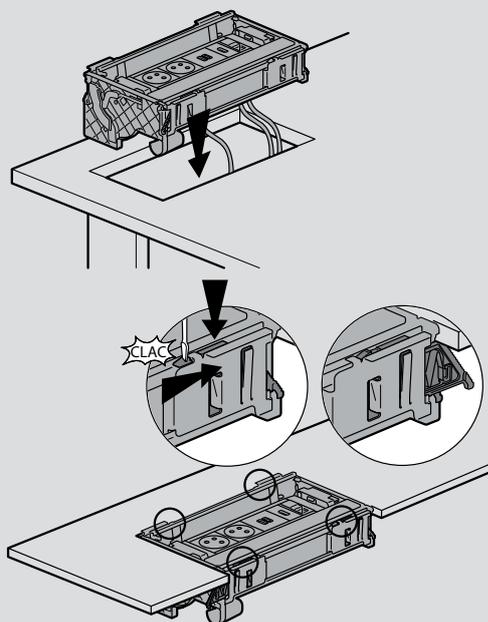

Incara™ Tower 60 und 120

Zum Einbau in Einzelbüros, Gemeinschaftsbüros, Möbel und Küchenarbeitsplatten **Französischer / Belgischer Standard**

Incara™ Tower 60 und 120

Zum Einbau in Einzelbüros, Gemeinschaftsbüros, Möbel und Küchenarbeitsplatten **Deutscher Standard**

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654970



654980



654981



654982



654983

Zum Einbau in Möbel, französische Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker.

Zum Einbau in Möbel, Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz, USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Tower 60
1	654972	Bohrung Ø 60 mm Oberfläche Schwarz / Metall, das Lift-System fährt den Tower aus und kann händisch herausgezogen werden, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker, kompatible Tischstärke: 6-50 mm
1	654970	Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T
1	654971	Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654973	Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 2 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Tower 120
1	654980	Bohrung Ø 121 mm Oberfläche Schwarz / Metall, das Push-to-Open Lift-System fährt den Tower aus, Funktionen auf den 4 Seiten, dadurch 360° Zugänglichkeit, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker, kompatible Tischstärke: 6-80 mm
1	654981	Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB Ladesteckdosen Typ A 15W - 2 USB Ladesteckdosen Typ C 15W
		Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB Ladesteckdosen Typ A 15W - 2 USB Ladesteckdosen Typ C 15W - 1 Wireless Charger (Glasmaterial, mit LED-Anzeige zur Statusanzeige)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Tower 60
1	654976	Bohrung Ø 60 mm Oberfläche Schwarz / Metall, das Push-to-Open Lift-System fährt den Tower aus, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker, kompatible Tischstärke: 6-50 mm
1	654974	Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T
1	654975	Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + Typ-C 15 W
1	654977	Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 2 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A + C 15 W



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Tower 120
1	654982	Bohrung Ø 121 mm Oberfläche Schwarz / Metall, das Push-to-Open Lift-System fährt den Tower aus, Funktionen auf den 4 Seiten, dadurch 360° Zugänglichkeit, mit 2 m langem Kabel und 2P+T-Stecker, kompatible Tischstärke: 6-80 mm
1	654983	Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB Ladesteckdosen Typ A 15W - 2 USB Ladesteckdosen Typ C 15W
		Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB Ladesteckdosen Typ A 15W - 2 USB Ladesteckdosen Typ C 15W - 1 Wireless Charger (Glasmaterial, mit LED-Anzeige zur Statusanzeige)

Incara™ Tower 60 und 120


Technische Daten

Incara™ Tower 60

Position und Abmessung des Ausschnitts

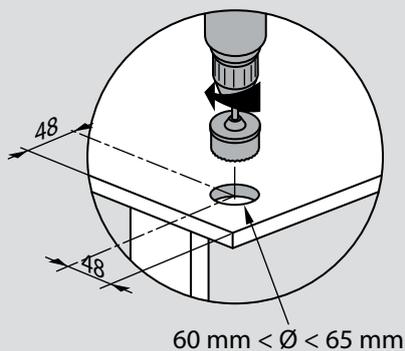
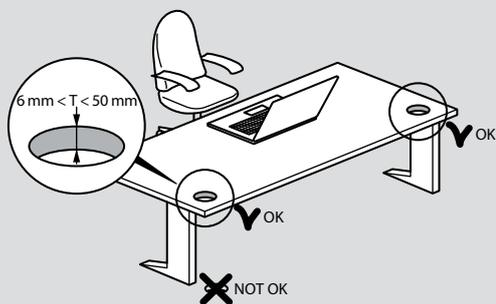


Verwendung

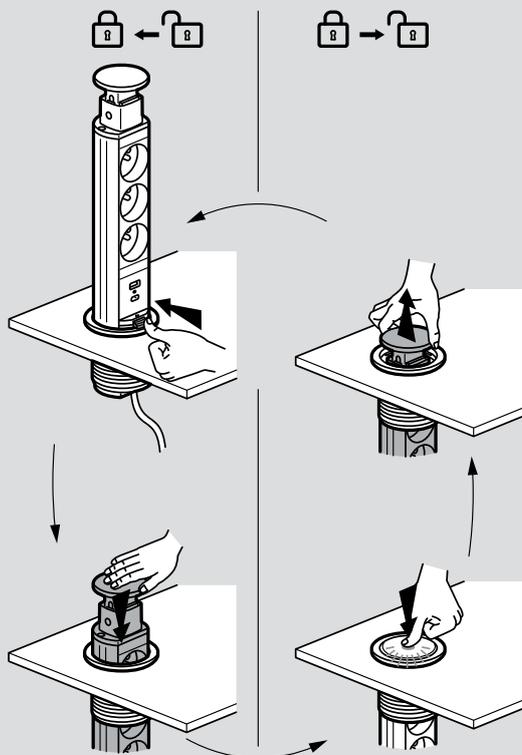


Incara™ Tower 120

Position und Abmessung des Ausschnitts

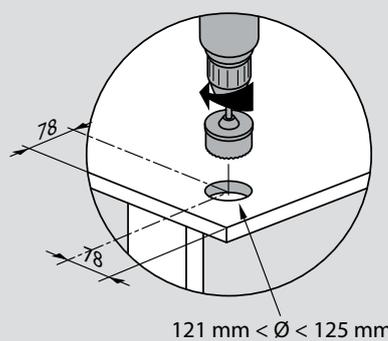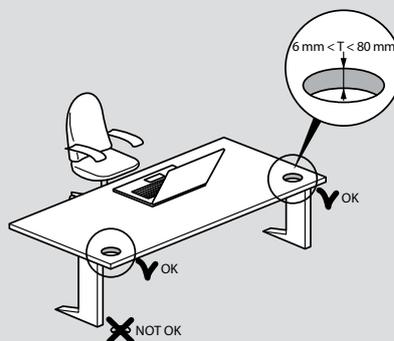

Verwendung

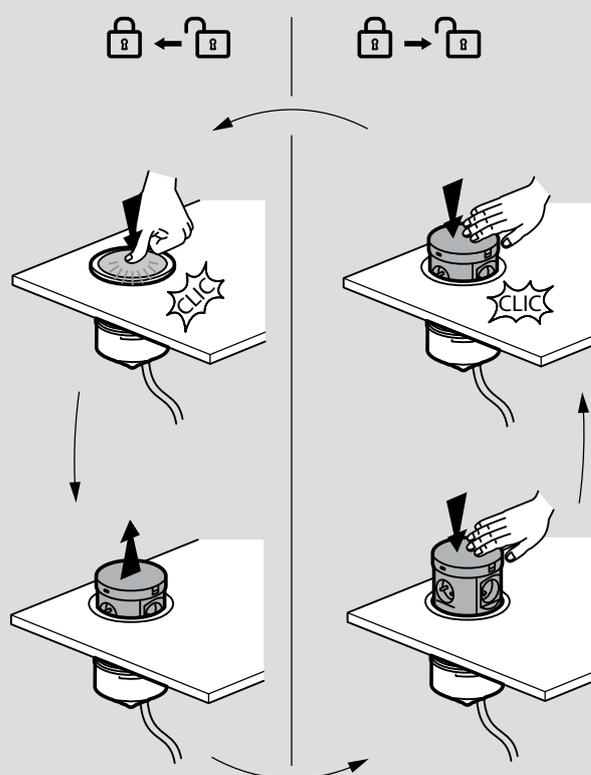

Incara™ Top Access

Für Einzelbüros und Besprechungsräume

alle Standards

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654870 geschlossener Deckel



654870 offener Deckel

Zum Einbauen in Möbel, kompatible Tischstärke 10-40 mm, Material: Metall, mit dem integrierten Korb ist es möglich, Kabel, Ladegeräte, Steckdosenleisten zu verstauen. Um ein sanftes Schließen zu gewährleisten, ist die Abdeckung mit einer Dämpfung ausgestattet. Top Access ist mit Führungen für die Mosaic Steckdosenleisten ausgestattet.

Verp.-Einh. Best.Nr. Incara™ Top Access

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ Top Access
1	654870	● Aluminium
1	654871	○ Ultraweiß
1	654872	● Schwarz
1	654873	● Aluminium
1	654874	○ Ultraweiß
1	654875	● Schwarz

Länge 295 mm

- Aluminium
- Ultraweiß
- Schwarz


Länge 385 mm

- Aluminium
- Ultraweiß
- Schwarz

Incara™ Top Access


Technische Daten

Abmessungen (mm)

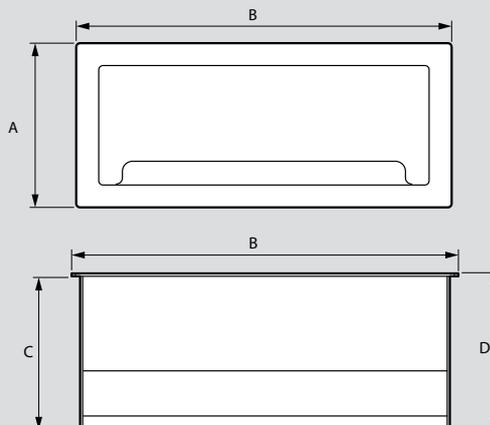

	A	B	C	D
Incara™ Top Access 295	130	295	120	122,2
Incara™ Top Access 385		385		



Position und Abmessung des Ausschnitts

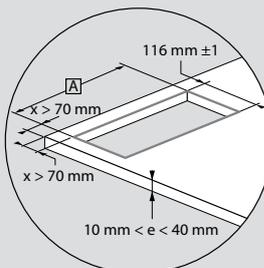

	654870/71/72	654873/74/75
A	284 mm ± 1	374 mm ± 1

Hinweis: Andere Ausschnitte: siehe online verfügbares Datenblatt




Montage

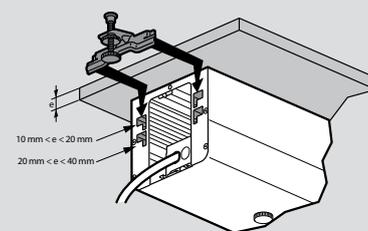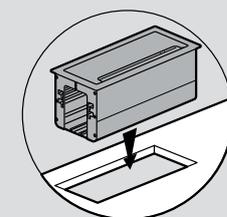

Montage einer Steckdosenleiste

Standard-Steckdosenleiste

Legrand Premium-Steckdosenleiste

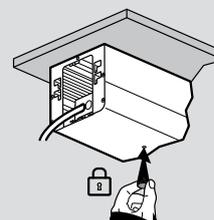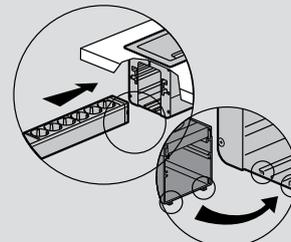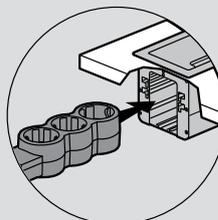

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Mobiles Produkt zum Aufstellen auf einer Tischplatte, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (Zamak), rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Halt, Tischhalterung Best. Nr. 654938 muss separat bestellt werden. Versenkbare französische Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Set Version mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654922	Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 1-fach Set Version ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654923	
1	654918	Basiselement mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W Basiselement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 1-fach Basiselement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654930/31/32/33) ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654920	
1	654900	Basiselement mit versenkbaren französischen Steckdosen 2P+T Basiselement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+TStecker. 1-fach Basiselement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654930/31/32/33) ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654901	
1	654904	2-fach Basiselement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654934/35/36/37) ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654905	
1	654902	Basiselement mit versenkbarer französischer Steckdose 2P+T und USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W Basiselement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 2-fach Basiselement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654934/35/36/37) ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654903	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abdeckung als Design-Oberfläche
		1/4-Drehung-Clip-Verriegelung mit integrierter Diebstahlsicherung
		1-fach
1	654931	● Echtes Holz
1	654930	● Beton
1	654932	○ Ultraweißer Kunststoff
1	654933	● Schwarzer Kunststoff
		2-fach
1	654935	● Echtes Holz
1	654934	● Beton
1	654936	○ Ultraweißer Kunststoff
1	654937	● Schwarzer Kunststoff
		Tischhalterung
		Incara Electr'On kann einfach waagrecht auf die Arbeitsfläche gestellt und verwendet oder mittels dem Montagezubehör auf der Arbeitsplatte befestigt werden. Der Vorteil dieser Befestigung ist die ergonomische Positionierung des Produktes in einem optimalen Winkel.
1	654938	● Schwarz

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ Electr'On

Für Einzelbüros und Gemeinschaftsräume

Deutscher Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654922



654920



654938

Mobiles Produkt zum Aufstellen auf einer Tischplatte, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (Zamak), rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Halt, Tischhalterung Best. Nr. 654938 muss separat bestellt werden. Versenkbare Schutzkontakt Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Set Version mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654922	Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 1-fach Set Version ○ Ultraweiß ● Schwarz
1	654923	
		Basiselement mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
		Basiselement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker.
		1-fach Basiselement
1	654918	Design-Oberfläche (Best. Nr. 654930/31/32/33)
1	654920	○ Ultraweiß ● Schwarz

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abdeckung als Design-Oberfläche
		1/4-Drehung-Clip-Verriegelung mit integrierter Diebstahlsicherung
		1-fach
1	654931	● Echtes Holz
1	654930	● Beton
1	654932	○ Ultraweißer Kunststoff
1	654933	● Schwarzer Kunststoff
		Tischhalterung
		Incara Electr'On kann einfach waagrecht auf die Arbeitsfläche gestellt und verwendet oder mittels dem Montagezubehör auf der Arbeitsplatte befestigt werden. Der Vorteil dieser Befestigung ist die ergonomische Positionierung des Produktes in einem optimalen Winkel.
1	654938	● Schwarz

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz





654924



654919



654917



654914



654938

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023


Mobiles Produkt zum Aufstellen auf einer Tischplatte, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (Zamak), rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Halt, Tischhalterung Best. Nr. 654938 muss separat bestellt werden. Versenkbare britische Steckdose, 13 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.


Verp.-Einh.	Best.Nr.	Set Version mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W
1	654924	Mit integriertem Abschluss und geflochtener Schnur (Textilüberzug), Länge 2,5 m Netzteil 110-240 V 50/60 Hz Entspricht IEC 62368-1 1-fach Set Version <input type="radio"/> Ultraweiß <input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654925	
1	654919	Baseelement mit USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W Baseelement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 1-fach Baseelement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654930/31/32/33) <input type="radio"/> Ultraweiß <input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654921	
1	654912	Baseelement mit versenkbaren britischen Steckdosen 2P+T Baseelement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 1-fach Baseelement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654930/31/32/33) <input type="radio"/> Ultraweiß <input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654913	
1	654916	2-fach Baseelement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654934/35/36/37) <input type="radio"/> Ultraweiß <input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654917	
1	654914	Baseelement mit versenkbarer britischer Steckdose 2P+T und USB Ladesteckdose Typ-A+C 15 W Baseelement Electro`On, muss mit einer Abdeckung für die Design-Oberfläche komplettiert werden. Mit integriertem Netzteil 110-240 V 50/60 Hz sowie 2,5 m langem Kabel aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. 2-fach Baseelement Design-Oberfläche (Best. Nr. 654934/35/36/37) <input type="radio"/> Ultraweiß <input checked="" type="radio"/> Schwarz
1	654915	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abdeckung als Design-Oberfläche
		1/4-Drehung-Clip-Verriegelung mit integrierter Diebstahlsicherung
1	654931	1-fach <input checked="" type="radio"/> Echtes Holz <input type="radio"/> Beton
1	654930	
1	654932	<input type="radio"/> Ultraweißer Kunststoff <input checked="" type="radio"/> Schwarzer Kunststoff
1	654933	
1	654935	2-fach <input checked="" type="radio"/> Echtes Holz <input type="radio"/> Beton
1	654934	
1	654936	<input type="radio"/> Ultraweißer Kunststoff <input checked="" type="radio"/> Schwarzer Kunststoff
1	654937	
1	654938	Tischhalterung Incara Electr'On kann einfach waagrecht auf die Arbeitsfläche gestellt und werden oder mittels dem Montagezubehör auf der Arbeitsplatte befestigt werden. Der Vorteil dieser Befestigung ist die ergonomische positionierung des Produktes in einem optimalen Winkel. <input checked="" type="radio"/> Schwarz


Abmessungen (mm)

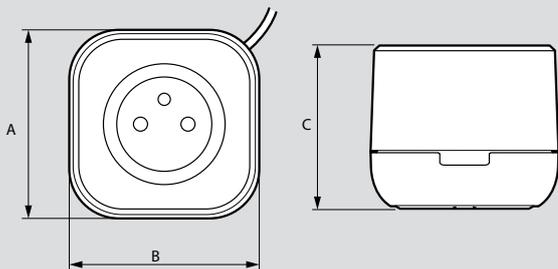

Best.Nr.	A	B	C
654900/01/18/20/22/23	76	76	66,3
654918/20/22/23			
654912/13/19/21/24/25			

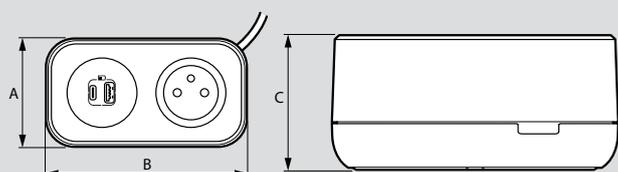


Best.Nr.	A	B	C
654902/03/04/05	76	140	66,4
654916/17/14/15			

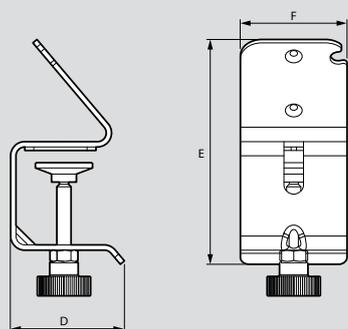


Best.Nr.	D	E	F
654938	64	127	60



Montage der Design-Oberfläche

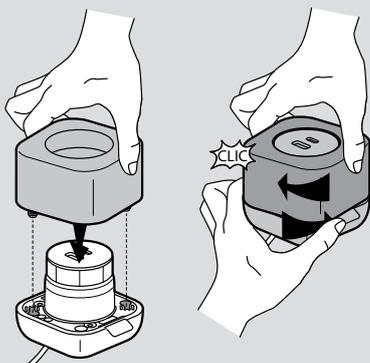

Montage der Design-Oberfläche (Fortsetzung)

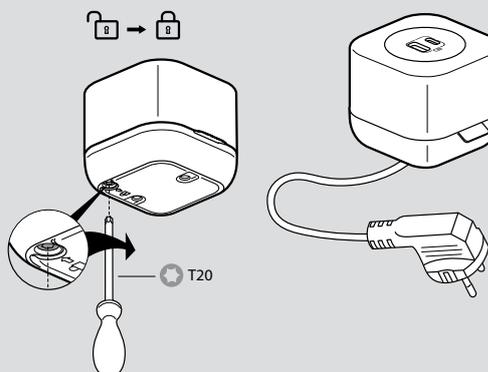

Montage mit einer Halterung Best. Nr. 654938

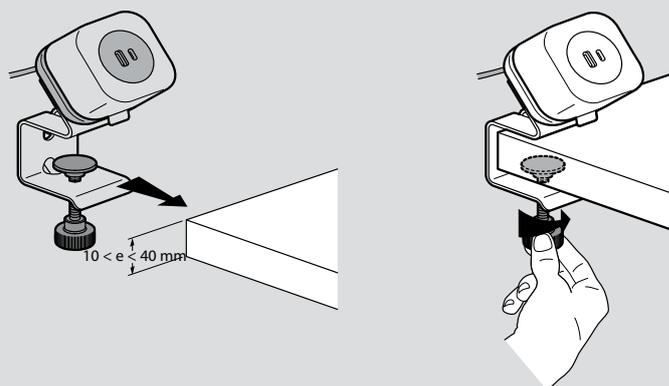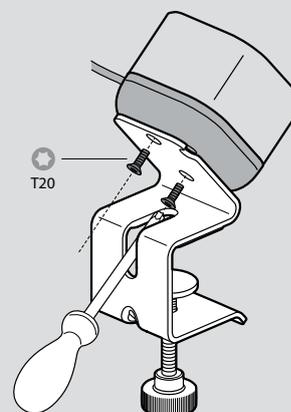

Incara™ Link'On

Für Versammlungsräume



654881

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

Einsatzbereite, mobile Steckdosenleisten für Besprechungsräume, ermöglichen den Anschluss von Multimedia-Geräten in unmittelbarer Nähe des Nutzers, ohne dass in die Möbel gebohrt werden muss. Versenkbare Steckdose, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, maximale Leistung 3680 W.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Incara™ Link'on – Stand-Alone Version
Mit 2,5 m langem Kabel, aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker.
Zusammensetzung:
- 6 Steckdosen 2P+T
● Schwarz

Incara™ Link'on – Basis Version
Mit 2,5 m langem Kabel, aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. Erweiterungs-version für das Basis Modul Best. Nr. 654883 (max. 1x Basis Version+ 1x Erweiterungs-version).
Zusammensetzung:
- 4 Steckdosen 2P+T
- 2 USB-Ladesteckdosen Typ-A+C 15 W
- 1 HDMI-Kabel 2 m
- Integrierter Wieland GST18i3-Stecker zum Anschluss an die Erweiterungs-version Best. Nr. 654883
● Schwarz

Incara™ Link'on – Erweiterungs-version
Mit 1,5 m langem Wieland-Steckerkabel GST18i3 kann mit Best. Nr. 654881/82 erweitert werden (max. 1x Basis Version+ 1x Erweiterungs-version).
Zusammensetzung:
- 4 Steckdosen 2P+T
- 2 USB-Ladesteckdosen Typ-A + Typ-C 15 W
● Schwarz

 **Legrand On-Demand-Service**
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz




Incara™ Link'On

Technische Daten


Französischer / Belgischer Standard

Kombination von erweiterbaren Incara™ Link'On


Best. Nr. 654881/82

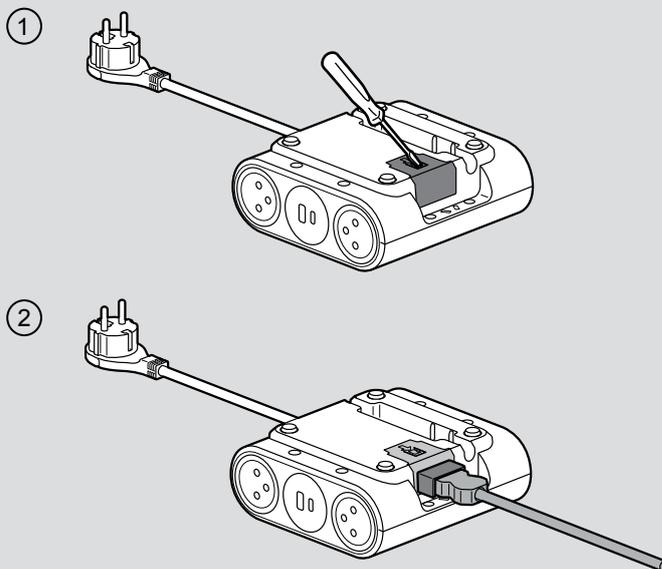

Incara™ Link'On 6-fach Steckdosen in einem Konferenzraum

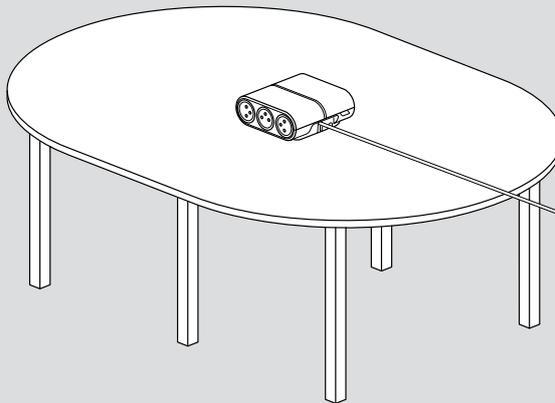

Kombination von zwei Incara™ Link'On in einem Konferenzraum

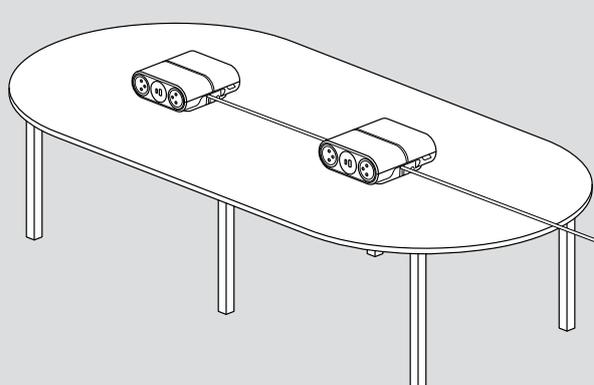

Incara™ Link'On

Für Versammlungsräume

Incara™ Link'On

Technische Daten

Britischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



654892



654893

Einsatzbereite, mobile Steckdosenleisten für Besprechungsräume, ermöglichen den Anschluss von Multimedia-Geräten in unmittelbarer Nähe des Nutzers, ohne, dass in die Möbel gebohrt werden muss. Versenkbare Steckdose, 13 A - 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, maximale Leistung 3250 W.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh. Best.Nr. Incara™ Link'On – Basis Version


1	654891	<p>Kabel, aus geflochtenem Gewebe (Textilüberzug) und 2P+T-Stecker. Erweiterungsversion für das Basis Modul Best. Nr. 654893 (max. 1x Basis Version+ 1x Erweiterungsversion). Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB-Ladesteckdosen Typ-A+C 15 W - 1 HDMI-Kabel 2 m - Integrierter Wieland GST18i3-Stecker zum Anschluss an die Erweiterungsversion Best. Nr. 6 548 83</p> <p>● Schwarz</p>
1	654892	<p>Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB-Ladesteckdosen Typ-A+C 15 W - Integrierter Wieland GST18i3-Stecker zum Anschluss an die Erweiterungsversion Best. Nr. 654883</p> <p>● Schwarz</p>

1 654893 Incara™ Link'On – Erweiterungsversion


1	654893	<p>Mit 1,5 m langem Wieland-Steckerkabel GST18i3 kann mit Best. Nr. 6 548 81/82 erweitert werden (max. 1x Basis Version+ 1x Erweiterungsversion). Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 2 USB-Ladesteckdosen Typ-A+C 15 W</p> <p>● Schwarz</p>
---	--------	---

Kombination von erweiterbaren Incara™ Link'On


Best.Nr. 654891/654892

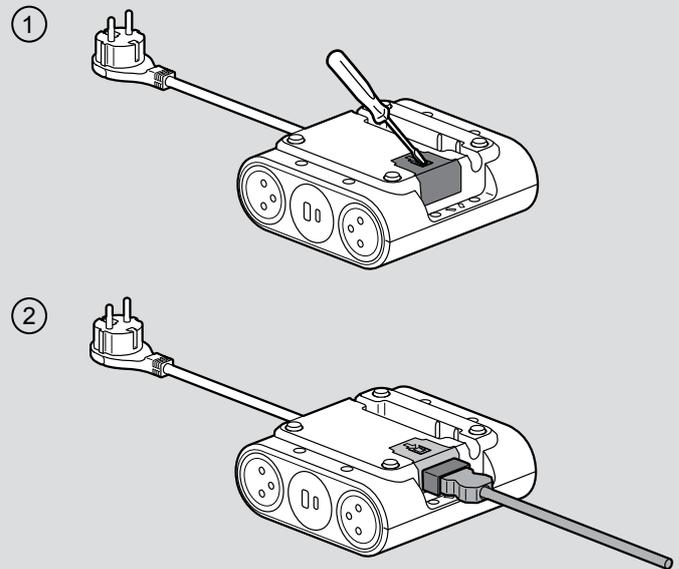

Incara™ Link'On 6-fach Steckdosen in einem Konferenzraum

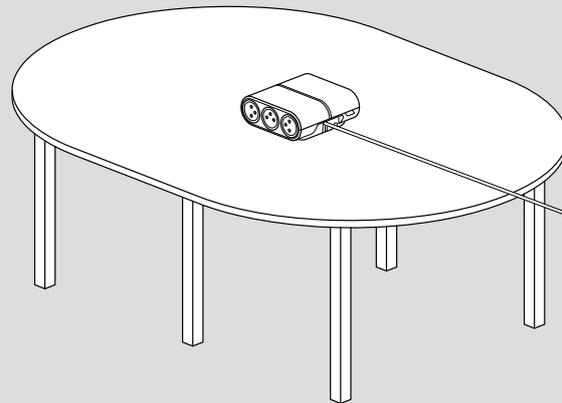

Kombination von zwei Incara™ Link'On in einem Konferenzraum

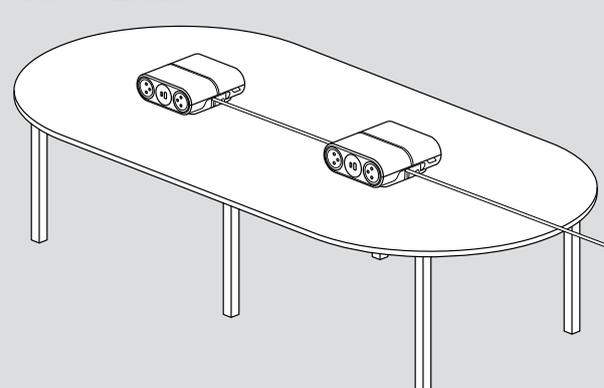

Legrand On-Demand-Service
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit

Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ On Desk ausgestattet

Mit einem Anschlusskabel versehen

Französischer / Belgischer Standard

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023



Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit versenkbaren französischen Steckdosen, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB-Ladesteckdose Typ A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von internationalen Steckdosen-Standards die national gültigen Installationsnormen zu deren Installationsmöglichkeiten sowie Verwendungen.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ On Desk Steckdosenleisten mit Zusatzfunktionen (mit Kabel)
1	054608	Mit beleuchtetem Schalter Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054609	Zusammensetzung: - 6 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054610	Zusammensetzung: - 4 verwechslungssicheren Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054611	Zusammensetzung: - 6 verwechslungssicheren Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054612	Mit Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Zusammensetzung: - 5 Steckdosen 2P+T - 1 16 A 30 mA FI/LS-Schalter
1	054617	Mit USB-Ladesteckdose Typ-A+C Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 3 A / 15 W
1	054614	Mit Datendosen Besonders geeignet zum Anschluss von mehreren netzwerkfähigen Geräten an ein Netzwerk. Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 3 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig
1	054613	Zusammensetzung: - 2 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 3 A / 15 W - 2 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig

Verp.-Einh.	Best. Nr.	Incara™ On Desk Steckdosenleisten mit Zusatzfunktionen (ohne Kabel)
1	054602	Mit beleuchtetem Schalter Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054603	Zusammensetzung: - 6 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	054604	Mit Datendosen Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 2 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig
1	054605	Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - 3 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig
1	054606	Zusammensetzung: - 2 Steckdosen 2P+T - 2 verwechslungssicheren Steckdosen 2P+T - 2 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig
1	054607	Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 3 verwechslungssicheren Steckdosen 2P+T - 3 RJ 45 Datendosen Kat. 6 FTP 1-modulig
20	054699	Tischhalterung Zur Befestigung der Steckdosenleiste auf dem Möbelstück

 **Legrand On-Demand-Service**
Möglichkeiten der individuellen Anpassung des Produktes

PLUS an Sicherheit
Standardmäßig erhöhter Berührungsschutz



Incara™ On Desk ausgestattet

Deutscher Standard

Incara™ On Desk modular

alle Standards



653560



653562

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Schutzkontakt Steckdosen, 16 A – 250 V~ 50/60 Hz, mit erhöhtem Berührungsschutz. USB A+C, Spannungsversorgung: 110-240 V 50/60 Hz, Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten. Entspricht der Norm IEC 62368-1, wird mit Kabel Anschlusskabel geliefert.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Incara™ On Desk Steckdosenleisten mit Zusatzfunktionen (mit Kabel)
1	653560	Mit beleuchtetem Schalter Zusammensetzung: - 4 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	653561	Zusammensetzung: - 6 Steckdosen 2P+T - beleuchteter Schalter (Ein/Aus)
1	653562	Mit USB-Ladesteckdose Typ-A+C Zusammensetzung: - 3 Steckdosen 2P+T - 1 USB-Ladesteckdose Typ-A+C 3 A / 15 W
1	653563	Mit Datendosen - 2 Steckdosen 2P+T - 2 verwechslungssicheren Steckdosen 2P+T - 2 RJ45 Datendosen Kat. 6 UTP



054690



054699



054691

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, kann kundenspezifisch mit Mosaic Funktionen wie zum Beispiel einem Leselicht, Hausautomationssystem „with Netatmo“ und Audioanschlussdosen ausgestattet werden.

Verp.-Einh.	Best. Nr.	Incara™ On Desk Modulare-Ausführung muss mit Mosaic bestückt werden
1	054690	Mit Mosaic-Funktionen
1	054691	Leergehäuse 8
1	054692	Leergehäuse 12
		Leergehäuse 16
20	054699	Tischhalterung Zur Befestigung der Steckdosenleiste auf dem Möbelstück

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

Incara™ Vertebra

Flexibler/starrer Kabelkanal



654992



654990

VERFÜGBAR
IN QUARTAL
3/2023

Vertebra ist ein professionelles Kabel-Management System. Es ermöglicht eine strukturierte Verlegung von Kabeln und Leitungen zwischen Schreibtisch und Boden sowie die horizontale Kabelverlegung direkt unter der Arbeitsplatte.

Verp.-Einh.	Best. Nr.	Flexibler/starrer Kabelkanal
1	654992	2-fach - Länge 120 cm horizontale/ vertikale Montage Zwei mögliche Verwendungszwecke: - starre Positionierung mit Rotation um 2 Achsen - flexible Positionierung mit Rotation um 4 Achsen Befestigung mittels Schrauben oder doppelseitigen Klebeband (mitgeliefert) Ideal für eine horizontale Kabelverlegung.
1	654993	
1	654990	4-fach - Länge 80 cm Vertikal Montage Fuß mit Metallgewicht kann durch Verschrauben unter der Schreibtischplatte oder über eine Ø80 mm Bohrung befestigt werden
1	654991	

- Grau
- Schwarz

 
- Grau
- Schwarz

Incara™ Vertebra

Technische Daten


Abmessungen (mm)

2-fach Kabelführung




A	54
B	27

Krümmungsradius

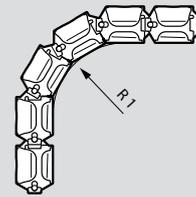


R1 | 50 min.

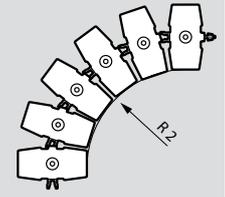


R2 | 80 min.

4-fach Kabelführung

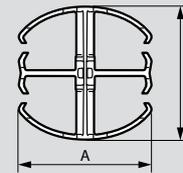


A	54
B	54

Krümmungsradius

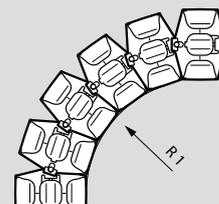

R1 | 80 min.

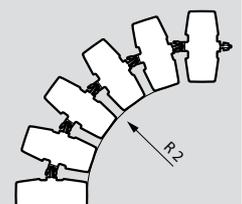



R2 | 80 min.

2-fach Kabelführung

starre Position





flexible Position

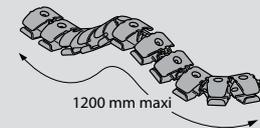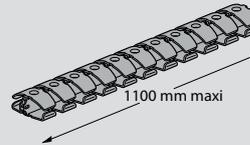



Montage einer 2-fach Kabelführung

Durch Schrauben Ø3,5 mm Durchdoppelseitiges Klebeband max. (nicht mitgeliefert) (mitgeliefert)

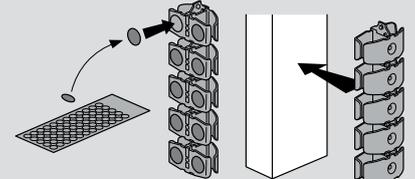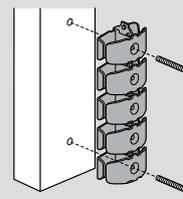

Empfohlene Verlegetemperatur: +15 °C bis +25 °C

Montage einer 4-fach Kabelführung

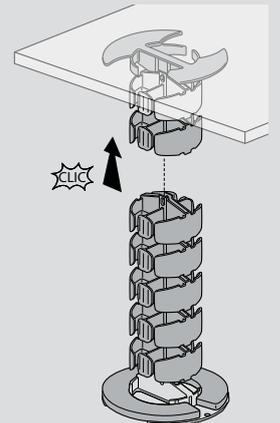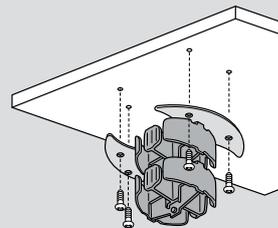



Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21 / 104-0
www.legrand.de

Verkaufsservice
T 0 29 21 / 104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Legrand Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
www.legrand.at

Verkaufsservice
T 01 277 62 100
legrand.verkauf@legrand.at

Legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen technischen Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße ohne vorherige Mitteilung zu ändern.