


# Systemdarstellung Kabelrinne P31 AutoClick

Stützabstand: ≤ 1,5 m | Maximale Belastung: Praktisches Kabelgewicht (maximales Gewicht bei Vollbelegung mit Kabel)

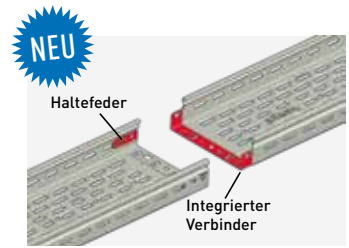

Die Kabelrinnen werden durch einfaches Ineinanderschieben verbunden. Es sind keine zusätzlichen Montageschritte notwendig.

Hängestiel U55 270 Nm / 7 kN	
Länge	Best.Nr.
200	348362
300	348363
400	348364
500	348365
600	348366
700	348367
800	348368
900	348369
1000	348360

Hängestiel U60 530 Nm / 9 kN	
Länge	Best.Nr.
200	348382
300	348383
400	348384
500	348385
600	348386
700	348387
800	348388
900	348389
1000	348390

Bogen 90°		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	480751	480863
200	480753	480865
300	480754	480866
400	480755	480867
500	480756	480868
600	480757	480869

CB-Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM350810	1,1 kN
200	CM350830	1,1 kN
300	CM350840	1,3 kN
400	CM350850	1,4 kN
500	CM350860	2,0 kN
600	CM350870	1,6 kN

Ausleger schwer		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM557213	2,2 kN
200	CM557233	2,0 kN
300	CM557243	2,7 kN
400	CM557253	2,6 kN
500	CM557263	3,7 kN
600	CM557273	3,6 kN
700	CM557383	3,8 kN

<b>Schutzkappe U50/55/60</b> 348575
--

Einlegebügel

<b>Schraubverbinder</b> Zum Verbinden von zwei geschnittenen Seiten. Best.Nr. 341213
---

Eckstück verstellbar	
Breite	Best.Nr.
100	481771
200	481773
300	481774
400	481775
500	481776
600	481777

Einlegebügel 600 N	
Breite	Best.Nr.
100	347280
200	347282
300	347283
400	347284

Kabelrinne AutoClick, H: 60 mm – integrierter automatischer Verbinder		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	480111	340191
200	480113	340193
300	480114	340194
400	480115	340195
500	480116	340196
600	480117	340197

Abzweigstück		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	481781	480503
200	481783	480505
300	481784	480728
400	481785	480745
500	481786	480746
600	481787	480747

Anbaustück	
2 Stück pro Anbau	
Best.Nr.	Deckel Abzweigstück
481173	480503/505/728/745/746/747

*1 Verbindung Hängestiel – Ausleger			
Hängestiel	Ausleger	Dimension	Best.Nr.
55/60	CB/3 kN	1 x M10x25	616010

*2 Verbindung Kabelrinne – Formstück		
Pro Stoßstelle 2 Befestigungen		
Breite	Befestigung	Best.Nr.
100 – 600	Sperrzahnschrauben Set M6x10	341895

*3 Verbindung Kabelrinne – Ausleger		
Type	Befestigung	Best.Nr.
CB, 3 kN	Multiclip	349252
	oder Sperrzahnschrauben Set M6x10	341895
Einlegebügel 100 – 400	Schraubenset BTRCC 6x20	CM801011

T-Stück		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	480791	480881
200	480793	480883
300	480794	480884
400	480795	480885
500	480796	480886
600	480797	480887

Steigestück		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	480811	480890
200	480813	480892
300	480814	480893
400	480815	480896
500	480816	480897
600	480817	480898

Kunststoff
Sendzimir verzinkt
Tauchfeuerverzinkt
Edelstahl V2A

Gelenkstück vertikal	
2 Stück pro Stoßstelle	
481232	

Montageplatte mit Schnellkupplung	
481155	

Fallstück		
Breite	Best.Nr.	Deckel
100	480801	489001
200	480803	489003
300	480804	489004
400	480805	489005
500	480806	489006
600	480807	489007

Kantenschutz	
Best.Nr.	Abmessung
8302101	10 x 14,5

Auswahl Hängestiel									
1 Lage – Zweiseitig		2 Lagen – Zweiseitig			1 Lage – Einseitig		2 Lagen – Einseitig		
		Lagen können getauscht werden.					Lagen können getauscht werden.		
	Lage 1	Lage 1	Lage 2	Lage 1	Lage 1	Lage 1	Lage 1	Lage 2	Lage 2
Hängestiel	Rinnenbreite	Hängestiel	Rinnenbreite	Rinnenbreite	Hängestiel	Rinnenbreite	Hängestiel	Rinnenbreite	Rinnenbreite
U55	500	U55	500	500	U55	500	U55	300	300
U60	600	U60	600	600	U60	600	U60	400 – 500	100 – 400



Legrand GmbH  
Am Silberg 14  
59494 Soest  
Telefon 0 29 21 / 104-0  
info.service@legrand.de  
www.legrand.de

# Systemdarstellung Gitterrinne CF54 und FC54

CF54 Gitterrinne	
Breite	Best.Nr.
50	CM000061/3/4/6/8
100	CM000071/3/4/6/8
150	CM000081/3/4/6/8
200	CM000091/3/4/6/8
300	CM000101/3/4/6/8
400	CM000201/3/4/6/8
500	CM000301/3/4/6/8
600	CM000401/3/4/6/8

FC 54-FASCLIC+	
Breite	Best.Nr.
50	CM200061/4/6/8
100	CM200071/4/6/8
150	CM200081/4/6/8
200	CM200091/4/6/8
300	CM200101/4/6/8
400	CM200201/4/6/8
500	CM200301/4/6/8
600	CM200401/4/6/8

Einfädel-Gitterrinne	
B x H	Best.Nr.
34X27	CM348050V
34X47	CM348060V
83X47	CM348062V

ZF31 Gitterrinne	
B x H	Best.Nr.
34X27	CM348050
34X47	CM348060
83X47	CM348062

FASTRUT	
CM599004	

GRIFEQUIP Erdungsklemme		
Type	mm²	Best.Nr.
TVZ/Edelstahl	6-25	CM925007

COT 50 Trennsteg 3 m	
Höhe	Best.Nr.
50	CM923020/3/4/8

CB Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM350810/3/4	1,1 kN
150	CM350820/3/4	1,1 kN
200	CM350830/3/4	1,1 kN
300	CM350840/3/4	1,3 kN
400	CM350850/3/4	1,4 kN
500	CM350860/3/4	2,0 kN
600	CM350870/3/4	1,6 kN

CSN Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM556100/3/4/8	1,30 kN
150	CM556110/3/4/8	1,10 kN
200	CM556120/3/4/8	0,85 kN
300	CM556130/3/4/8	0,73 kN
400	CM556140/3	0,56 kN
450	CM556150/3	0,50 kN

CRP Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM557213	2,2 kN
200	CM557233	2,0 kN
300	CM557243	2,7 kN
400	CM557253	2,6 kN
500	CM557263	3,7 kN
600	CM557273	3,6 kN
700	CM557383	3,8 kN

C41S Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
150	CM595013/4	5,0 kN
200	CM595023/4	4,5 kN
300	CM595033/4	3,4 kN
400	CM595043/4	2,7 kN
500	CM595053/4	2,7 kN
600	CM595063/4	2,2 kN

SF Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
SF50	CM586140/3/4	0,30 kN
SF100	CM586100/3/4	0,26 kN

*1 Verbindung Hängestiel - CB Ausleger		
Hängestiel	Dimension	Best.Nr.
U50/55/60, P41S	1 x M10x25	616010

CRP-F Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
160	CM925710/8	0,44 kN
260	CM925720/8	0,44 kN
360	CM925730/8	1,00 kN
460	CM925740/8	1,00 kN
560	CM925750/8	1,00 kN
660	CM925760/8	0,94 kN
760	CM925770/8	0,94 kN
860	CM925780/8	0,94 kN

Materialqualitäten		
Endziffer	Qualität	Kennung
0	Verzinkung vor Fertigung	GS
1	Elektrolytisch verzinkt	EZ
3	Tauchfeuerverzinkt	GC
4	Edelstahl V4A	316L
6	ZnAl/ZnMg Beschichtung	HR
8	Edelstahl V2A	304L

COTFIL U		
Type	B	Best.Nr.
U12	12	CM350321/8
U27	27	CM350331/8
U47	47	CM350341/8

SL Leuchtenbefestigung	
Type	Best.Nr.
SL50	CM585180
SL100	CM585190

U55 Hängestiel 270 Nm / 7 kN	
Länge	Best.Nr.
200	348362
300	348363
400	348364
500	348365
600	348366
700	348367
800	348368
900	348369
1000	348360

U60 Hängestiel 530 Nm / 9 kN	
Länge	Best.Nr.
200	348382
300	348383
400	348384
500	348385
600	348386
700	348387
800	348388
900	348389
1000	348390

P41S Hängestiel 1000Nm	
Länge	Best.Nr.
300	CM595153/4
400	CM595163
500	CM595103/4
600	CM595173
800	CM595113/4
1000	CM595123/4
1500	CM595133/4
2000	CM595143/4

CP Deckel	
Breite	Best.Nr.
50	CM646010/3/4
100	CM646020/3/4
150	CM646030/3/4
200	CM646040/3/4
300	CM646050/3/4
400	CM646060/3/4
500	CM646070/3/4
600	CM646080/3/4
Deckelbefestigung	
CLIP F02	CM646200/4

R41S C-Profil 3 m	
Type	Best.Nr.
41x41x2,5	345200/3/4
41x41x2,0	343750/3/4

FASLOCK Verbinder	
Type	Best.Nr.
S	CM558340/4/7
XL	CM558320/4/7

Gewindestange 1 m		
Gewinde	Verzinkt	Edelstahl V4A
M8	8234008	CM801714
M10	8234000	CM801724

UC 50	
Best.Nr.	
CM586040/3/4/8	

DEV 100	
Best.Nr.	
CM585160/4/7	

CSNC Ausleger		
Breite	Best.Nr.	Belastung
100	CM556300/3/4	1,2 kN
150	CM556310/3/4	1,0 kN
200	CM556320/3/4	0,8 kN
300	CM556330/3	0,7 kN
400	CM556340/3	0,48 kN
500	CM556350/3	0,44 kN

AS Befestigung	
Best.Nr.	Belastung
CM350581/2/3	1,0 kN

Schraubverbinder	
Type	Best.Nr.
CE25	CM558011/3/4/8
CE30	CM558041/3/4/8
CE40	CM558051/3/4/8
BTRCC 6x20	CM801011/4/7/8
KITASSTR	CM558081/7
KITINOX	CM558954

RCSN (Belastung: je 1 kN)	
Breite	Best.Nr.
150	CM013150/3/4
200	CM013200/3/4
300	CM013300/3/4
400	CM013400/3/4
500	CM013500/3/4
550	CM013550/3/4
600	CM013600/3/4
1000	CM013010/3/4
2000	CM013020/3/4/8
3000	CM013030/3/4/8

